

플라스틱 그립과 플라스틱 고리가 있는 볼 잠금 핀

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

그립, 푸시 버튼, 열가소성
스틸 부품, 스테인레스 스틸

표면 마무리:

그립, 검정색
푸시 버튼 붉은색
스틸 부품 밝은색

정보:

볼 잠금 핀은 부품들을 신속하고 간편하게 고정하고 연결하는데 사용됩니다.

푸시 버튼을 누르면 양쪽 볼이 잠금 해제되어 연결하려는 부품에 끼워 넣을 수 있습니다. 푸시 버튼을 놓으면 볼 연결이 안전하게 잠깁니다.

전단 강도 더블 엣지(F) = $S \cdot \tau$ aB max.

전단 강도 수치는 이론적인 파괴 하중입니다.

이는 안전요인을 고려하지 않고 어떤 책임도 배제하는 구속력이 없는 기준치입니다. 표시된 수치는 정보로만 사용되며, 특성의 법적 구속력이 있는 보증이 아닙니다. 하중값은 DIN 50141에 따라 계산되었습니다. 볼 잠금 핀이 각 용도에 적합한지는 사용자가 개별적으로 결정해야 합니다.

볼 잠금 핀이 사용되는 가장 다양한 재료, 기상 조건 및 마모는 결정된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.

특징:

B 타입:

볼트 h9 공차, 플라스틱 칼라, 낮은 축방향 추출력

액세서리:

볼 잠금 볼트용 마운트 부싱 K0724

안전 나선형 케이블 K0367

루프 리테이닝 케이블 K0367


키 링 K0367

도면 설명:

2) 플라스틱 와셔

플라스틱 그립과 플라스틱 고리가 있는 볼 잠금 핀

도면

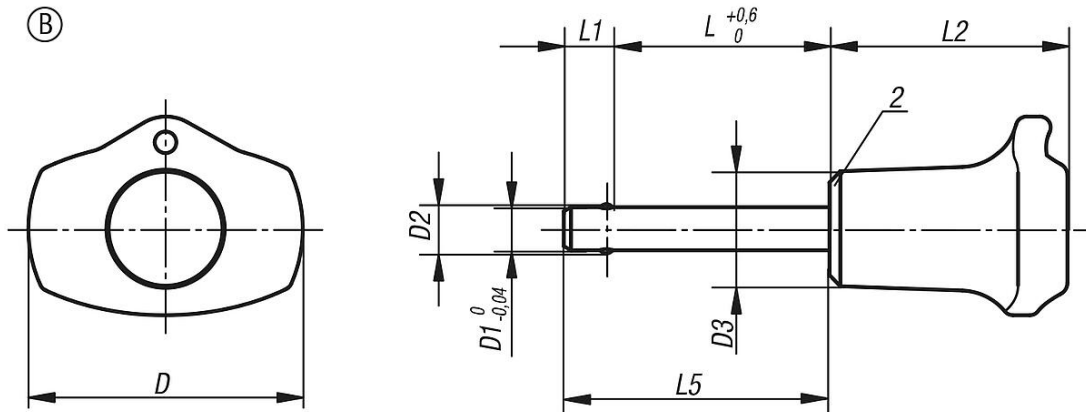

품목 요약

주문 번호	타입	D	D1	D2	D3	L	L1	L2	L5	마운팅 홀 H11	전단 강도 더블 엣지 max. kN
K0363.13805015	B	38	5	5,5	16	15	5,9	33	20,9	5	15
K0363.13805020	B	38	5	5,5	16	20	5,9	33	25,9	5	15
K0363.13805025	B	38	5	5,5	16	25	5,9	33	30,9	5	15
K0363.13805030	B	38	5	5,5	16	30	5,9	33	35,9	5	15
K0363.13806030	B	38	6	6,85	16	30	6,8	33	36,8	6	22
K0363.13806040	B	38	6	6,85	16	40	6,8	33	46,8	6	22
K0363.13806050	B	38	6	6,85	16	50	6,8	33	56,8	6	22
K0363.13808030	B	38	8	9,5	16	30	7,8	33	37,8	8	38
K0363.13808040	B	38	8	9,5	16	40	7,8	33	47,8	8	38
K0363.13808050	B	38	8	9,5	16	50	7,8	33	57,8	8	38