

슬라이딩 베어링 조인트 헤드 암나사, 스테인레스 스틸 DIN ISO 12240-4

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

하우징, 단조 스테인레스 스틸 1.4057.

볼 조인트 1.4034 경화 및 연마.

베어링 쉘, 스테인레스 스틸 1.4571.

표면 마무리:

광택.


정보:

로드 엔드 슬라이딩 베어링은 정비가

필요 없음.

연결 치수는 DIN 648 시리즈 KA에 해당함.

도면

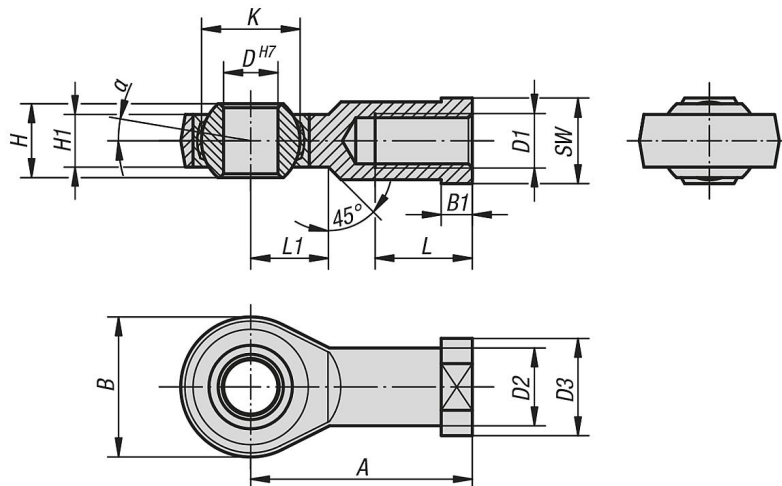

품목 요약

슬라이딩 베어링 조인트 헤드 암나사, 스테인레스 스틸, DIN ISO 12240-4

주문 번호	표면 마무리	D	D1	D2	D3	A	B	B1	H	H1	K	L	L1	SW	α	부하 등급 동적 kN	부하 등급 정적 kN
K0721.05	오른손잡이 나사	5	M5	9	11	27	18	4	8	6	11,11	10	10	9	13°	7,5	11,8
K0721.06	오른손잡이 나사	6	M6	10	13	30	20	5	9	6,75	12,7	12	10	11	13°	9,3	13,1
K0721.08	오른손잡이 나사	8	M8	12,5	16	36	24	5	12	9	15,87	16	12	13	13°	16,7	20,7
K0721.10	오른손잡이 나사	10	M10	15	19	43	28	6,5	14	10,5	19,05	20	15	17	13°	23,4	28,3
K0721.10125	오른손잡이 나사	10	M10x1,25	15	19	43	28	6,5	14	10,5	19,05	20	15	17	13°	23,4	28,3
K0721.12	오른손잡이 나사	12	M12	17,5	22	50	32	6,5	16	12	22,22	22	16	19	13°	32	34,5
K0721.12125	오른손잡이 나사	12	M12x1,25	17,5	22	50	32	6,5	16	12	22,22	22	16	19	13°	32	34,5
K0721.16	오른손잡이 나사	16	M16	22	27	64	42	8	21	15	28,57	28	22	22	15°	52,7	60,6
K0721.1615	오른손잡이 나사	16	M16x1,5	22	27	64	42	8	21	15	28,57	28	22	22	15°	52,7	60,6
K0721.20	오른손잡이 나사	20	M20x1,5	27,5	34	77	50	10	25	18	34,92	33	26	32	15°	78,1	83,1
K0721.22	오른손잡이 나사	22	M22x1,5	30	37	84	54	12	28	20	38,1	37	26	32	15°	97,2	99,7
K0721.051	왼손잡이 나사	5	M5	9	11	27	18	4	8	6	11,11	10	10	9	13°	7,5	11,8
K0721.061	왼손잡이 나사	6	M6	10	13	30	20	5	9	6,75	12,7	12	10	11	13°	9,3	13,1
K0721.081	왼손잡이 나사	8	M8	12,5	16	36	24	5	12	9	15,87	16	12	13	13°	16,7	20,7
K0721.101	왼손잡이 나사	10	M10	15	19	43	28	6,5	14	10,5	19,05	20	15	17	13°	23,4	28,3

슬라이딩 베어링 조인트 헤드 암나사, 스테인레스 스틸 DIN ISO 12240-4

품목 요약

주문 번호	표면 마무리	D	D1	D2	D3	A	B	B1	H	H1	K	L	L1	SW	α	부하 등급 동적 kN	부하 등급 정적 kN
K0721.101251	원손잡이 나사	10	M10x1,25	15	19	43	28	6,5	14	10,5	19,05	20	15	17	13°	23,4	28,3
K0721.121	원손잡이 나사	12	M12	17,5	22	50	32	6,5	16	12	22,22	22	16	19	13°	32	34,5
K0721.121251	원손잡이 나사	12	M12x1,25	17,5	22	50	32	6,5	16	12	22,22	22	16	19	13°	32	34,5
K0721.161	원손잡이 나사	16	M16	22	27	64	42	8	21	15	28,57	28	22	22	15°	52,7	60,6
K0721.16151	원손잡이 나사	16	M16x1,5	22	27	64	42	8	21	15	28,57	28	22	22	15°	52,7	60,6
K0721.201	원손잡이 나사	20	M20x1,5	27,5	34	77	50	10	25	18	34,92	33	26	32	15°	78,1	83,1
K0721.221	원손잡이 나사	22	M22x1,5	30	37	84	54	12	28	20	38,1	37	26	32	15°	97,2	99,7