

## 마그네트 원재료(디스크형 마그네트) NdFeB 소재

### 품목 설명/제품 이미지



#### 설명

**재질:**  
NdFeB N35(네오디뮴).

**표면 마무리:**  
니켈 도금 처리


**정보:**  
비차폐 시스템

**온도 범위:**  
max. 80 °C.

**조립:**  
마그네트는 압입하거나 나사 체결 혹은 접착하여 조립할 수 있습니다.

**도면 설명:**  
1) 접착 표면

### 도면

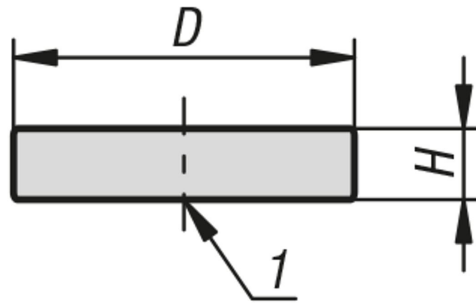

### 품목 요약

#### 마그네트 원재료(디스크형 마그네트), NdFeB 소재

주문 번호	D	H	접착력 N
K1404.05	5 ±0,1	3 ±0,1	5
K1404.06	6 ±0,1	3 ±0,1	7,5
K1404.08	8 ±0,1	4 ±0,1	13
K1404.10	10 ±0,1	3 ±0,1	15
K1404.12	12 ±0,1	3 ±0,1	20
K1404.15	15 ±0,1	3 ±0,1	25
K1404.18	18 ±0,1	3 ±0,1	33
K1404.24	24 ±0,1	3 ±0,1	39