
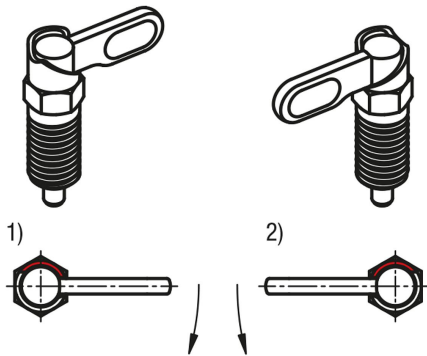


스토퍼가 있는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 타입 B, 잠금 바 캡 없음, 너트 있음

품목 설명/제품 이미지

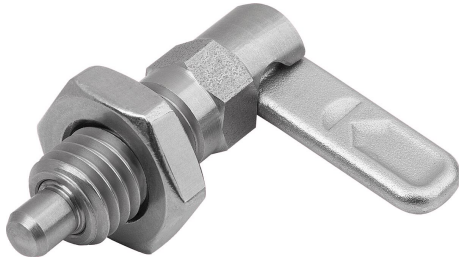

설명

제품 설명:

인덱스 플런저는 변환력으로 인해 잠금 위치가 변하는 것을 방지하기 위해 사용됩니다. 잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아와 잠금 위치를 변경할 수 있게 됩니다. 락킹 새김 홈은 잠금 바가 이 위치에 고정되어 잠금 핀이 원래 위치로 돌아온 상태를 유지하도록 합니다. 180° 스톱퍼가 있어 락킹 새김 홈을 건너뛰면서 잠금 핀이 다시 펼쳐지는 일이 발생하지 않습니다.

스토퍼 방향(좌측, 우측)을 선택함으로써 잠금 바의 회전 방향이 지정됩니다.

재질:

- 1.4308. 잠금 바
- 1.4305. 나사 슬리브 및 잠금 핀
- 1.4310. 압축 스프링

표면 마무리:

자연적으로 마무리된 나사 슬리브 및 잠금 바.

잠금 핀, 연마 및 자연적 마무리.

자연적으로 마무리된 압축 스프링.

장점:

잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아옵니다.

한쪽 방향으로 회전되는 180° 스톱퍼.

요청 시:


스페셜 버전.

액세서리:

브레이싱 부품 K0638.

포지셔닝 부싱 K1290, K1839, K1840.

스토퍼가 있는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 타입 B, 잠금 바 캡 없음, 너트 있음
도면

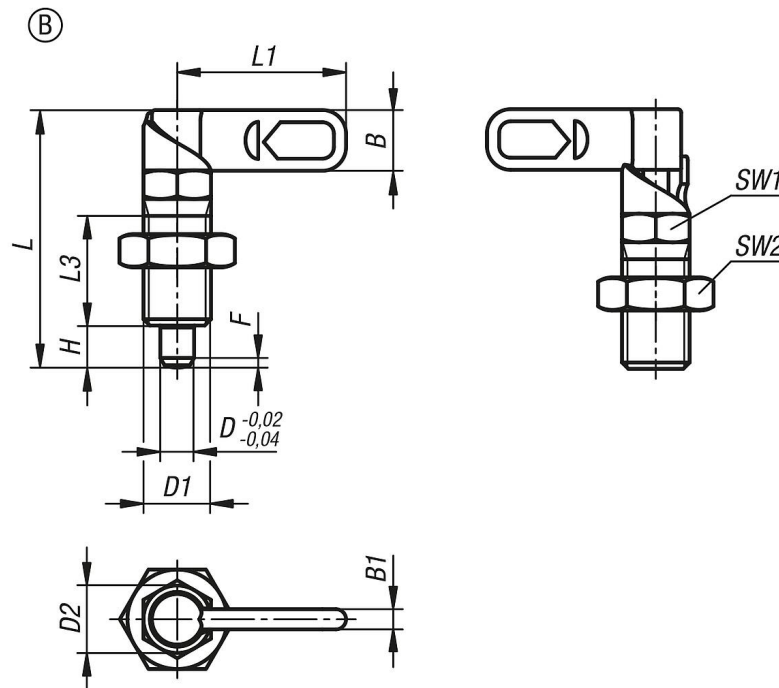

품목 요약

주문 번호	타입	버전 2	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	SW1	SW2	F x 30°	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K1675.11050410	B	왼쪽	4	M10	10	38,5	25	15	9	3	6	10	17	1	8	14
K1675.11050510	B	왼쪽	5	M10	10	38,5	25	15	9	3	6	10	17	1,3	8	14
K1675.11050610	B	왼쪽	6	M10	10	38,5	25	15	9	3	6	10	17	1,8	8	14
K1675.11050512	B	왼쪽	5	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	12	19	1,3	5	15
K1675.11050612	B	왼쪽	6	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	12	19	1,8	5	15
K1675.11050812	B	왼쪽	8	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	12	19	2,3	5	15
K1675.11050616	B	왼쪽	6	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	16	24	1,8	15	35
K1675.11050816	B	왼쪽	8	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	16	24	2,3	15	35
K1675.11051016	B	왼쪽	10	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	16	24	2,8	15	35
K1675.110508201	B	왼쪽	8	M20x1,5	20	71	50	30	18	6	12	20	30	2,3	20	60
K1675.110510201	B	왼쪽	10	M20x1,5	20	71	50	30	18	6	12	20	30	2,8	20	60
K1675.110512201	B	왼쪽	12	M20x1,5	20	71	50	30	18	6	12	20	30	3	20	60
K1675.21050410	B	오른쪽	4	M10	10	38,5	25	15	9	3	6	10	17	1	8	14
K1675.21050510	B	오른쪽	5	M10	10	38,5	25	15	9	3	6	10	17	1,3	8	14
K1675.21050610	B	오른쪽	6	M10	10	38,5	25	15	9	3	6	10	17	1,8	8	14
K1675.21050512	B	오른쪽	5	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	12	19	1,3	5	15
K1675.21050612	B	오른쪽	6	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	12	19	1,8	5	15
K1675.21050812	B	오른쪽	8	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	12	19	2,3	5	15
K1675.21050616	B	오른쪽	6	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	16	24	1,8	15	35
K1675.21050816	B	오른쪽	8	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	16	24	2,3	15	35
K1675.21051016	B	오른쪽	10	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	16	24	2,8	15	35
K1675.210508201	B	오른쪽	8	M20x1,5	20	71	50	30	18	6	12	20	30	2,3	20	60
K1675.210510201	B	오른쪽	10	M20x1,5	20	71	50	30	18	6	12	20	30	2,8	20	60
K1675.210512201	B	오른쪽	12	M20x1,5	20	71	50	30	18	6	12	20	30	3	20	60

**스토퍼가 있는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 타입 B, 잠금 바 캡
없음, 너트 있음**