


알루미늄 원형 파이프 Ø30 타입 I

품목 설명/제품 이미지

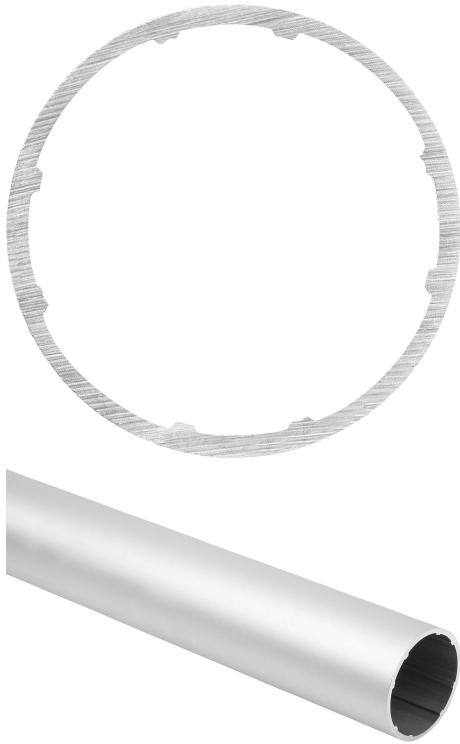

설명

재질:

알루미늄 EN AW-6063 T66 (AlMgSi0.5 F25).


표면 마무리:

인공적 에이징, 자연색 산화처리

정보:

무게 최적화 및 슬림한 구조를 위한 경량 알루미늄 프로파일. 일반적으로 사용 가능 프로파일을 추가로 처리하지 않고 전면에 커넥터를 부착할 수 있습니다. 연결은 언제든지 확장할 수 있으며 다시 쉽게 해체할 수 있습니다.

도면

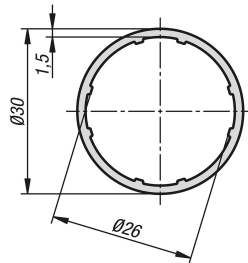

품목 요약

알루미늄 원형 파이프 Ø30 타입 I

주문 번호	재질	L	L max.	Ix cm ⁴	Iy cm ⁴	Wx cm ³	Wy cm ³	관성 모멘트 Torsion cm ⁴	프로파일 면 cm ²	무게 약. kg/m
K1976.00300X1000	Ø30	1000	6000	1,29	1,29	0,86	0,86	2,44	1,26	0,34