

앵글 브래킷 90° Ø30 타입 I

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:
알루미늄 다이캐스팅.
강철 조립 부품

표면 마무리:
자연적 마무리.
아연 도금 조립 부품


정보:
외경이 30mm인 프로파일 튜브에 적합합니다.

2개의 프로파일 튜브의 보강재 생성용. 구조물을 보강하기 위한 프레임 워크 구조 및 대각선 스트럿에 이상적입니다. 두 개의 반쪽 커넥터를 사용하여 앵글 브래킷을 기존 구조에 개조하여 보강할 수도 있습니다.

공급 내역:
90° 앵글 브래킷 2개.
아연 도금 나사 DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 14, 2개.
아연 도금 자동 잠금 너트 ISO 10511 - M6. 2개

제품은 사전 조립된 상태로 배송됩니다.

도면

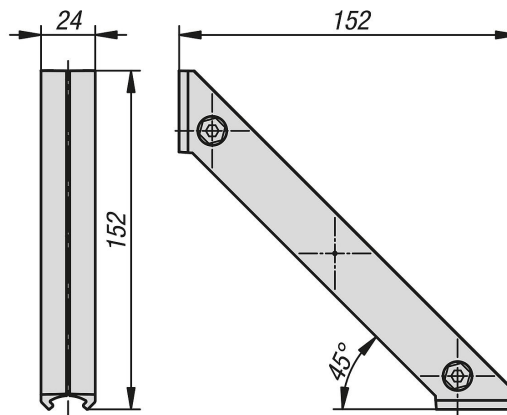

품목 요약

앵글 브래킷 90° Ø30 타입 I

주문 번호	재질	ESD 정전기 방지	적합한 커버캡 KIPP
K1985.30	Ø30	예	K1990.302

