


암나사와 보호 캡이 있는 클램핑 레버, 질감이 있는 매트

품목 설명/제품 이미지

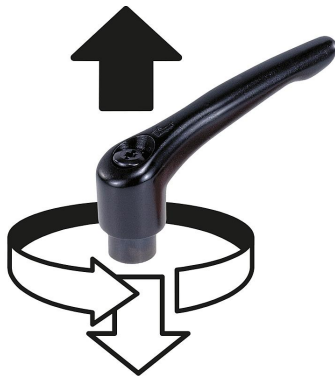

들어올려
잠금 해제



설명

재질:

아연 다이캐스팅 그립 레버 DIN EN 12844.
스틸 부품 경도 등급 5.8.
스테인레스 스틸 보호 캡 1.4305.


표면 마무리:

플라스틱 코팅 그립 레버.
검정 산화 스틸 부품.
보호 캡 스테인레스 스틸, 소재.

요청 시:

기타 암나사, 색상 및 특수 설계 버전.
다른 길이의 요구 치수 "H1"에 대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.

도면

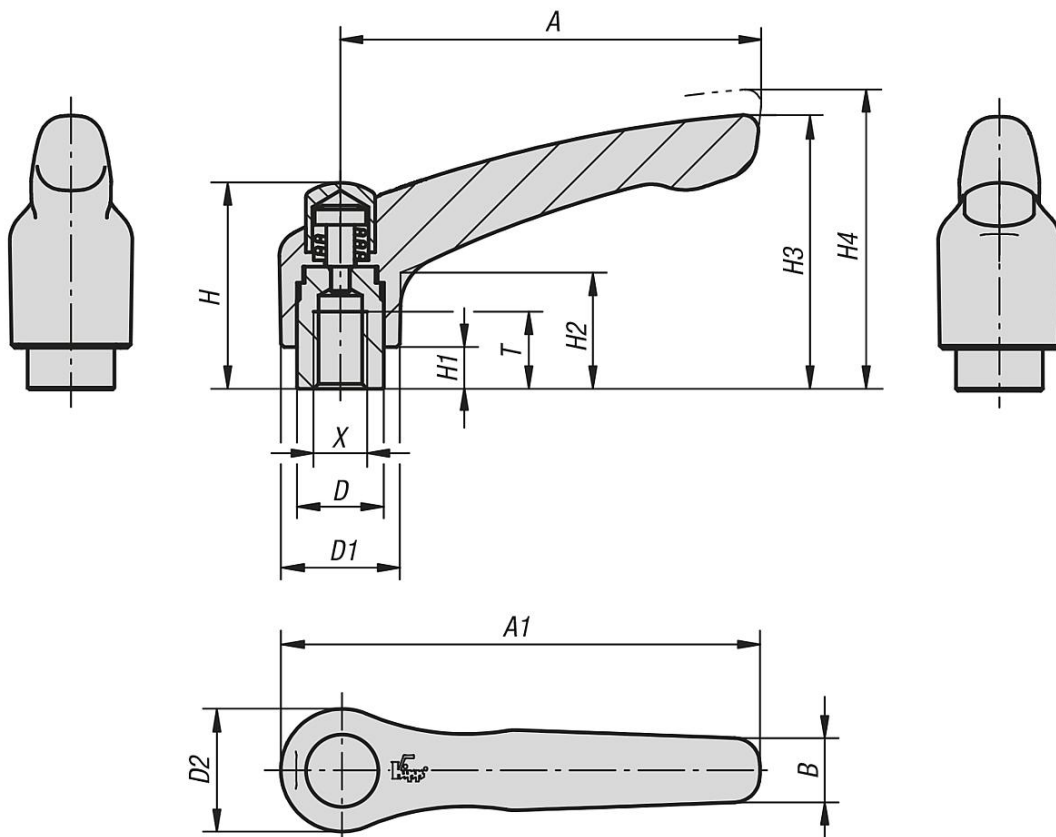

암나사와 보호 캡이 있는 클램핑 레버, 질감이 있는 매트

품목 요약

주문 번호	본체 색상	표면 기본 품체	크기	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	톱니 수
K0122.9206181	검정 RAL 9005	질감 매트	2	M6	12	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0122.9206182	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	2	M6	12	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0122.9206183	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	2	M6	12	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0122.9206184	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	2	M6	12	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0122.9206185	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	2	M6	12	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0122.9206186	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	2	M6	12	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0122.9206187	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	2	M6	12	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0122.9206188	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	2	M6	12	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0122.9208181	검정 RAL 9005	질감 매트	2	M8	12	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0122.9208182	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	2	M8	12	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0122.9208183	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	2	M8	12	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0122.9208184	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	2	M8	12	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0122.9208185	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	2	M8	12	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0122.9208186	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	2	M8	12	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0122.9208187	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	2	M8	12	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0122.9208188	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	2	M8	12	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0122.9308181	검정 RAL 9005	질감 매트	3	M8	14	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0122.9308182	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	3	M8	14	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0122.9308183	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	3	M8	14	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0122.9308184	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	3	M8	14	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0122.9308185	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	3	M8	14	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0122.9308186	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	3	M8	14	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0122.9308187	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	3	M8	14	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0122.9308188	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	3	M8	14	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0122.9310181	검정 RAL 9005	질감 매트	3	M10	14	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0122.9310182	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	3	M10	14	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0122.9310183	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	3	M10	14	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0122.9310184	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	3	M10	14	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0122.9310185	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	3	M10	14	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0122.9310186	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	3	M10	14	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0122.9310187	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	3	M10	14	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0122.9310188	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	3	M10	14	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22