

암나사와 보호 캡이 있는 클램핑 레버, 스테인레스 스틸 부품, 질감이 있는 부품

품목 설명/제품 이미지



들어올려
잠금 해제



설명

재질:

아연 다이캐스팅 그립 레버 DIN EN 12844.
스틸 부품 스테인레스 스틸 1.4305.
스테인레스 스틸 보호 캡 1.4305.


표면 마무리:

플라스틱 코팅 그립 레버.
스틸 부품 검정색.

요청 시:

기타 암나사, 색상 및 특수 설계 버전.
다른 길이의 요구 치수 "H1"에 대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.

도면

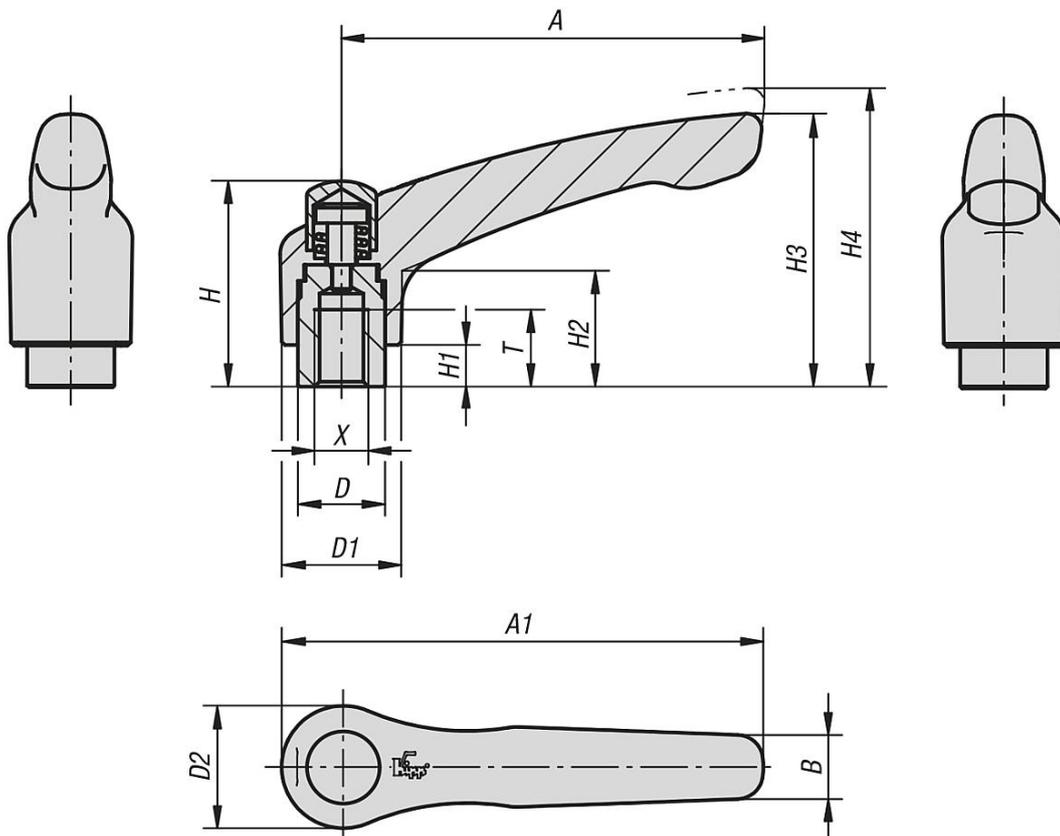

암나사와 보호 캡이 있는 클램핑 레버, 스테인레스 스틸 부품, 질감이 있는 부품
품목 요약

주문 번호	본체 색상	표면 기본 품체	크기	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	톱니 수
K0123.9206181	검정 RAL 9005	질감 매트	2	M6	12	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0123.9206182	퓨어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	2	M6	12	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0123.9206183	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	2	M6	12	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0123.9206184	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	2	M6	12	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0123.9206185	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	2	M6	12	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0123.9206186	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	2	M6	12	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0123.9206187	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	2	M6	12	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0123.9206188	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	2	M6	12	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0123.9208181	검정 RAL 9005	질감 매트	2	M8	12	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0123.9208182	퓨어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	2	M8	12	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0123.9208183	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	2	M8	12	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0123.9208184	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	2	M8	12	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0123.9208185	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	2	M8	12	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0123.9208186	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	2	M8	12	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0123.9208187	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	2	M8	12	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0123.9208188	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	2	M8	12	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0123.9308181	검정 RAL 9005	질감 매트	3	M8	14	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0123.9308182	퓨어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	3	M8	14	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0123.9308183	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	3	M8	14	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0123.9308184	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	3	M8	14	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0123.9308185	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	3	M8	14	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0123.9308186	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	3	M8	14	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0123.9308187	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	3	M8	14	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0123.9308188	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	3	M8	14	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0123.9310181	검정 RAL 9005	질감 매트	3	M10	14	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0123.9310182	퓨어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	3	M10	14	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0123.9310183	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	3	M10	14	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0123.9310184	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	3	M10	14	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0123.9310185	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	3	M10	14	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0123.9310186	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	3	M10	14	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0123.9310187	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	3	M10	14	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0123.9310188	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	3	M10	14	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22