

펠트 표면이 있는 플라스틱 조정 플러그 원형 및 사각 튜브용, A형,
원형

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:
기본 몸체 폴리아미드.
슬라이딩 표면 합성 바늘 펠트.

표면 마무리:
본체, 검은색.


정보:
풋의 조정엔 하중이 없습니다.
지정된 축 방향 정적 부하 용량은 평평하게 놓인 10mm 풀린 나사를 나타냅니다.
조정 플러그는 하중 슬라이더로 적합하지 않으며 동적인 하중에 적합하지 않습니다.

너트의 라멜라는 꼭 끼거나 파손될 수 있습니다.

이용:
조정 플러그는 산업, 무역 및 가정에서 강관, 파이프 커버 또는 알루미늄 베이스 프레임에 사용됩니다. 굽힘을 방지하기 위해 석재 또는 라미네이트와 같은 민감하고 단단한 바닥에 특히 적합합니다.

조립:
조립은 손으로 누르거나 나무 망치를 쳐서 함.

도면

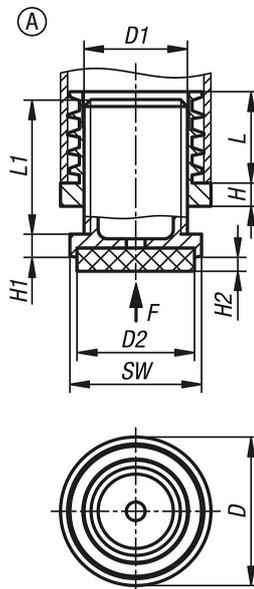

품목 요약

주문 번호	버전 2	타입	형태 타입	D	D1	D2	H	H1	H2	L	L1	SW	부하 max. kN (정적 부하)	다음에 적합
K2035.0030101529	라운드 튜브용	A	원형	30	M22	25	5	5	3	19,7	29	28	3	Ø30x1-1,5
K2035.0030101560	라운드 튜브용	A	원형	30	M22	25	5	5	3	19,7	60	28	3	Ø30x1-1,5
K2035.0030152029	라운드 튜브용	A	원형	30	M22	25	5	5	3	27	29	28	2,5	Ø30x1.5-2

펠트 표면이 있는 플라스틱 조정 플러그 원형 및 사각 튜브용, A형,

원형 품목 요약

주문 번호	버전 2	타입	형태 타입	D	D1	D2	H	H1	H2	L	L1	SW	부하 max. kN (정적 부하)	다음에 적합
K2035.0032152029	라운드 튜브용	A	원형	32	M22	25	5	5	3	19,7	29	28	3	Ø32x1.5-2
K2035.0032152060	라운드 튜브용	A	원형	32	M22	25	5	5	3	19,7	60	28	3	Ø32x1.5-2
K2035.0035202529	라운드 튜브용	A	원형	35	M22	25	5	5	3	29,3	29	28	3	Ø35x2-2,5
K2035.0035202560	라운드 튜브용	A	원형	35	M22	25	5	5	3	29,3	60	28	3	Ø35x2-2,5
K2035.0035152029	라운드 튜브용	A	원형	35	M22	25	5	5	3	29,3	29	28	3	Ø35x1.5-2
K2035.0035152060	라운드 튜브용	A	원형	35	M22	25	5	5	3	29,3	60	28	3	Ø35x1.5-2
K2035.0038152029	라운드 튜브용	A	원형	38	M22	25	5	5	3	29,3	29	28	3	Ø38x1.5-2
K2035.0038152060	라운드 튜브용	A	원형	38	M22	25	5	5	3	29,3	60	28	3	Ø38x1.5-2
K2035.0040202529	라운드 튜브용	A	원형	40	M22	25	5	5	3	29,3	29	28	3	Ø40x2-2,5
K2035.0040202560	라운드 튜브용	A	원형	40	M22	25	5	5	3	29,3	60	28	3	Ø40x2-2,5
K2035.0040152029	라운드 튜브용	A	원형	40	M22	25	5	5	3	29,3	29	28	3	Ø40x1.5-2
K2035.0040152060	라운드 튜브용	A	원형	40	M22	25	5	5	3	29,3	60	28	3	Ø40x1.5-2
K2035.0045152031	라운드 튜브용	A	원형	45	M30	25	5	5	3	29,3	31	41	3	Ø45x1.5-2
K2035.0050152031	라운드 튜브용	A	원형	50	M30	25	5	5	3	29,3	31	41	3	Ø50x1.5-2