

펠트 표면이 있는 플라스틱 플러그 원형 및 사각 튜브용, A형, 원형

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

기본 몸체 폴리에틸렌.
슬라이딩 표면 합성 바늘 펠트.

표면 마무리:

본체, 검은색.

정보:

펠트 표면이 부드러워 저소음으로 슬라이딩 또는 이동이 가능합니다.

라멜라가 팽끼거나 파손될 수 있습니다. 생산 기술로 인해 잔여 스프루가 샤프트 길이를 초과할 수 있습니다.


이용:

플러그는 산업, 무역 및 가정에서 강관, 파이프 커버 또는 알루미늄 베이스 프레임에 사용됩니다. 굽힘을 방지하기 위해 석재 또는 라미네이트와 같은 민감하고 단단한 바닥에 특히 적합합니다.

조립:

조립은 손으로 누르거나 나무 망치를 쳐서 함.

도면

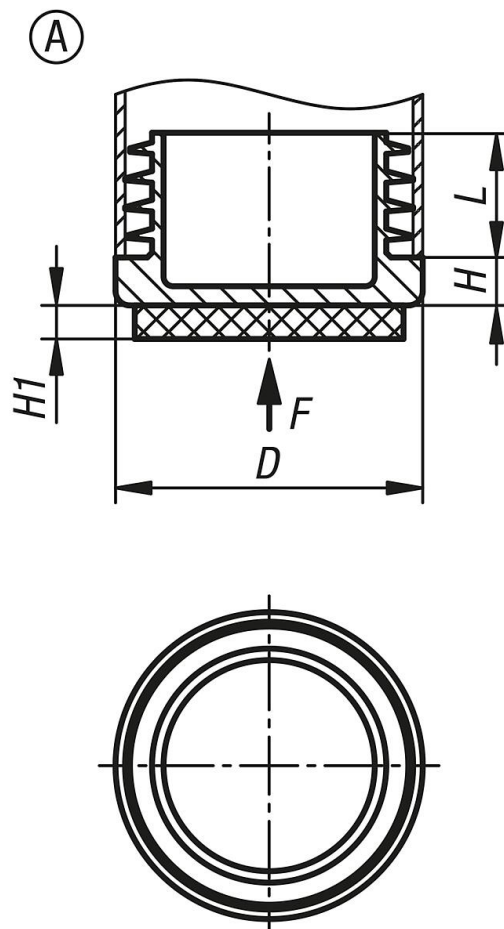

펠트 표면이 있는 플라스틱 플러그 원형 및 사각 튜브용, A형, 원형

품목 요약

주문 번호	버전 2	타입	형태 타입	D	H	H1	L	다음에 적합
K2036.00120820	라운드 튜브용	A	원형	12	3,5	3,5	10	Ø12x0.8-2
K2036.00130820	라운드 튜브용	A	원형	13	4	3,5	11,5	Ø13x0.8-2
K2036.00140820	라운드 튜브용	A	원형	14	5	3,5	10,5	Ø14x0.8-2
K2036.00150820	라운드 튜브용	A	원형	15	3	3,5	11,5	Ø15x0.8-2
K2036.00160820	라운드 튜브용	A	원형	16	5	3,5	11,5	Ø16x0.8-2
K2036.00180825	라운드 튜브용	A	원형	18	5	3,5	11,5	Ø18x0.8-2,5
K2036.00190825	라운드 튜브용	A	원형	19	5	3,5	11,5	Ø19x0.8-2,5
K2036.00200825	라운드 튜브용	A	원형	20	5	3,5	11,5	Ø20x0.8-2,5
K2036.00220830	라운드 튜브용	A	원형	22	5	3,5	11,5	Ø22x0.8-3
K2036.00230830	라운드 튜브용	A	원형	23	5	3,5	11,5	Ø23x0.8-3
K2036.00251030	라운드 튜브용	A	원형	25	5	3,5	11,5	Ø25x1-3
K2036.00260830	라운드 튜브용	A	원형	26	5	3,5	11,5	Ø26x0.8-3
K2036.00280825	라운드 튜브용	A	원형	28	5	3,5	11,5	Ø28x0.8-2,5
K2036.00300825	라운드 튜브용	A	원형	30	5	3,5	11,5	Ø30x0.8-2,5
K2036.00320830	라운드 튜브용	A	원형	32	5	3,5	11,5	Ø32x0.8-3
K2036.00351030	라운드 튜브용	A	원형	35	5	3,5	11,5	Ø35x1-3
K2036.00401030	라운드 튜브용	A	원형	40	5	3,5	11,5	Ø40x1-3
K2036.00420825	라운드 튜브용	A	원형	42	5	3,5	11,5	Ø42x0.8-2,5