

플라스틱 로킹 스토퍼 원형 및 사각 튜브용, B형, 정사각형

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:
기본 몸체 폴리에틸렌.

표면 마무리:
본체, 검은색.

정보:
*재료 특성 및 기하학적 구조로 인해 종방향 변형이 있습니다 - 글라이더 및 풋 플러그에 적합합니다.


라멜라가 닫혀있거나 중단되어 있습니다. 생산 기술로 인해 잔여 주조 물이 샤프트 길이를 초과할 수 있습니다.
라멜라 수는 플러그 당 2개에서 4개 사이로 다양합니다.

ID의 도표에 있는 적합한 파이프 이름 뒤에 있는 사양은 파이프의 벽 두께를 나타냅니다.

이용:
잠금 플러그는 모서리 보호 또는 튜브 끝 잠금을 위해 사용됨.

조립:
조립은 손으로 누르거나 나무 망치를 쳐서 함.

도면

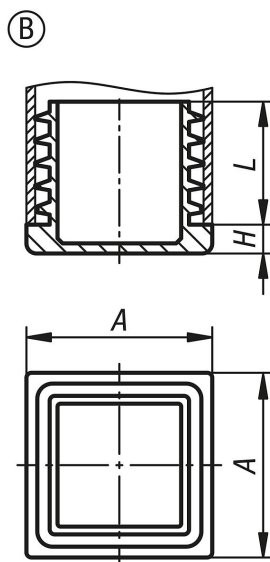

품목 요약

주문 번호	타입	형태 타입	A	H	L	다음에 적합
K0494.413130520	B	사각	13	4	11,5	13x13x0,5-2
K0494.415150820	B	사각	15	3	11,5	15x15x0,8-2
K0494.416160820	B	사각	16	5	11,5	16x16x0,8-2
K0494.418181530	B	사각	18	5	11,5	18x18x1,5-3
K0494.420100	B	사각	20	5	11,5	20 x 20 x 0,8-3
K0494.422220830	B	사각	22	5	11,5	22x22x0,8-3

플라스틱 로킹 스토퍼 원형 및 사각 튜브용, B형, 정사각형

품목 요약

주문 번호	타입	형태 타입	A	H	L	다음에 적합
K0494.425150	B	사각	25	5	11,5	25 x 25 x 1-3
K0494.428281030	B	사각	28	5	11,5	28x28x1-3
K0494.430200	B	사각	30	5	11,5	30 x 30 x 1-2,5
K0494.430302550	B	사각	30	5	11,5	30x30x2,5-5
K0494.432321035	B	사각	32	5	11,5	32x32x1-3,5
K0494.434341030	B	사각	34	5	14,5	34x34x1-3
K0494.435350830	B	사각	35	5	14,5	35x35x0,8-3
K0494.438381035	B	사각	38	5	14,5	38x38x1-3,5
K0494.440300	B	사각	40	5	14,5	40 x 40 x 1-3
K0494.440400	B	사각	40	5	14,5	40 x 40 x 3-5
K0494.445451030	B	사각	45	5	14,5	45x45x1-3
K0494.445453050	B	사각	45	5	14,5	45x45x3-5
K0494.448482545	B	사각	48	5	14,5	48x48x2,5-4,5
K0494.450500830	B	사각	50	5	14,5	50x50x0,8-3
K0494.450503050	B	사각	50	5	14,5	50x50x3-5
K0494.452521535	B	사각	52	5	14,5	52x52x1,5-3,5
K0494.455552045	B	사각	55	5	14,5	55x55x2-4,5
K0494.460601540	B	사각	60	5	21	60x60x1,5-4
K0494.465652045	B	사각	65	5	21	65x65x2-4,5
K0494.470702045	B	사각	70	5	18,7	70x70x2-4,5
K0494.475752045	B	사각	75	6	21	75x75x2-4,5
K0494.480802045	B	사각	80	6	21	80x80x2-4,5
K0494.490903050	B	사각	90	6	21	90x90x3-5
K0494.495953555	B	사각	95	6	21	95x95x3,5-5,5
K0494.400001040	B	사각	100	7	24	100x100x1-4