

**퀵 액팅 클램프 스틸 검정색, 수평 풋 및 조절 가능한 수직형 클램핑
스핀들 포함, A형, 소형**
품목 설명/제품 이미지

**설명****제품 설명:**

검은색 토글 클램프는 광학 측정 기술을 위해 특별히 적용됩니다. 검은 색 표면은 측정 및 사진 촬영 시 반사를 방지합니다.

재질:


스틸.

표면 마무리:

스틸 검정 산화.
플라스틱 그립, 내유성.

퀵 액팅 클램프 스틸 검정색, 수평 풋 및 조절 가능한 수직형 클램핑
스핀들 포함, A형, 소형
도면

Ⓐ Ⓑ

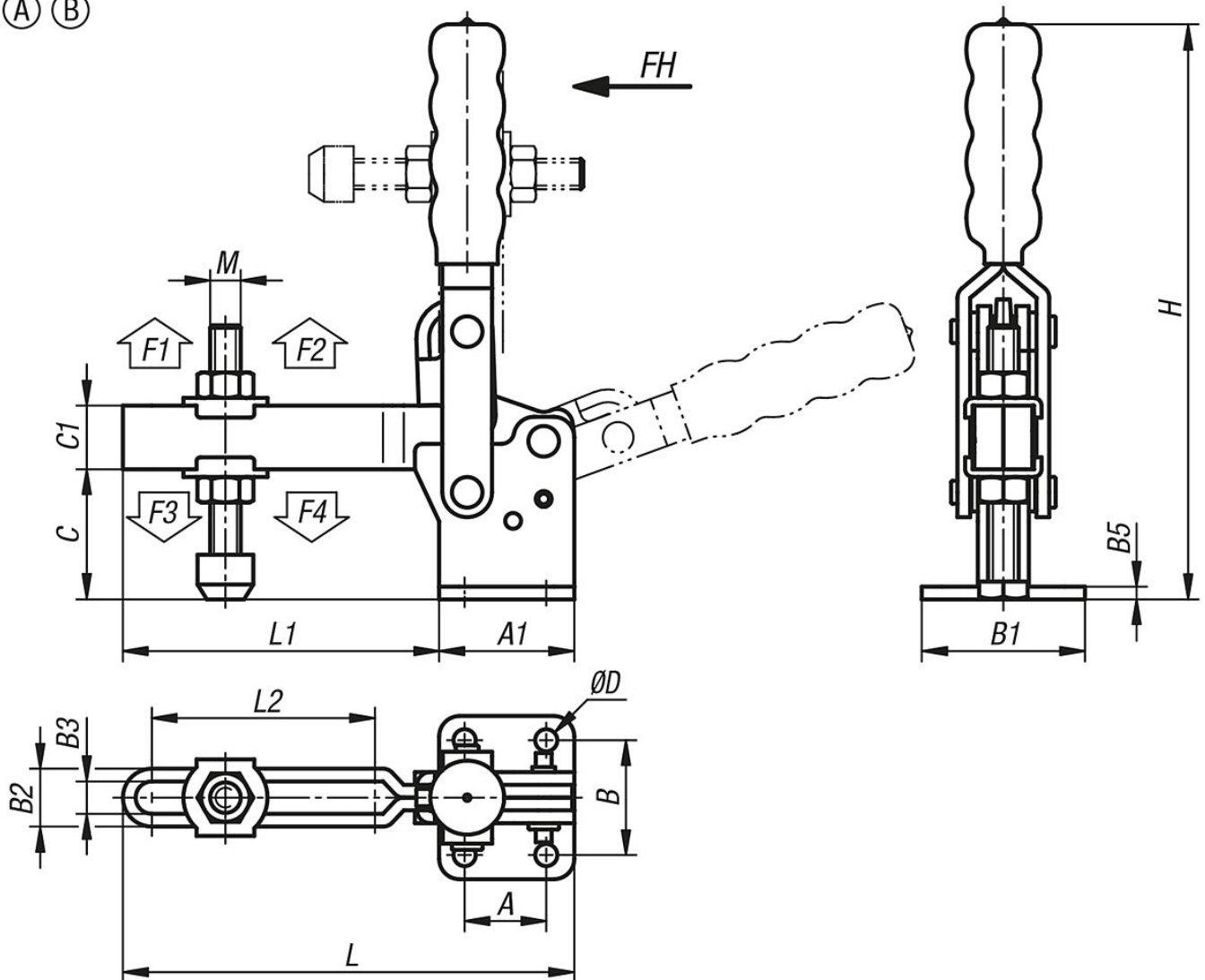

품목 요약

주문 번호	타입	A	A1	B	B1	B2	B3	B5	C	C1	D	H	홀딩력 F1 N	홀딩력 F2 N	손 힘 FH N	L	L1	L2
K2066.001000	A	16	26	24	34	9,5	5,5	2	16	9	4,4	88	700	1000	50	57	31	16,6

주문 번호	M	클램핑력 F3 N	클램핑력 F4 N	그립의 개구 각도	홀딩암의 개구 각도
K2066.001000	M5x40	500	700	85°	120°