

**퀵 액팅 클램프 스틸 검정색, 수평 풋 및 조절 가능한 수직형 클램핑
스핀들 포함, B형, 중간형**
품목 설명/제품 이미지



설명

제품 설명:

검은색 토글 클램프는 광학 측정 기술을 위해 특별히 적용됩니다. 검은 색 표면은 측정 및 사진 촬영 시 반사를 방지합니다.

재질:


스틸.

표면 마무리:

스틸 검정 산화.
플라스틱 그립, 내유성.

퀵 액팅 클램프 스틸 검정색, 수평 풋 및 조절 가능한 수직형 클램핑
스핀들 포함, B형, 중간형
도면

Ⓐ Ⓑ

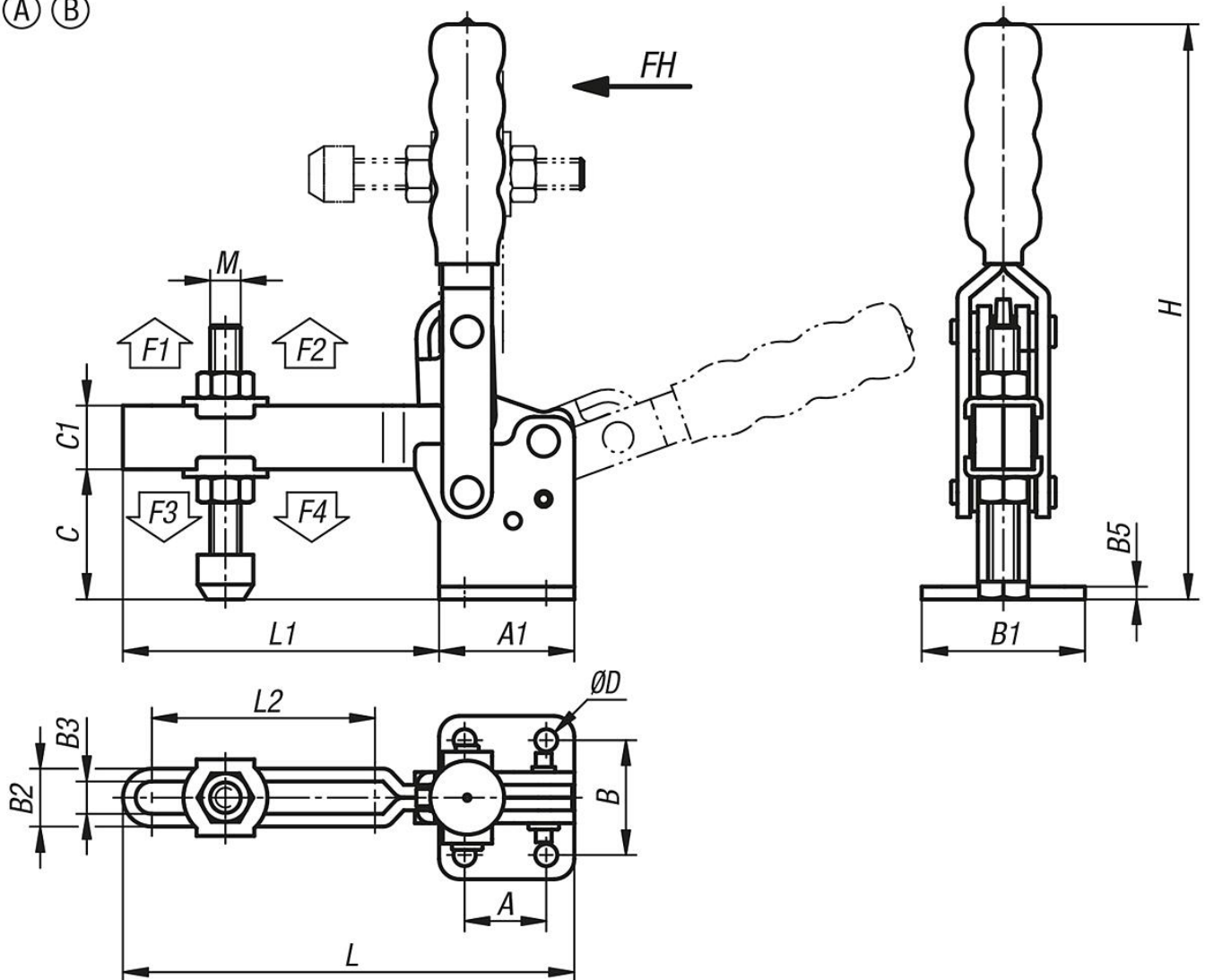

품목 요약

주문 번호	타입	A	A1	B	B1	B2	B3	B5	C	C1	D	H	홀딩력 F1 N	홀딩력 F2 N	손 힘 FH N	L	L1	L2
K2066.001600	B	12,7	27	26,8	37,8	12,2	6,2	3	23	11	5,2	125	1200	1600	100	70	43	24,9

주문 번호	M	클램핑력 F3 N	클램핑력 F4 N	그립의 개구 각도	홀딩암의 개구 각도
K2066.001600	M6x50	800	1000	75°	95°