

## 프로파일 알루미늄 D50 타입 I, 튜브

### 품목 설명/제품 이미지



#### 설명

##### 재질:

알루미늄 EN AW-6063 T66 (AlMgSi0.5 F25).


##### 표면 마무리:

인공적 에이징, 자연색 산화처리

##### 정보:

베어링 플랜지 K2056과 함께 이송 롤러로 사용 가능

### 도면

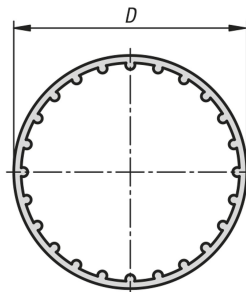

### 품목 요약

주문 번호	재질	D	L	Ix cm <sup>4</sup>	Iy cm <sup>4</sup>	Wx cm <sup>3</sup>	Wy cm <sup>3</sup>	무게 약. kg/m
K2057.50X1000	50	50	1000	8,16	8,16	3,26	3,26	0,760

# 프로파일 알루미늄 D50 타입 I, 튜브

## 품목 요약

---

## 품목 정보

---