

일반 베어링이 있는 로드 엔드 수나사, 스틸, DIN ISO 12240-1, 유지보수 불필요

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

하우징 사이즈 (D) 5-12 쾌삭강 회전, 사이즈 (D) 16 카본 스틸 단조부터.
볼 조인트 롤러 베어링 스틸 경화, 연마, 광택 처리.
PTFE 의류 접착 동 베어링 시트.


표면 마무리:

아연 도금.

정보:

로드 엔드 슬라이딩 베어링은 정비가 필요 없음.
연결 치수는 DIN 648 시리즈 KA에 해당함.

도면

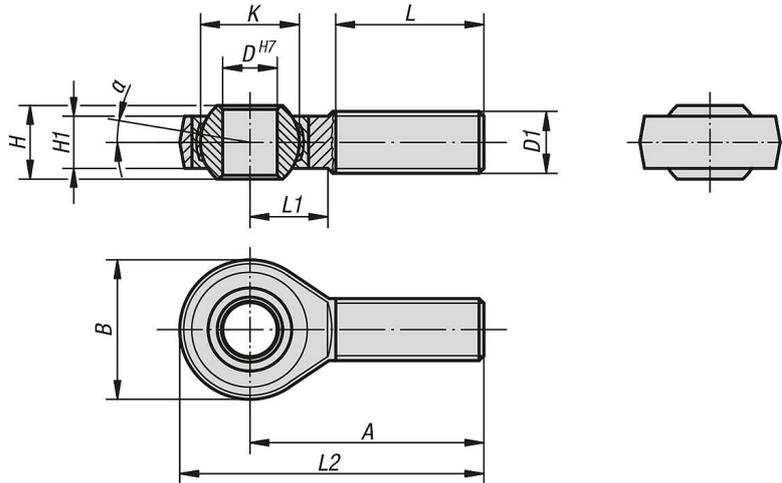

품목 요약

일반 베어링이 있는 로드 엔드, 수나사, 스틸, DIN ISO 12240-1 유지보수 불필요

주문 번호	버전 2	본체 재질	A	B	D	D1	H	H1	K	L	L1	L2	α	부하 등급 동적 kN	부하 등급 정적 kN
K2079.05	오른손잡이 나사	쾌삭강	33	18	5	M5	8	6	11,11	19	9	42	13	5,7	6
K2079.06	오른손잡이 나사	쾌삭강	36	20	6	M6	9	6,75	12,7	21	10	46	13	7,2	7,65
K2079.08	오른손잡이 나사	쾌삭강	42	24	8	M8	12	9	15,875	25	12	54	14	11,6	12,9
K2079.10	오른손잡이 나사	쾌삭강	48	28	10	M10	14	10,5	19,05	28	14	62	13	14,5	18
K2079.12	오른손잡이 나사	쾌삭강	54	32	12	M12	16	12	22,225	32	16	70	13	17	24
K2079.16	오른손잡이 나사	단강	66	42	16	M16	21	15	28,575	37	21	87	15	28,5	39
K2079.20	오른손잡이 나사	단강	78	50	20	M20x1,5	25	18	34,925	45	25	103	14	42,5	57
K2079.22	오른손잡이 나사	단강	84	54	22	M22x1,5	28	20	38,10	48	27	111	15	57	68
K2079.25	오른손잡이 나사	단강	94	60	25	M24x2,0	31	22	42,86	55	30	124	15	68	85
K2079.30	오른손잡이 나사	단강	110	70	30	M30x2,0	37	25	50,8	66	35	145	17	88	114
K2079.35	오른손잡이 나사	단강	140	81	35	M36x2	43	28	57,15	85	40	180,5	16	106	142
K2079.40	오른손잡이 나사	단강	150	91	40	M42x2	49	33	66,67	90	45	195,5	17	125	171
K2079.051	왼손잡이 나사	쾌삭강	33	18	5	M5	8	6	11,11	19	9	42	13	5,7	6
K2079.061	왼손잡이 나사	쾌삭강	36	20	6	M6	9	6,75	12,7	21	10	46	13	7,2	7,65
K2079.081	왼손잡이 나사	쾌삭강	42	24	8	M8	12	9	15,875	25	12	54	14	11,6	12,9

일반 베어링이 있는 로드 엔드 수나사, 스틸, DIN ISO 12240-1, 유 지보수 불필요 품목 요약

주문 번호	버전 2	본체 재질	A	B	D	D1	H	H1	K	L	L1	L2	α	부하 등급 동적 kN	부하 등급 정적 kN
K2079.101	원손잡이 나사	쾌삭강	48	28	10	M10	14	10,5	19,05	28	14	62	13	14,5	18
K2079.121	원손잡이 나사	쾌삭강	54	32	12	M12	16	12	22,225	32	16	70	13	17	24
K2079.161	원손잡이 나사	단강	66	42	16	M16	21	15	28,575	37	21	87	15	28,5	39
K2079.201	원손잡이 나사	단강	78	50	20	M20x1,5	25	18	34,925	45	25	103	14	42,5	57
K2079.221	원손잡이 나사	단강	84	54	22	M22x1,5	28	20	38,10	48	27	111	15	57	68
K2079.251	원손잡이 나사	단강	94	60	25	M24x2,0	31	22	42,86	55	30	124	15	68	85
K2079.301	원손잡이 나사	단강	110	70	30	M30x2,0	37	25	50,8	66	35	145	17	88	114
K2079.351	원손잡이 나사	단강	140	81	35	M36x2	43	28	57,15	85	40	180,5	16	106	142
K2079.401	원손잡이 나사	단강	150	91	40	M42x2	49	33	66,67	90	45	195,5	17	125	171