

볼 압력 스크류, 헤드 있음, 타입 FV, 플랫폼 볼, 세레이션, 회전 방지 기능

품목 설명/제품 이미지



설명


재질:

단강 나사.
롤러 베어링 스틸 볼

표면 마무리:

스크류, 경도 등급 최소 10.9, 검정색
볼 경화, 자연적 마무리.

도면

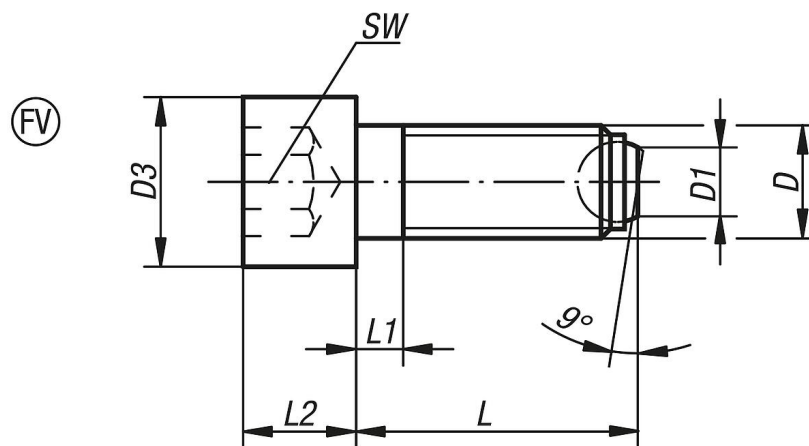

품목 요약

주문 번호	타입	D	D1	D3	L	L1	L2	볼-Ø	SW	부하 max. kN (정적 부하)
K0380.50820	FV	M8	4,5	13	20	3,5	8	5,5	6	9
K0380.50835	FV	M8	4,5	13	35	3,5	8	5,5	6	9
K0380.50850	FV	M8	4,5	13	50	22	8	5,5	6	9
K0380.51025	FV	M10	6	16	25	4,5	10	7	8	12
K0380.51040	FV	M10	6	16	40	4,5	10	7	8	12
K0380.51060	FV	M10	6	16	60	28	10	7	8	12
K0380.51230	FV	M12	7,2	18	30	5	12	8,5	10	18
K0380.51250	FV	M12	7,2	18	50	5	12	8,5	10	18
K0380.51280	FV	M12	7,2	18	80	44	12	8,5	10	18

**볼 압력 스크류, 헤드 있음, 타입 FV, 플랫폼 볼, 세레이션, 회전 방지
기능**
품목 요약

주문 번호	타입	D	D1	D3	L	L1	L2	볼-Ø	SW	부하 max. kN (정적 부하)
K0380.51640	FV	M16	10,7	24	40	6	16	12	14	36
K0380.51660	FV	M16	10,7	24	60	6	16	12	14	36
K0380.51680	FV	M16	10,7	24	80	36	16	12	14	36
K0380.52050	FV	M20	13,5	30	50	7,5	20	15	17	60
K0380.52080	FV	M20	13,5	30	80	28	20	15	17	60
K0380.520100	FV	M20	13,5	30	100	48	20	15	17	60
K0380.52460	FV	M24	15,8	36	60	9	24	18	19	80
K0380.52490	FV	M24	15,8	36	90	30	24	18	19	80
K0380.524120	FV	M24	15,8	36	120	60	24	18	19	80