

널링 휠, 타입 H, 피팅 부싱, 커버 있음 - inch

품목 설명/제품 이미지

INCH
Parts



설명


재질:

열가소성, 검정회색.부싱, 스틸 5.8.

표면 마무리:

스틸, 청색 피막처리.

도면

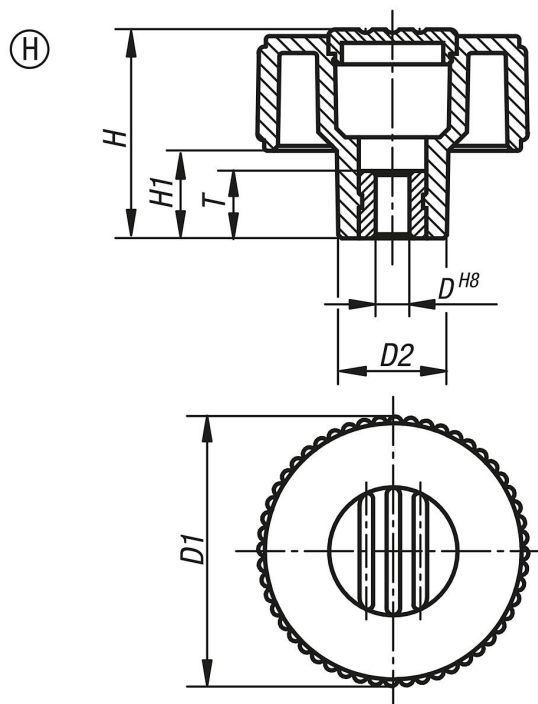

품목 요약

주문 번호	타입	색상 덮개	크기	D	D1	D2	H	H1	T
K0260.41CM	H	검회색 RAL 7021	1	0,25	40	16,5	31	13	10
K0260.41CM5	H	연한 회색 RAL 7035	1	0,25	40	16,5	31	13	10
K0260.41CM6	H	신호등 빨강 RAL 3020	1	0,25	40	16,5	31	13	10
K0260.41CM7	H	밝은 노랑 RAL 1021	1	0,25	40	16,5	31	13	10
K0260.42CN	H	검회색 RAL 7021	2	0,312	50	18	36	15	14
K0260.42CN5	H	연한 회색 RAL 7035	2	0,312	50	18	36	15	14
K0260.42CN6	H	신호등 빨강 RAL 3020	2	0,312	50	18	36	15	14
K0260.42CN7	H	밝은 노랑 RAL 1021	2	0,312	50	18	36	15	14
K0260.43CO	H	검회색 RAL 7021	3	0,375	63	22	41	17	14
K0260.43CO5	H	연한 회색 RAL 7035	3	0,375	63	22	41	17	14
K0260.43CO6	H	신호등 빨강 RAL 3020	3	0,375	63	22	41	17	14
K0260.43CO7	H	밝은 노랑 RAL 1021	3	0,375	63	22	41	17	14

널링 휠, 타입 H, 피팅 부상, 커버 있음 - inch

품목 요약
