

클램핑 레버, 플라스틱, 수나사산 및 아연 톱니 링 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸 - inch 품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

아연 다이캐스팅 톱니 휠이 달린 강화 유리 섬유 플라스틱 그립 레버. 스틸 부품, 스테인리스 스틸 1.4305 (AISI 303에 따름).

표면 마무리:

스틸 부품 검정색.

요청 시:

기타 수나사, 스크류 길이 및 특수 설계 버전. 다른 길이의 요구 치수 "H1"에 대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.

도면 설명:

1) 플랫 팁 DIN EN ISO 4753

K0270 inch




클램핑 레버, 플라스틱, 수나사산 및 아연 톱니 링 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸 - inch
품목 설명/제품 이미지



클램핑 레버, 플라스틱, 수나사산 및 아연 톱니 링 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸 - inch
 품목 설명/제품 이미지



도면

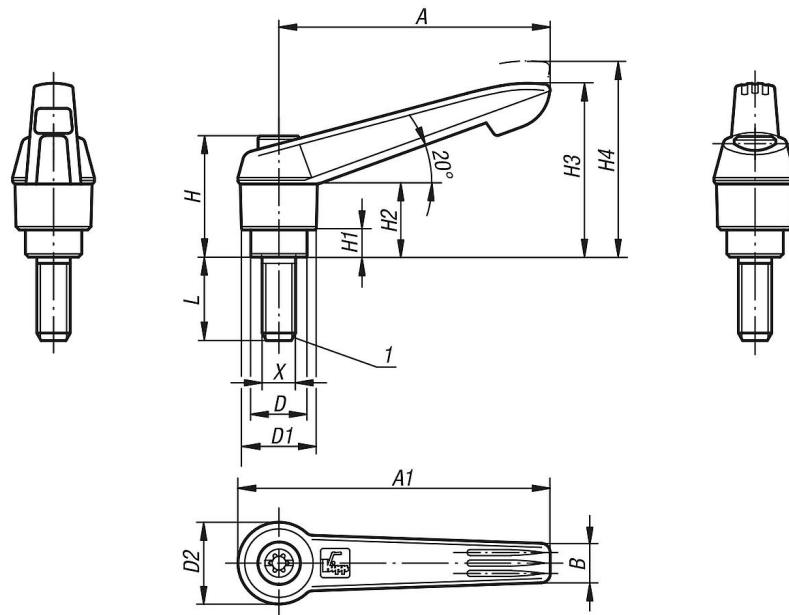

품목 요약

클램핑 레버, 플라스틱, 수나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸

주문 번호	본체 색상	표면 기본 몸체	크기	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	톱니 수	L
K0270.1A01X15	검회색 RAL 7021	-	1	10-24	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0270.1A02X15	푸어 오렌지 RAL 2004	-	1	10-24	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0270.1A016X15	밝은 노랑 RAL 1021	-	1	10-24	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0270.1A084X15	신호등 빨강 RAL 3020	-	1	10-24	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0270.1A086X15	시그널 녹색 RAL 6032	-	1	10-24	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0270.1A087X15	신호등 파랑 RAL 5017	-	1	10-24	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0270.1A01X20	검회색 RAL 7021	-	1	10-24	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
K0270.1A02X20	푸어 오렌지 RAL 2004	-	1	10-24	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20

클램핑 레버, 플라스틱, 수나사산 및 아연 톱니 링 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸 - inch

품목 요약

주문 번호	본체 색상	표면 기본 품체	크기	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	톱니 수	L
K0270.1A016X20	밝은 노랑 RAL 1021	-	1	10-24	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
K0270.1A084X20	신호등 빨강 RAL 3020	-	1	10-24	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
K0270.1A086X20	시그널 녹색 RAL 6032	-	1	10-24	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
K0270.1A087X20	신호등 파랑 RAL 5017	-	1	10-24	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
K0270.1A01X25	검회색 RAL 7021	-	1	10-24	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0270.1A02X25	푸어 오렌지 RAL 2004	-	1	10-24	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0270.1A016X25	밝은 노랑 RAL 1021	-	1	10-24	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0270.1A084X25	신호등 빨강 RAL 3020	-	1	10-24	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0270.1A086X25	시그널 녹색 RAL 6032	-	1	10-24	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0270.1A087X25	신호등 파랑 RAL 5017	-	1	10-24	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0270.1A11X15	검회색 RAL 7021	-	1	10-32	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0270.1A12X15	푸어 오렌지 RAL 2004	-	1	10-32	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0270.1A116X15	밝은 노랑 RAL 1021	-	1	10-32	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0270.1A184X15	신호등 빨강 RAL 3020	-	1	10-32	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0270.1A186X15	시그널 녹색 RAL 6032	-	1	10-32	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0270.1A187X15	신호등 파랑 RAL 5017	-	1	10-32	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0270.1A11X20	검회색 RAL 7021	-	1	10-32	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
K0270.1A12X20	푸어 오렌지 RAL 2004	-	1	10-32	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
K0270.1A116X20	밝은 노랑 RAL 1021	-	1	10-32	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
K0270.1A184X20	신호등 빨강 RAL 3020	-	1	10-32	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
K0270.1A186X20	시그널 녹색 RAL 6032	-	1	10-32	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
K0270.1A187X20	신호등 파랑 RAL 5017	-	1	10-32	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
K0270.1A11X25	검회색 RAL 7021	-	1	10-32	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0270.1A12X25	푸어 오렌지 RAL 2004	-	1	10-32	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0270.1A116X25	밝은 노랑 RAL 1021	-	1	10-32	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0270.1A184X25	신호등 빨강 RAL 3020	-	1	10-32	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0270.1A186X25	시그널 녹색 RAL 6032	-	1	10-32	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0270.1A187X25	신호등 파랑 RAL 5017	-	1	10-32	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0270.1A21X10	검회색 RAL 7021	-	1	1/4-20	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10
K0270.1A22X10	푸어 오렌지 RAL 2004	-	1	1/4-20	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10
K0270.1A216X10	밝은 노랑 RAL 1021	-	1	1/4-20	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10
K0270.1A284X10	신호등 빨강 RAL 3020	-	1	1/4-20	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10
K0270.1A286X10	시그널 녹색 RAL 6032	-	1	1/4-20	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10
K0270.1A287X10	신호등 파랑 RAL 5017	-	1	1/4-20	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10
K0270.1A21X15	검회색 RAL 7021	-	1	1/4-20	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0270.1A22X15	푸어 오렌지 RAL 2004	-	1	1/4-20	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0270.1A216X15	밝은 노랑 RAL 1021	-	1	1/4-20	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0270.1A284X15	신호등 빨강 RAL 3020	-	1	1/4-20	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0270.1A286X15	시그널 녹색 RAL 6032	-	1	1/4-20	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0270.1A287X15	신호등 파랑 RAL 5017	-	1	1/4-20	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0270.1A21X20	검회색 RAL 7021	-	1	1/4-20	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
K0270.1A22X20	푸어 오렌지 RAL 2004	-	1	1/4-20	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
K0270.1A216X20	밝은 노랑 RAL 1021	-	1	1/4-20	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
K0270.1A284X20	신호등 빨강 RAL 3020	-	1	1/4-20	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
K0270.1A286X20	시그널 녹색 RAL 6032	-	1	1/4-20	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
K0270.1A287X20	신호등 파랑 RAL 5017	-	1	1/4-20	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
K0270.1A21X25	검회색 RAL 7021	-	1	1/4-20	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0270.1A22X25	푸어 오렌지 RAL 2004	-	1	1/4-20	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0270.1A216X25	밝은 노랑 RAL 1021	-	1	1/4-20	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0270.1A284X25	신호등 빨강 RAL 3020	-	1	1/4-20	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0270.1A286X25	시그널 녹색 RAL 6032	-	1	1/4-20	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0270.1A287X25	신호등 파랑 RAL 5017	-	1	1/4-20	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0270.1A21X30	검회색 RAL 7021	-	1	1/4-20	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	30
K0270.1A22X30	푸어 오렌지 RAL 2004	-	1	1/4-20	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	30
K0270.1A216X30	밝은 노랑 RAL 1021	-	1	1/4-20	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	30
K0270.1A284X30	신호등 빨강 RAL 3020	-	1	1/4-20	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	30
K0270.1A286X30	시그널 녹색 RAL 6032	-	1	1/4-20	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	30
K0270.1A287X30	신호등 파랑 RAL 5017	-	1	1/4-20	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	30
K0270.1A21X40	검회색 RAL 7021	-	1	1/4-20	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	40
K0270.1A22X40	푸어 오렌지 RAL 2004	-	1	1/4-20	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	40
K0270.1A216X40	밝은 노랑 RAL 1021	-	1	1/4-20	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	40
K0270.1A284X40	신호등 빨강 RAL 3020	-	1	1/4-20	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	40

클램핑 레버, 플라스틱, 수나사산 및 아연 톱니 링 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸 - inch

품목 요약

주문 번호	본체 색상	표면 기본 용체	크기	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	톱니 수	L
K0270.1A286X40	시그널 녹색 RAL 6032	-	1	1/4-20	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	40
K0270.1A287X40	신호등 파랑 RAL 5017	-	1	1/4-20	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	40
K0270.1A21X50	검회색 RAL 7021	-	1	1/4-20	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	50
K0270.1A22X50	푸어 오렌지 RAL 2004	-	1	1/4-20	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	50
K0270.1A216X50	밝은 노랑 RAL 1021	-	1	1/4-20	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	50
K0270.1A284X50	신호등 빨강 RAL 3020	-	1	1/4-20	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	50
K0270.1A286X50	시그널 녹색 RAL 6032	-	1	1/4-20	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	50
K0270.1A287X50	신호등 파랑 RAL 5017	-	1	1/4-20	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	50
K0270.2A21X15	검회색 RAL 7021	-	2	1/4-20	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
K0270.2A22X15	푸어 오렌지 RAL 2004	-	2	1/4-20	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
K0270.2A216X15	밝은 노랑 RAL 1021	-	2	1/4-20	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
K0270.2A284X15	신호등 빨강 RAL 3020	-	2	1/4-20	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
K0270.2A286X15	시그널 녹색 RAL 6032	-	2	1/4-20	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
K0270.2A287X15	신호등 파랑 RAL 5017	-	2	1/4-20	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
K0270.2A21X20	검회색 RAL 7021	-	2	1/4-20	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0270.2A22X20	푸어 오렌지 RAL 2004	-	2	1/4-20	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0270.2A216X20	밝은 노랑 RAL 1021	-	2	1/4-20	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0270.2A284X20	신호등 빨강 RAL 3020	-	2	1/4-20	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0270.2A286X20	시그널 녹색 RAL 6032	-	2	1/4-20	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0270.2A287X20	신호등 파랑 RAL 5017	-	2	1/4-20	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0270.2A21X25	검회색 RAL 7021	-	2	1/4-20	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0270.2A22X25	푸어 오렌지 RAL 2004	-	2	1/4-20	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0270.2A216X25	밝은 노랑 RAL 1021	-	2	1/4-20	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0270.2A284X25	신호등 빨강 RAL 3020	-	2	1/4-20	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0270.2A286X25	시그널 녹색 RAL 6032	-	2	1/4-20	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0270.2A287X25	신호등 파랑 RAL 5017	-	2	1/4-20	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0270.2A21X30	검회색 RAL 7021	-	2	1/4-20	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0270.2A22X30	푸어 오렌지 RAL 2004	-	2	1/4-20	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0270.2A216X30	밝은 노랑 RAL 1021	-	2	1/4-20	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0270.2A284X30	신호등 빨강 RAL 3020	-	2	1/4-20	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0270.2A286X30	시그널 녹색 RAL 6032	-	2	1/4-20	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0270.2A287X30	신호등 파랑 RAL 5017	-	2	1/4-20	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0270.2A21X40	검회색 RAL 7021	-	2	1/4-20	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0270.2A22X40	푸어 오렌지 RAL 2004	-	2	1/4-20	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0270.2A216X40	밝은 노랑 RAL 1021	-	2	1/4-20	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0270.2A284X40	신호등 빨강 RAL 3020	-	2	1/4-20	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0270.2A286X40	시그널 녹색 RAL 6032	-	2	1/4-20	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0270.2A287X40	신호등 파랑 RAL 5017	-	2	1/4-20	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0270.2A21X50	검회색 RAL 7021	-	2	1/4-20	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0270.2A22X50	푸어 오렌지 RAL 2004	-	2	1/4-20	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0270.2A216X50	밝은 노랑 RAL 1021	-	2	1/4-20	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0270.2A284X50	신호등 빨강 RAL 3020	-	2	1/4-20	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0270.2A286X50	시그널 녹색 RAL 6032	-	2	1/4-20	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0270.2A287X50	신호등 파랑 RAL 5017	-	2	1/4-20	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0270.2A21X60	검회색 RAL 7021	-	2	1/4-20	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0270.2A22X60	푸어 오렌지 RAL 2004	-	2	1/4-20	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0270.2A216X60	밝은 노랑 RAL 1021	-	2	1/4-20	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0270.2A284X60	신호등 빨강 RAL 3020	-	2	1/4-20	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0270.2A286X60	시그널 녹색 RAL 6032	-	2	1/4-20	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0270.2A287X60	신호등 파랑 RAL 5017	-	2	1/4-20	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0270.2A31X15	검회색 RAL 7021	-	2	5/16-18	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
K0270.2A32X15	푸어 오렌지 RAL 2004	-	2	5/16-18	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
K0270.2A316X15	밝은 노랑 RAL 1021	-	2	5/16-18	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
K0270.2A384X15	신호등 빨강 RAL 3020	-	2	5/16-18	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
K0270.2A386X15	시그널 녹색 RAL 6032	-	2	5/16-18	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
K0270.2A387X15	신호등 파랑 RAL 5017	-	2	5/16-18	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
K0270.2A31X20	검회색 RAL 7021	-	2	5/16-18	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0270.2A32X20	푸어 오렌지 RAL 2004	-	2	5/16-18	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0270.2A316X20	밝은 노랑 RAL 1021	-	2	5/16-18	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0270.2A384X20	신호등 빨강 RAL 3020	-	2	5/16-18	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0270.2A386X20	시그널 녹색 RAL 6032	-	2	5/16-18	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0270.2A387X20	신호등 파랑 RAL 5017	-	2	5/16-18	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20

클램핑 레버, 플라스틱, 수나사산 및 아연 톱니 링 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸 - inch

품목 요약

주문 번호	본체 색상	표면 기본 품체	크기	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	톱니 수	L
K0270.2A31X25	검회색 RAL 7021	-	2	5/16-18	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0270.2A32X25	푸어 오렌지 RAL 2004	-	2	5/16-18	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0270.2A316X25	밝은 노랑 RAL 1021	-	2	5/16-18	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0270.2A384X25	신호등 빨강 RAL 3020	-	2	5/16-18	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0270.2A386X25	시그널 녹색 RAL 6032	-	2	5/16-18	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0270.2A387X25	신호등 파랑 RAL 5017	-	2	5/16-18	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0270.2A31X30	검회색 RAL 7021	-	2	5/16-18	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0270.2A32X30	푸어 오렌지 RAL 2004	-	2	5/16-18	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0270.2A316X30	밝은 노랑 RAL 1021	-	2	5/16-18	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0270.2A384X30	신호등 빨강 RAL 3020	-	2	5/16-18	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0270.2A386X30	시그널 녹색 RAL 6032	-	2	5/16-18	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0270.2A387X30	신호등 파랑 RAL 5017	-	2	5/16-18	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0270.2A31X40	검회색 RAL 7021	-	2	5/16-18	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0270.2A32X40	푸어 오렌지 RAL 2004	-	2	5/16-18	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0270.2A316X40	밝은 노랑 RAL 1021	-	2	5/16-18	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0270.2A384X40	신호등 빨강 RAL 3020	-	2	5/16-18	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0270.2A386X40	시그널 녹색 RAL 6032	-	2	5/16-18	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0270.2A387X40	신호등 파랑 RAL 5017	-	2	5/16-18	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0270.2A31X50	검회색 RAL 7021	-	2	5/16-18	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0270.2A32X50	푸어 오렌지 RAL 2004	-	2	5/16-18	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0270.2A316X50	밝은 노랑 RAL 1021	-	2	5/16-18	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0270.2A384X50	신호등 빨강 RAL 3020	-	2	5/16-18	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0270.2A386X50	시그널 녹색 RAL 6032	-	2	5/16-18	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0270.2A387X50	신호등 파랑 RAL 5017	-	2	5/16-18	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0270.2A31X60	검회색 RAL 7021	-	2	5/16-18	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0270.2A32X60	푸어 오렌지 RAL 2004	-	2	5/16-18	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0270.2A316X60	밝은 노랑 RAL 1021	-	2	5/16-18	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0270.2A384X60	신호등 빨강 RAL 3020	-	2	5/16-18	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0270.2A386X60	시그널 녹색 RAL 6032	-	2	5/16-18	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0270.2A387X60	신호등 파랑 RAL 5017	-	2	5/16-18	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0270.2A41X20	검회색 RAL 7021	-	2	3/8-16	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0270.2A42X20	푸어 오렌지 RAL 2004	-	2	3/8-16	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0270.2A416X20	밝은 노랑 RAL 1021	-	2	3/8-16	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0270.2A484X20	신호등 빨강 RAL 3020	-	2	3/8-16	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0270.2A486X20	시그널 녹색 RAL 6032	-	2	3/8-16	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0270.2A487X20	신호등 파랑 RAL 5017	-	2	3/8-16	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0270.2A41X25	검회색 RAL 7021	-	2	3/8-16	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0270.2A42X25	푸어 오렌지 RAL 2004	-	2	3/8-16	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0270.2A416X25	밝은 노랑 RAL 1021	-	2	3/8-16	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0270.2A484X25	신호등 빨강 RAL 3020	-	2	3/8-16	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0270.2A486X25	시그널 녹색 RAL 6032	-	2	3/8-16	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0270.2A487X25	신호등 파랑 RAL 5017	-	2	3/8-16	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0270.2A41X30	검회색 RAL 7021	-	2	3/8-16	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0270.2A42X30	푸어 오렌지 RAL 2004	-	2	3/8-16	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0270.2A416X30	밝은 노랑 RAL 1021	-	2	3/8-16	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0270.2A484X30	신호등 빨강 RAL 3020	-	2	3/8-16	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0270.2A486X30	시그널 녹색 RAL 6032	-	2	3/8-16	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0270.2A487X30	신호등 파랑 RAL 5017	-	2	3/8-16	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0270.2A41X40	검회색 RAL 7021	-	2	3/8-16	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0270.2A42X40	푸어 오렌지 RAL 2004	-	2	3/8-16	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0270.2A416X40	밝은 노랑 RAL 1021	-	2	3/8-16	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0270.2A484X40	신호등 빨강 RAL 3020	-	2	3/8-16	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0270.2A486X40	시그널 녹색 RAL 6032	-	2	3/8-16	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0270.2A487X40	신호등 파랑 RAL 5017	-	2	3/8-16	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0270.2A41X50	검회색 RAL 7021	-	2	3/8-16	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0270.2A42X50	푸어 오렌지 RAL 2004	-	2	3/8-16	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0270.2A416X50	밝은 노랑 RAL 1021	-	2	3/8-16	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0270.2A484X50	신호등 빨강 RAL 3020	-	2	3/8-16	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0270.2A486X50	시그널 녹색 RAL 6032	-	2	3/8-16	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0270.2A487X50	신호등 파랑 RAL 5017	-	2	3/8-16	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0270.2A41X60	검회색 RAL 7021	-	2	3/8-16	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0270.2A42X60	푸어 오렌지 RAL 2004	-	2	3/8-16	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60

클램핑 레버, 플라스틱, 수나사산 및 아연 톱니 링 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸 - inch

품목 요약

주문 번호	본체 색상	표면 기본 품체	크기	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	톱니 수	L
K0270.2A416X60	밝은 노랑 RAL 1021	-	2	3/8-16	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0270.2A484X60	신호등 빨강 RAL 3020	-	2	3/8-16	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0270.2A486X60	시그널 녹색 RAL 6032	-	2	3/8-16	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0270.2A487X60	신호등 파랑 RAL 5017	-	2	3/8-16	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0270.3A31X20	검회색 RAL 7021	-	3	5/16-18	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
K0270.3A32X20	푸어 오렌지 RAL 2004	-	3	5/16-18	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
K0270.3A316X20	밝은 노랑 RAL 1021	-	3	5/16-18	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
K0270.3A384X20	신호등 빨강 RAL 3020	-	3	5/16-18	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
K0270.3A386X20	시그널 녹색 RAL 6032	-	3	5/16-18	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
K0270.3A387X20	신호등 파랑 RAL 5017	-	3	5/16-18	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
K0270.3A31X25	검회색 RAL 7021	-	3	5/16-18	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
K0270.3A32X25	푸어 오렌지 RAL 2004	-	3	5/16-18	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
K0270.3A316X25	밝은 노랑 RAL 1021	-	3	5/16-18	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
K0270.3A384X25	신호등 빨강 RAL 3020	-	3	5/16-18	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
K0270.3A386X25	시그널 녹색 RAL 6032	-	3	5/16-18	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
K0270.3A387X25	신호등 파랑 RAL 5017	-	3	5/16-18	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
K0270.3A31X30	검회색 RAL 7021	-	3	5/16-18	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
K0270.3A32X30	푸어 오렌지 RAL 2004	-	3	5/16-18	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
K0270.3A316X30	밝은 노랑 RAL 1021	-	3	5/16-18	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
K0270.3A384X30	신호등 빨강 RAL 3020	-	3	5/16-18	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
K0270.3A386X30	시그널 녹색 RAL 6032	-	3	5/16-18	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
K0270.3A387X30	신호등 파랑 RAL 5017	-	3	5/16-18	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
K0270.3A31X40	검회색 RAL 7021	-	3	5/16-18	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
K0270.3A32X40	푸어 오렌지 RAL 2004	-	3	5/16-18	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
K0270.3A316X40	밝은 노랑 RAL 1021	-	3	5/16-18	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
K0270.3A384X40	신호등 빨강 RAL 3020	-	3	5/16-18	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
K0270.3A386X40	시그널 녹색 RAL 6032	-	3	5/16-18	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
K0270.3A387X40	신호등 파랑 RAL 5017	-	3	5/16-18	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
K0270.3A31X50	검회색 RAL 7021	-	3	5/16-18	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
K0270.3A32X50	푸어 오렌지 RAL 2004	-	3	5/16-18	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
K0270.3A316X50	밝은 노랑 RAL 1021	-	3	5/16-18	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
K0270.3A384X50	신호등 빨강 RAL 3020	-	3	5/16-18	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
K0270.3A386X50	시그널 녹색 RAL 6032	-	3	5/16-18	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
K0270.3A387X50	신호등 파랑 RAL 5017	-	3	5/16-18	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
K0270.3A31X60	검회색 RAL 7021	-	3	5/16-18	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
K0270.3A32X60	푸어 오렌지 RAL 2004	-	3	5/16-18	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
K0270.3A316X60	밝은 노랑 RAL 1021	-	3	5/16-18	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
K0270.3A384X60	신호등 빨강 RAL 3020	-	3	5/16-18	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
K0270.3A386X60	시그널 녹색 RAL 6032	-	3	5/16-18	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
K0270.3A387X60	신호등 파랑 RAL 5017	-	3	5/16-18	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
K0270.3A41X20	검회색 RAL 7021	-	3	3/8-16	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
K0270.3A42X20	푸어 오렌지 RAL 2004	-	3	3/8-16	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
K0270.3A416X20	밝은 노랑 RAL 1021	-	3	3/8-16	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
K0270.3A484X20	신호등 빨강 RAL 3020	-	3	3/8-16	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
K0270.3A486X20	시그널 녹색 RAL 6032	-	3	3/8-16	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
K0270.3A487X20	신호등 파랑 RAL 5017	-	3	3/8-16	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
K0270.3A41X25	검회색 RAL 7021	-	3	3/8-16	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
K0270.3A42X25	푸어 오렌지 RAL 2004	-	3	3/8-16	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
K0270.3A416X25	밝은 노랑 RAL 1021	-	3	3/8-16	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
K0270.3A484X25	신호등 빨강 RAL 3020	-	3	3/8-16	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
K0270.3A486X25	시그널 녹색 RAL 6032	-	3	3/8-16	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
K0270.3A487X25	신호등 파랑 RAL 5017	-	3	3/8-16	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
K0270.3A41X30	검회색 RAL 7021	-	3	3/8-16	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
K0270.3A42X30	푸어 오렌지 RAL 2004	-	3	3/8-16	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
K0270.3A416X30	밝은 노랑 RAL 1021	-	3	3/8-16	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
K0270.3A484X30	신호등 빨강 RAL 3020	-	3	3/8-16	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
K0270.3A486X30	시그널 녹색 RAL 6032	-	3	3/8-16	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
K0270.3A487X30	신호등 파랑 RAL 5017	-	3	3/8-16	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
K0270.3A41X40	검회색 RAL 7021	-	3	3/8-16	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
K0270.3A42X40	푸어 오렌지 RAL 2004	-	3	3/8-16	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
K0270.3A416X40	밝은 노랑 RAL 1021	-	3	3/8-16	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
K0270.3A484X40	신호등 빨강 RAL 3020	-	3	3/8-16	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40

클램핑 레버, 플라스틱, 수나사산 및 아연 톱니 링 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸 - inch

품목 요약

주문 번호	본체 색상	표면 기본 품체	크기	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	톱니 수	L
K0270.3A486X40	시그널 녹색 RAL 6032	-	3	3/8-16	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
K0270.3A487X40	신호등 파랑 RAL 5017	-	3	3/8-16	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
K0270.3A41X50	검회색 RAL 7021	-	3	3/8-16	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
K0270.3A42X50	푸어 오렌지 RAL 2004	-	3	3/8-16	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
K0270.3A416X50	밝은 노랑 RAL 1021	-	3	3/8-16	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
K0270.3A484X50	신호등 빨강 RAL 3020	-	3	3/8-16	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
K0270.3A486X50	시그널 녹색 RAL 6032	-	3	3/8-16	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
K0270.3A487X50	신호등 파랑 RAL 5017	-	3	3/8-16	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
K0270.3A41X60	검회색 RAL 7021	-	3	3/8-16	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
K0270.3A42X60	푸어 오렌지 RAL 2004	-	3	3/8-16	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
K0270.3A416X60	밝은 노랑 RAL 1021	-	3	3/8-16	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
K0270.3A484X60	신호등 빨강 RAL 3020	-	3	3/8-16	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
K0270.3A486X60	시그널 녹색 RAL 6032	-	3	3/8-16	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
K0270.3A487X60	신호등 파랑 RAL 5017	-	3	3/8-16	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
K0270.4A51X25	검회색 RAL 7021	-	4	1/2-13	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	25
K0270.4A52X25	푸어 오렌지 RAL 2004	-	4	1/2-13	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	25
K0270.4A516X25	밝은 노랑 RAL 1021	-	4	1/2-13	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	25
K0270.4A584X25	신호등 빨강 RAL 3020	-	4	1/2-13	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	25
K0270.4A586X25	시그널 녹색 RAL 6032	-	4	1/2-13	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	25
K0270.4A587X25	신호등 파랑 RAL 5017	-	4	1/2-13	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	25
K0270.4A51X30	검회색 RAL 7021	-	4	1/2-13	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	30
K0270.4A52X30	푸어 오렌지 RAL 2004	-	4	1/2-13	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	30
K0270.4A516X30	밝은 노랑 RAL 1021	-	4	1/2-13	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	30
K0270.4A584X30	신호등 빨강 RAL 3020	-	4	1/2-13	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	30
K0270.4A586X30	시그널 녹색 RAL 6032	-	4	1/2-13	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	30
K0270.4A587X30	신호등 파랑 RAL 5017	-	4	1/2-13	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	30
K0270.4A51X40	검회색 RAL 7021	-	4	1/2-13	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	40
K0270.4A52X40	푸어 오렌지 RAL 2004	-	4	1/2-13	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	40
K0270.4A516X40	밝은 노랑 RAL 1021	-	4	1/2-13	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	40
K0270.4A584X40	신호등 빨강 RAL 3020	-	4	1/2-13	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	40
K0270.4A586X40	시그널 녹색 RAL 6032	-	4	1/2-13	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	40
K0270.4A587X40	신호등 파랑 RAL 5017	-	4	1/2-13	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	40
K0270.4A51X50	검회색 RAL 7021	-	4	1/2-13	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	50
K0270.4A52X50	푸어 오렌지 RAL 2004	-	4	1/2-13	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	50
K0270.4A516X50	밝은 노랑 RAL 1021	-	4	1/2-13	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	50
K0270.4A584X50	신호등 빨강 RAL 3020	-	4	1/2-13	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	50
K0270.4A586X50	시그널 녹색 RAL 6032	-	4	1/2-13	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	50
K0270.4A587X50	신호등 파랑 RAL 5017	-	4	1/2-13	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	50
K0270.4A51X60	검회색 RAL 7021	-	4	1/2-13	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	60
K0270.4A52X60	푸어 오렌지 RAL 2004	-	4	1/2-13	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	60
K0270.4A516X60	밝은 노랑 RAL 1021	-	4	1/2-13	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	60
K0270.4A584X60	신호등 빨강 RAL 3020	-	4	1/2-13	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	60
K0270.4A586X60	시그널 녹색 RAL 6032	-	4	1/2-13	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	60
K0270.4A587X60	신호등 파랑 RAL 5017	-	4	1/2-13	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	60
K0270.5A61X30	검회색 RAL 7021	-	5	5/8-11	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	30
K0270.5A62X30	푸어 오렌지 RAL 2004	-	5	5/8-11	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	30
K0270.5A616X30	밝은 노랑 RAL 1021	-	5	5/8-11	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	30
K0270.5A684X30	신호등 빨강 RAL 3020	-	5	5/8-11	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	30
K0270.5A686X30	시그널 녹색 RAL 6032	-	5	5/8-11	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	30
K0270.5A687X30	신호등 파랑 RAL 5017	-	5	5/8-11	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	30
K0270.5A61X40	검회색 RAL 7021	-	5	5/8-11	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	40
K0270.5A62X40	푸어 오렌지 RAL 2004	-	5	5/8-11	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	40
K0270.5A616X40	밝은 노랑 RAL 1021	-	5	5/8-11	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	40
K0270.5A684X40	신호등 빨강 RAL 3020	-	5	5/8-11	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	40
K0270.5A686X40	시그널 녹색 RAL 6032	-	5	5/8-11	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	40
K0270.5A687X40	신호등 파랑 RAL 5017	-	5	5/8-11	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	40
K0270.5A61X50	검회색 RAL 7021	-	5	5/8-11	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	50
K0270.5A62X50	푸어 오렌지 RAL 2004	-	5	5/8-11	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	50
K0270.5A616X50	밝은 노랑 RAL 1021	-	5	5/8-11	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	50
K0270.5A684X50	신호등 빨강 RAL 3020	-	5	5/8-11	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	50
K0270.5A686X50	시그널 녹색 RAL 6032	-	5	5/8-11	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	50
K0270.5A687X50	신호등 파랑 RAL 5017	-	5	5/8-11	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	50

클램핑 레버, 플라스틱, 수나사산 및 아연 톱니 링 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸 - inch
품목 요약

주문 번호	본체 색상	표면 기본 몸체	크기	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	톱니 수	L
K0270.5A61X60	검회색 RAL 7021	-	5	5/8-11	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	60
K0270.5A62X60	퓨어 오렌지 RAL 2004	-	5	5/8-11	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	60
K0270.5A616X60	밝은 노랑 RAL 1021	-	5	5/8-11	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	60
K0270.5A684X60	신호등 빨강 RAL 3020	-	5	5/8-11	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	60
K0270.5A686X60	시그널 녹색 RAL 6032	-	5	5/8-11	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	60
K0270.5A687X60	신호등 파랑 RAL 5017	-	5	5/8-11	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	60