

수나사가 있는 클램핑 레버 2K, 검정 스틸 나사 인서트 - inch

품목 설명/제품 이미지

INCH
Parts



들어올려
잠금 해제



설명

재질:

그립 레버:
아연 다이캐스팅 톱니 휠 강화 유리 섬유
플라스틱 경성 부품.
SEBS를 기초로한 Thermoflex 연성 구성품.
스틸 부품:
경도 등급 5.8.

표면 마무리:

검정 산화 스틸 부품.

정보:


경성 구성품과 연성 구성품은 검회색 RAL 7021로 시리즈 사양으로 제공됨

요청 시:

기타 수나사, 스크류 길이, 색상 결합 및
특수 설계 버전.
다른 길이의 요구 치수 "H1"에 대해서는 추가
비용으로 공급 가능함.

수나사가 있는 클램핑 레버 2K, 검정 스틸 나사 인서트 - inch

도면

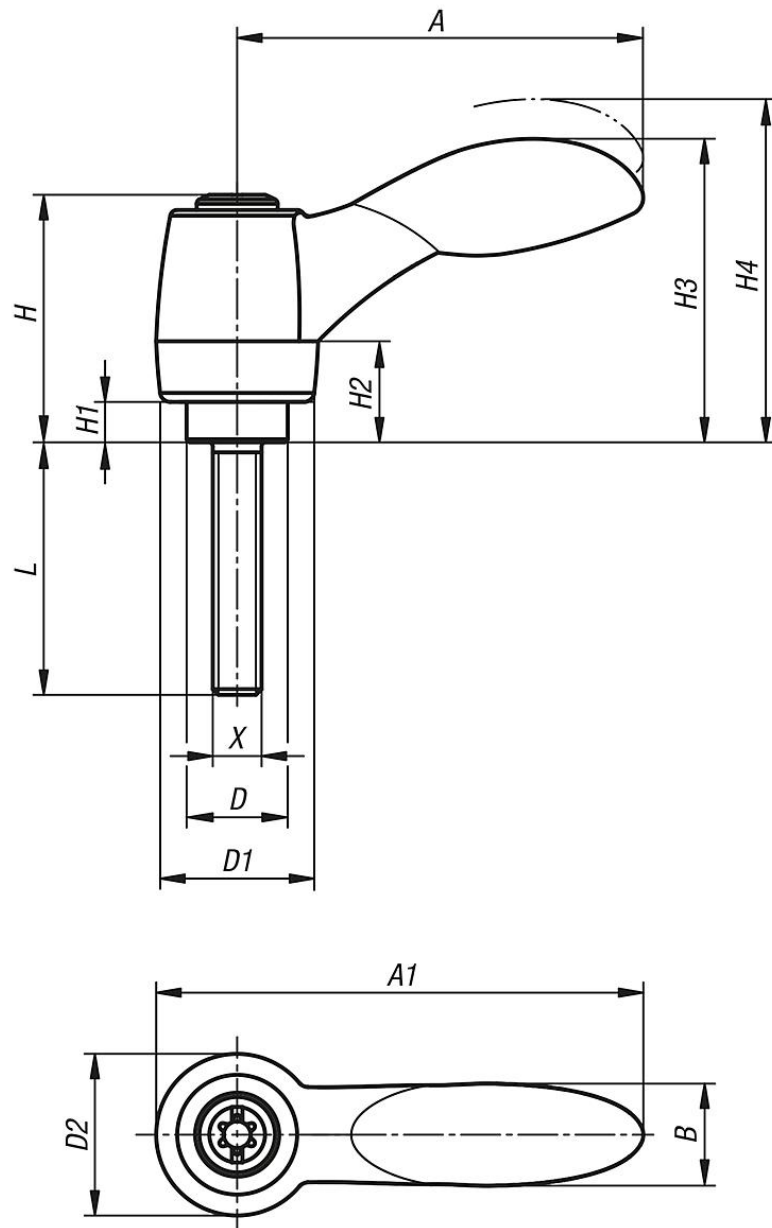

품목 요약

수나사 클램프 레버 2K

주문 번호	크기	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	톱니 수	L
K0125.1A001X10	1	10-24	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16	10
K0125.1A001X15	1	10-24	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16	15
K0125.1A001X20	1	10-24	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16	20
K0125.1A001X25	1	10-24	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16	25
K0125.1A001X30	1	10-24	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16	30
K0125.1A001X35	1	10-24	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16	35
K0125.1A001X40	1	10-24	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16	40
K0125.1A001X45	1	10-24	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16	45
K0125.1A001X50	1	10-24	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16	50
K0125.1A101X10	1	10-32	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16	10

수나사가 있는 클램핑 레버 2K, 검정 스틸 나사 인서트 - inch

품목 요약

주문 번호	크기	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	톱니 수	L
K0125.1A101X15	1	10-32	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16	15
K0125.1A101X20	1	10-32	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16	20
K0125.1A101X25	1	10-32	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16	25
K0125.1A101X30	1	10-32	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16	30
K0125.1A101X35	1	10-32	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16	35
K0125.1A101X40	1	10-32	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16	40
K0125.1A101X45	1	10-32	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16	45
K0125.1A101X50	1	10-32	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16	50
K0125.1A201X10	1	1/4-20	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16	10
K0125.1A201X15	1	1/4-20	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16	15
K0125.1A201X20	1	1/4-20	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16	20
K0125.1A201X25	1	1/4-20	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16	25
K0125.1A201X30	1	1/4-20	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16	30
K0125.1A201X35	1	1/4-20	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16	35
K0125.1A201X40	1	1/4-20	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16	40
K0125.1A201X45	1	1/4-20	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16	45
K0125.1A201X50	1	1/4-20	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16	50
K0125.2A201X15	2	1/4-20	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	15
K0125.2A201X20	2	1/4-20	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	20
K0125.2A201X25	2	1/4-20	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	25
K0125.2A201X30	2	1/4-20	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	30
K0125.2A201X35	2	1/4-20	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	35
K0125.2A201X40	2	1/4-20	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	40
K0125.2A201X45	2	1/4-20	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	45
K0125.2A201X50	2	1/4-20	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	50
K0125.2A201X55	2	1/4-20	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	55
K0125.2A201X60	2	1/4-20	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	60
K0125.2A301X15	2	5/16-18	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	15
K0125.2A301X20	2	5/16-18	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	20
K0125.2A301X25	2	5/16-18	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	25
K0125.2A301X30	2	5/16-18	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	30
K0125.2A301X35	2	5/16-18	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	35
K0125.2A301X40	2	5/16-18	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	40
K0125.2A301X45	2	5/16-18	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	45
K0125.2A301X50	2	5/16-18	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	50
K0125.2A301X55	2	5/16-18	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	55
K0125.2A301X60	2	5/16-18	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	60
K0125.2A401X15	2	3/8-16	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	15
K0125.2A401X20	2	3/8-16	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	20
K0125.2A401X25	2	3/8-16	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	25
K0125.2A401X30	2	3/8-16	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	30
K0125.2A401X35	2	3/8-16	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	35
K0125.2A401X40	2	3/8-16	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	40
K0125.2A401X45	2	3/8-16	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	45
K0125.2A401X50	2	3/8-16	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	50
K0125.2A401X55	2	3/8-16	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	55
K0125.2A401X60	2	3/8-16	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	60
K0125.3A301X15	3	5/16-18	16	21	22	37	10	17	51,6	56,1	80,2	91,2	20,7	22	15
K0125.3A301X20	3	5/16-18	16	21	22	37	10	17	51,6	56,1	80,2	91,2	20,7	22	20
K0125.3A301X25	3	5/16-18	16	21	22	37	10	17	51,6	56,1	80,2	91,2	20,7	22	25
K0125.3A301X30	3	5/16-18	16	21	22	37	10	17	51,6	56,1	80,2	91,2	20,7	22	30
K0125.3A301X35	3	5/16-18	16	21	22	37	10	17	51,6	56,1	80,2	91,2	20,7	22	35
K0125.3A301X40	3	5/16-18	16	21	22	37	10	17	51,6	56,1	80,2	91,2	20,7	22	40
K0125.3A301X45	3	5/16-18	16	21	22	37	10	17	51,6	56,1	80,2	91,2	20,7	22	45
K0125.3A301X50	3	5/16-18	16	21	22	37	10	17	51,6	56,1	80,2	91,2	20,7	22	50
K0125.3A301X55	3	5/16-18	16	21	22	37	10	17	51,6	56,1	80,2	91,2	20,7	22	55
K0125.3A301X60	3	5/16-18	16	21	22	37	10	17	51,6	56,1	80,2	91,2	20,7	22	60
K0125.3A401X15	3	3/8-16	16	21	22	37	10	17	51,6	56,1	80,2	91,2	20,7	22	15
K0125.3A401X20	3	3/8-16	16	21	22	37	10	17	51,6	56,1	80,2	91,2	20,7	22	20
K0125.3A401X25	3	3/8-16	16	21	22	37	10	17	51,6	56,1	80,2	91,2	20,7	22	25
K0125.3A401X30	3	3/8-16	16	21	22	37	10	17	51,6	56,1	80,2	91,2	20,7	22	30
K0125.3A401X35	3	3/8-16	16	21	22	37	10	17	51,6	56,1	80,2	91,2	20,7	22	35

수나사가 있는 클램핑 레버 2K, 검정 스틸 나사 인서트 - inch

품목 요약

주문 번호	크기	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	톱니 수	L
K0125.3A401X40	3	3/8-16	16	21	22	37	10	17	51,6	56,1	80,2	91,2	20,7	22	40
K0125.3A401X45	3	3/8-16	16	21	22	37	10	17	51,6	56,1	80,2	91,2	20,7	22	45
K0125.3A401X50	3	3/8-16	16	21	22	37	10	17	51,6	56,1	80,2	91,2	20,7	22	50
K0125.3A401X55	3	3/8-16	16	21	22	37	10	17	51,6	56,1	80,2	91,2	20,7	22	55
K0125.3A401X60	3	3/8-16	16	21	22	37	10	17	51,6	56,1	80,2	91,2	20,7	22	60