


널링 휠, 타입 D, 나사 부싱 있음, 커버 없음 - inch

품목 설명/제품 이미지

INCH
Parts

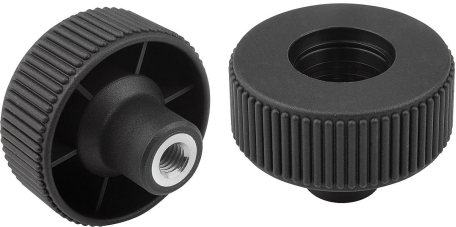


설명

재질:
열가소성, 검정회색.부시, 스틸 5.8.

표면 마무리:
스틸, 청색 피막처리.

도면

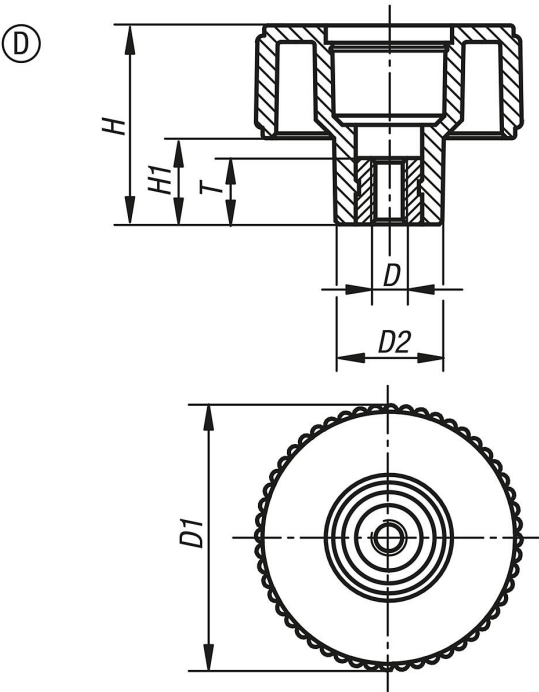

품목 요약

주문 번호	타입	D	D1	D2	H	H1	T
K0260.11A1	D	10-32	40	16,5	31	13	10
K0260.11A2	D	1/4-20	40	16,5	31	13	10
K0260.11A3	D	5/16-18	40	16,5	31	13	14
K0260.12A3	D	5/16-18	50	18	36	15	14
K0260.12A4	D	3/8-16	50	18	36	15	14
K0260.13A4	D	3/8-16	63	22	41	17	14
K0260.13A5	D	1/2-13	63	22	41	17	18