
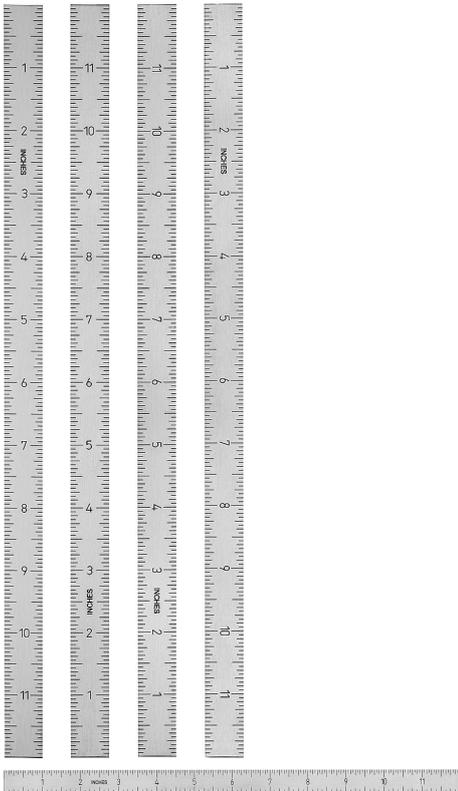


스테인레스 스틸 눈금자, 자가 접착식 - inch

품목 설명/제품 이미지

INCH
Parts

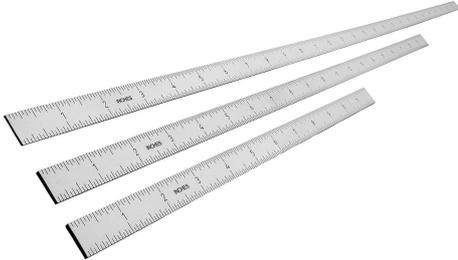

설명

재질:
스테인리스 스틸 .

표면 마무리:
무광택 처리.

정보:
스테인레스 스틸 눈금자, 잘 휘어지지 않는 사양, 눈금자가 접착식 뒷면.
단면 15 x 1 mm.

무광 처리 표면 및 심흑색 명암대비가 강한 눈금 표시. 눈금 표시는 깊은 레이저 각인으로 새겨져 있습니다.


요청 시:

- 영점 우측/좌측 혹은 중앙
- 눈금 표시 한면
- 다른 길이


스테인레스 스틸 눈금자, 자가 접착식 - inch

도면

조립 위치, 수평

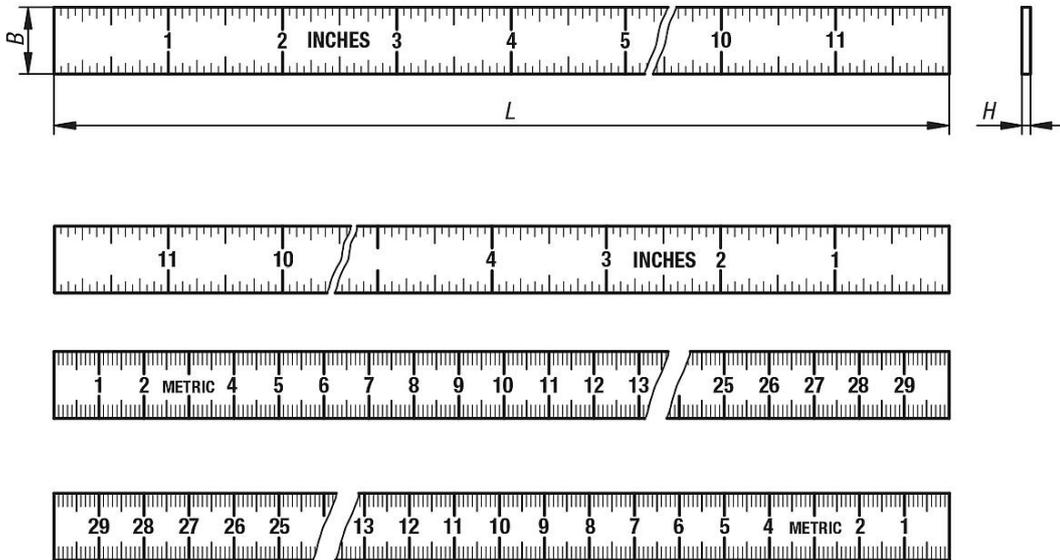

조립 위치, 수직

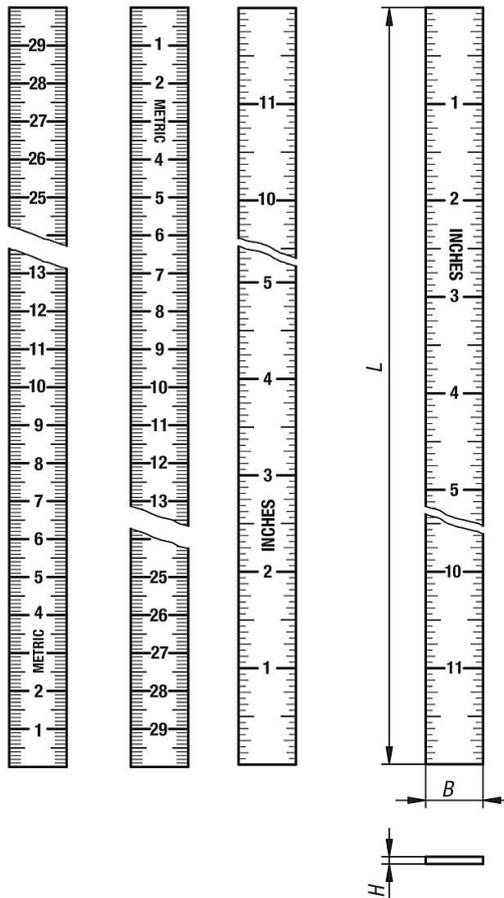

스테인레스 스틸 눈금자, 자가 접촉식 - inch

품목 요약

주문 번호	본체 재질	그립 타입, 토글 클램프	제로점	B	H	L
K0759.0002L01XL76.005	스테인레스 스틸	-	좌측	15	1	12"
K0759.0002L01XA01.005	스테인레스 스틸	-	좌측	15	1	20"
K0759.0002L01XA02.005	스테인레스 스틸	-	좌측	15	1	28"
K0759.0002L01XA03.005	스테인레스 스틸	-	좌측	15	1	40"
K0759.0102L01XL76.005	스테인레스 스틸	-	상단	15	1	12"
K0759.0102L01XA01.005	스테인레스 스틸	-	상단	15	1	20"
K0759.0102L01XA02.005	스테인레스 스틸	-	상단	15	1	28"
K0759.0102L01XA03.005	스테인레스 스틸	-	상단	15	1	40"
K0759.0022L01XL76.005	스테인레스 스틸	-	우측	15	1	12"
K0759.0022L01XA01.005	스테인레스 스틸	-	우측	15	1	20"
K0759.0022L01XA02.005	스테인레스 스틸	-	우측	15	1	28"
K0759.0022L01XA03.005	스테인레스 스틸	-	우측	15	1	40"
K0759.0122L01XL76.005	스테인레스 스틸	-	하단	15	1	12"
K0759.0122L01XA01.005	스테인레스 스틸	-	하단	15	1	20"
K0759.0122L01XA02.005	스테인레스 스틸	-	하단	15	1	28"
K0759.0122L01XA03.005	스테인레스 스틸	-	하단	15	1	40"