

암나사가 있는 플라스틱 편심 레버, 플라스틱 압력 디스크

품목 설명/제품 이미지



설명

제품 설명:

편심 레버에는 기술적으로 최적화된 플라스틱 스러스트 와셔가 있습니다.

스러스트 와셔는 매우 우수한 내마모성과 크리프 강도를 갖춘 특수 고성능 플라스틱으로 제작되었습니다.

재질:

플라스틱 핸들 PA 6.6 강화 유리 섬유.

고성능 열가소성 수지로 제작된 스러스트 와셔, 강화 탄소 섬유.

스테인레스 스틸 힌지 핀 1.4305.

표면 마무리:

핸들, 검정색 또는 신호등 빨강 RAL3020.

스러스트 와셔, 검정색.

힌지 핀, 불랭크.

정보:


플라스틱은 부하 상태에서는 서행(지연)하는 특성을 가짐.

액세서리:

약간 구부러진 접촉면의 경우 스테인레스 스틸 K2130 재질의 디스크를 옵션으로 주문할 수 있습니다.

이는 스러스트 와셔와 접촉면 사이에 평면 와셔로 장착할 수 있습니다.

도면

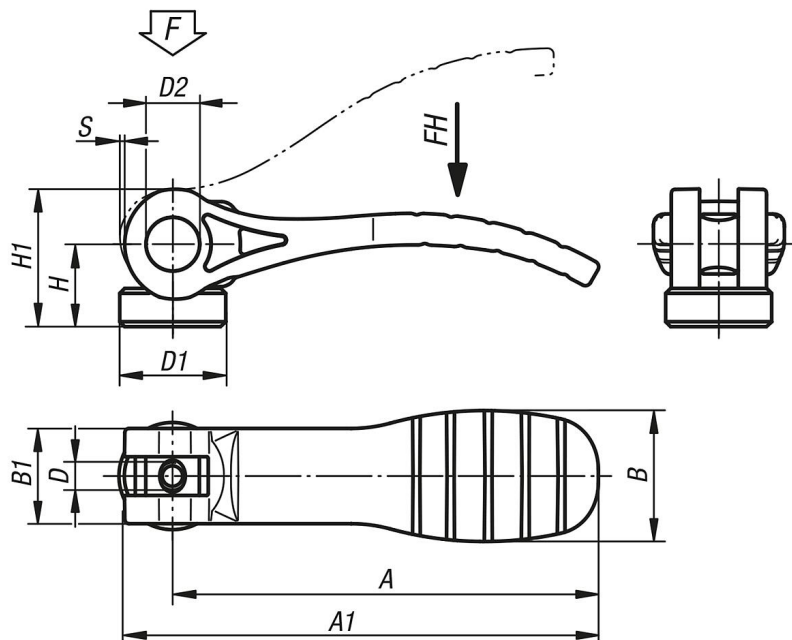

품목 요약

주문 번호	주문 번호 오래됨 KIPP	구성품 재질	본체 색상	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	스트로크 S	클램핑력 F kN	손 힘 FH N
K2122.1521105	K0646.1521105	스틸	검정	M5	16	9	22	16	14	23,2	71,5	79,6	1,15	2,5	125

암나사가 있는 플라스틱 편심 레버, 플라스틱 압력 디스크

품목 요약

주문 번호	주문 번호 오래됨 KIPP	구성품 재질	본체 색상	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	스트로크 S	클램핑력 F kN	손 힘 FH N
K2122.1521106	K0646.1521106	스틸	검정	M6	16	9	22	16	14	23,2	71,5	79,6	1,15	2,5	125
K2122.2521108	K0646.2521108	스틸	검정	M8	25	11	33	24,2	16,3	27,9	100	110	1,5	5	170
K2122.1531105	K0646.1531105	스테인리스 스틸	검정	M5	16	9	22	16	14	23,2	71,5	79,6	1,15	2,5	125
K2122.1531106	K0646.1531106	스테인리스 스틸	검정	M6	16	9	22	16	14	23,2	71,5	79,6	1,15	2,5	125
K2122.2531108	K0646.2531108	스테인리스 스틸	검정	M8	25	11	33	24,2	16,3	27,9	100	110	1,5	5	170
K2122.15218405	K0646.15218405	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M5	16	9	22	16	14	23,2	71,5	79,6	1,15	2,5	125
K2122.15218406	K0646.15218406	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M6	16	9	22	16	14	23,2	71,5	79,6	1,15	2,5	125
K2122.25218408	K0646.25218408	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M8	25	11	33	24,2	16,3	27,9	100	110	1,5	5	170
K2122.15318405	K0646.15318405	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M5	16	9	22	16	14	23,2	71,5	79,6	1,15	2,5	125
K2122.15318406	K0646.15318406	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M6	16	9	22	16	14	23,2	71,5	79,6	1,15	2,5	125
K2122.25318408	K0646.25318408	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M8	25	11	33	24,2	16,3	27,9	100	110	1,5	5	170