

암나사가 있는 편심 레버 스틸, 플라스틱 압력 디스크

품목 설명/제품 이미지



설명

제품 설명:

편심 레버에는 기술적으로 최적화된 플라스틱 스러스트 와셔가 있습니다.

스러스트 와셔는 매우 우수한 내마모성과 크리프 강도를 갖춘 특수 고성능 플라스틱으로 제작되었습니다.

재질:

스틸 핸들 1.0401.

고성능 열가소성 수지로 제작된 스러스트 와셔, 강화 탄소 섬유.

스테인레스 스틸 힌지 핀 1.4305.

표면 마무리:

핸들 청색 피막 처리

스러스트 와셔, 검정색.

힌지 핀, 불랭크.

정보:


플라스틱은 부하 상태에서는 서행(지연)하는 특성을 가짐.

액세서리:

약간 구부러진 접촉면의 경우 스테인레스 스틸 K2130 재질의 디스크를 옵션으로 주문할 수 있습니다.

이는 스러스트 와셔와 접촉면 사이에 평면 와셔로 장착할 수 있습니다.

도면

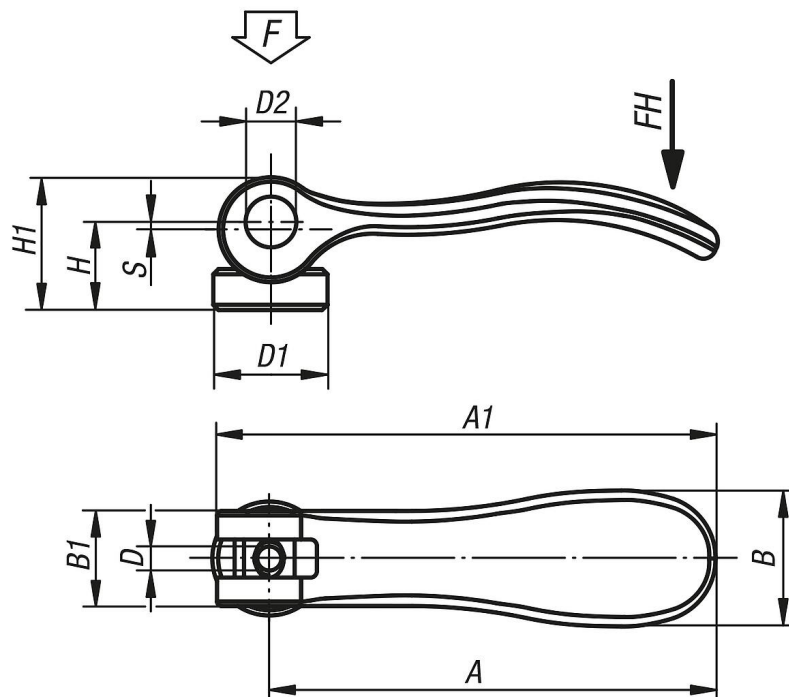

암나사가 있는 편심 레버 스틸, 플라스틱 압력 디스크

품목 요약

주문 번호	주문 번호 오래됨 KIPP	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	스트로크 S	클램핑력 F kN	손 힘 FH N
K2123.1502205	K0788.1502205	M5	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	1,2	4	120
K2123.1502206	K0788.1502206	M6	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	1,2	4	120
K2123.2502208	K0788.2502208	M8	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	1,5	8	350