

플라스틱 편심 레버와 카운터 너트가 있는 짧은 버전의 스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저

품목 설명/제품 이미지



설명

제품 설명:

인덱스 플런저는 측면 힘으로 인해 잠금 위치가 변하게 되는 것을 방지하기 위해 사용됩니다. 먼저 볼트를 수동으로 풀어야만 다른 잠금 위치로 이동할 수 있습니다. 이 인덱스 플런저의 경우 편심 레버를 이용하여 풀립니다. 레버가 편심의 사점 위로 이동하면 인덱스 플런저가 풀린 상태를 유지합니다.

인체 공학적 편심 그립으로 약간의 힘으로 쉽게 다룰 수 있습니다.

표면 마무리:

스틸 버전:

나사 슬리브, 검정 산화 처리.

잠금 핀, 경화, 연마 및 검정 산화 처리.

스테인리스 스틸 버전:

나사 슬리브, 자연적 마무리.

잠금 핀, 연마 및 자연적 마무리.

핸들, 검정색 또는 신호등 빨강 RAL3020.

온도 범위:

IEC 216에 따른 연속 사용 온도, 최대 160 C.

단기 사용 온도, 최대 250 C.

장점:

단순하고 빠른 조작.

고온 사용에 적합.

통합된 래칭 기능 있음.

짧은 버전.

좁은 공간에서 사용하기에 적합.


액세서리:

스페이서 링 K0665.

인덱스 플런저용 포지셔닝 부싱 K1290.

얇은 부품을 위한 고정 세트 K2146.

플라스틱 편심 레버와 카운터 너트가 있는 짧은 버전의 스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플러저 도면

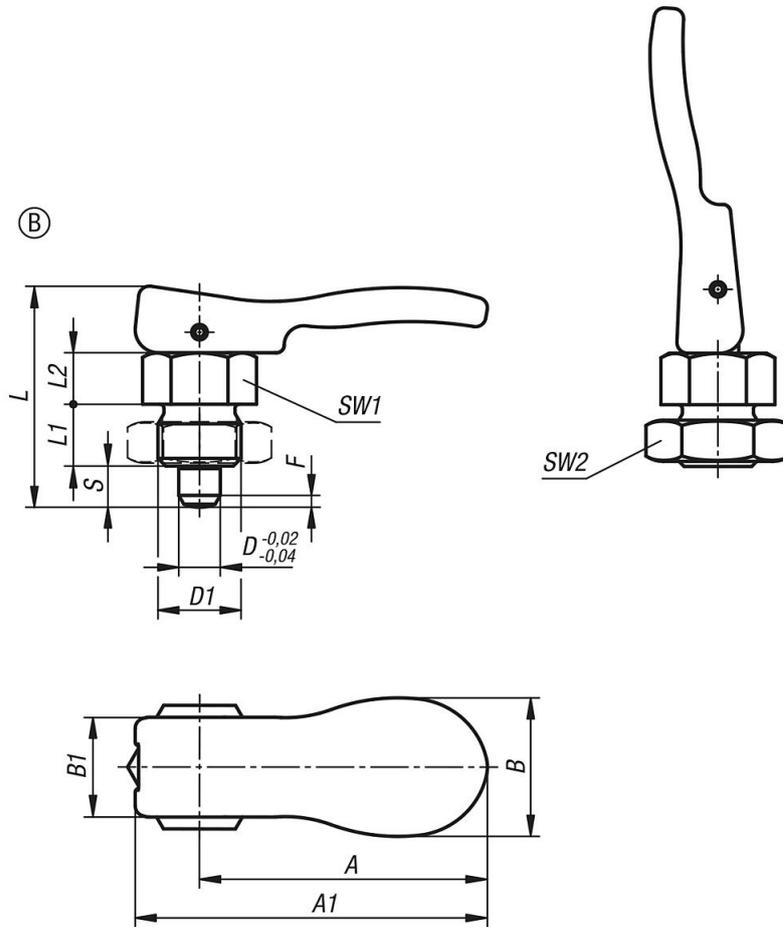

품목 요약

주문 번호	본체 재질	구성품 색상	타입	A	A1	B	B1	D	D1	스트 로크 S	L	L1	L2	SW1	SW2	F x 30°	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K2109.9105	스틸	검정	B	31,741	7,17	17,912	9,5	M10x1	5	30	8	7	13	17	1,3	5	12	
K2109.9206	스틸	검정	B	31,641	7,17	17,912	9,6	M12x1,5	6	34	10	8	14	19	1,8	6	14	
K2109.9308	스틸	검정	B	55,567	8,26	9,19	4,8	M16x1,5	8	42,9	12	10	19	24	2,3	14	28	
K2109.9410	스틸	검정	B	53,467	8,26	9,19	4,10	M20x1,5	10	49,9	15	12	22	30	2,8	15	32	
K2109.9105154	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	B	31,741	7,17	17,912	9,5	M10x1	5	30	8	7	13	17	1,3	5	12	
K2109.9206154	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	B	31,641	7,17	17,912	9,6	M12x1,5	6	34	10	8	14	19	1,8	6	14	
K2109.9308154	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	B	55,567	8,26	9,19	4,8	M16x1,5	8	42,9	12	10	19	24	2,3	14	28	
K2109.9410154	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	B	53,467	8,26	9,19	4,10	M20x1,5	10	49,9	15	12	22	30	2,8	15	32	
K2109.19105	스테인레스 스틸	검정	B	31,741	7,17	17,912	9,5	M10x1	5	30	8	7	13	17	1,3	5	12	
K2109.19206	스테인레스 스틸	검정	B	31,641	7,17	17,912	9,6	M12x1,5	6	34	10	8	14	19	1,8	6	14	
K2109.19308	스테인레스 스틸	검정	B	55,567	8,26	9,19	4,8	M16x1,5	8	42,9	12	10	19	24	2,3	14	28	
K2109.19410	스테인레스 스틸	검정	B	53,467	8,26	9,19	4,10	M20x1,5	10	49,9	15	12	22	30	2,8	15	32	
K2109.19105154	스테인레스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	B	31,741	7,17	17,912	9,5	M10x1	5	30	8	7	13	17	1,3	5	12	
K2109.19206154	스테인레스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	B	31,641	7,17	17,912	9,6	M12x1,5	6	34	10	8	14	19	1,8	6	14	
K2109.19308154	스테인레스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	B	55,567	8,26	9,19	4,8	M16x1,5	8	42,9	12	10	19	24	2,3	14	28	
K2109.19410154	스테인레스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	B	53,467	8,26	9,19	4,10	M20x1,5	10	49,9	15	12	22	30	2,8	15	32	

플라스틱 편심 레버와 카운터 너트가 있는 짧은 버전의 스틸 또는
스테인레스 스틸 인덱스 플런저
품목 요약
