


스틸, 스테인레스 스틸 또는 알루미늄 바 힌지

품목 설명/제품 이미지

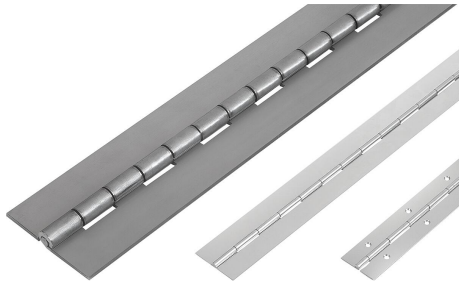

설명

재질:


스틸, 스테인레스 스틸 A2 및 알루미늄

정보:

피아노 힌지로 알려져 있기도 한 바 힌지는 다양한 응용 분야에 적합한 고품질 솔루션을 제공하며 드릴링된 버전과 드릴링되지 않은 버전으로 구매할 수 있습니다. 스틸, 스테인레스 스틸 또는 알루미늄으로 제작된 이 힌지는 견고함과 다용도성의 뛰어난 조합을 제공합니다.

정밀한 설계 덕분에 바 힌지는 부드럽게 움직이고 마모 흔적없이 오래 사용할 수 있습니다. 드릴된 버전은 설치가 간편하고 빠른 체결 솔루션을 제공하며, 드릴링되지 않은 버전은 설치 시 극대화된 유연성을 제공합니다.

도면

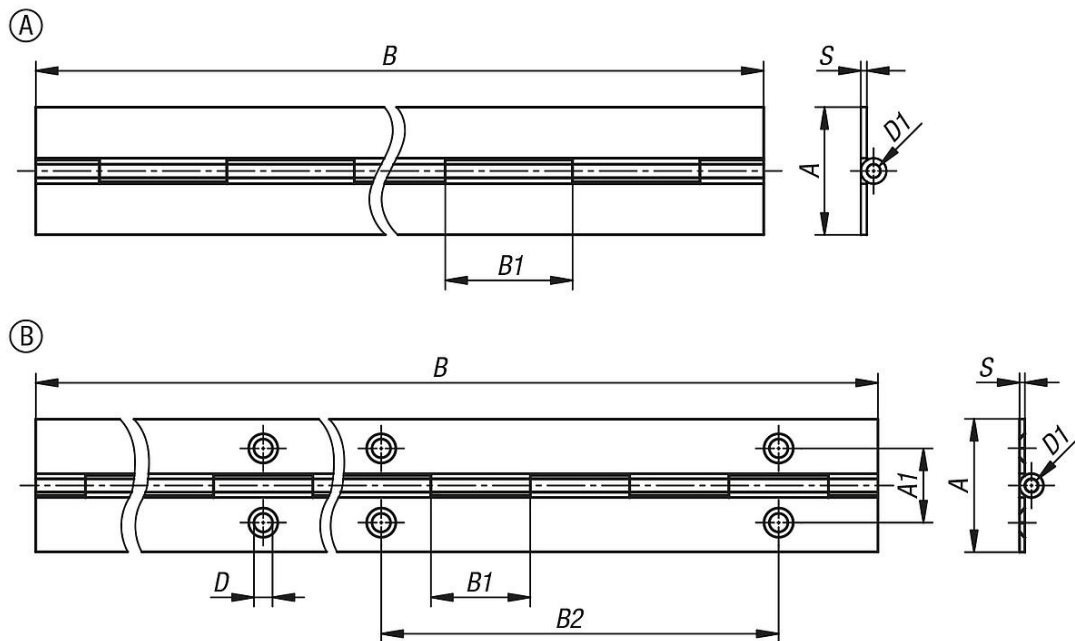

품목 요약

스틸, 스테인레스 스틸 또는 알루미늄 바 힌지

주문 번호	타입	형태 타입	본체 재질	구성품 재질	A	A1	B	B1	B2	D	D1	S	스틸 키
K2161.0001508	A	드릴링되지 않음	스틸	스틸	15	-	2040	15	-	-	1,5	0,8	-
K2161.0002008	A	드릴링되지 않음	스틸	스틸	20	-	2040	15	-	-	2	0,8	-
K2161.0202006	A	드릴링되지 않음	알루미늄	스틸	20	-	2000	15	-	-	2,4	0,6	-
K2161.0102008	A	드릴링되지 않음	스테인레스 스틸 A2	스테인리스 스틸	20	-	2040	15	-	-	2	0,8	1.4301
K2161.0002508	A	드릴링되지 않음	스틸	스틸	25	-	2040	15	-	-	2	0,8	-
K2161.0102508	A	드릴링되지 않음	스테인레스 스틸 A2	스테인리스 스틸	25	-	2040	15	-	-	2	0,8	1.4301
K2161.0202508	A	드릴링되지 않음	알루미늄	스틸	25	-	1000	15	-	-	2	0,8	-
K2161.0003008	A	드릴링되지 않음	스틸	스틸	30	-	2040	15	-	-	2	0,8	-
K2161.0103008	A	드릴링되지 않음	스테인레스 스틸 A2	스테인리스 스틸	30	-	2040	15	-	-	2	0,8	1.4301
K2161.0003010	A	드릴링되지 않음	스틸	스틸	30	-	2040	15	-	-	2	1	-
K2161.0103010	A	드릴링되지 않음	스테인레스 스틸 A2	스테인리스 스틸	30	-	2040	15	-	-	2	1	1.4301

스틸, 스테인레스 스틸 또는 알루미늄 바 힌지

품목 요약

주문 번호	타입	형태 타입	본체 재질	구성품 재질	A	A1	B	B1	B2	D	D1	S	스틸 키
K2161.0203010	A	드릴링되지 않음	알루미늄	알루미늄	30	-	1980	15	-	-	2	1	-
K2161.0003510	A	드릴링되지 않음	스틸	스틸	35	-	2040	15	-	-	2	1	-
K2161.0203510	A	드릴링되지 않음	알루미늄	알루미늄	35	-	1995	30	-	-	3	1	-
K2161.0004012	A	드릴링되지 않음	스틸	스틸	40	-	2040	30	-	-	3	1,2	-
K2161.0104012	A	드릴링되지 않음	스테인레스 스틸 A2	스테인리스 스틸	40	-	2040	30	-	-	3	1,2	1.4301
K2161.0104015	A	드릴링되지 않음	스테인레스 스틸 A2	스테인리스 스틸	40	-	2040	15	-	-	4	1,5	1.4301
K2161.0204012	A	드릴링되지 않음	알루미늄	알루미늄	40	-	2040	30	-	-	3	1,2	-
K2161.0005012	A	드릴링되지 않음	스틸	스틸	50	-	2040	30	-	-	3	1,2	-
K2161.0105012	A	드릴링되지 않음	스테인레스 스틸 A2	스테인리스 스틸	50	-	2040	30	-	-	3	1,2	1.4301
K2161.0205012	A	드릴링되지 않음	알루미늄	알루미늄	50	-	2040	30	-	-	3	1,2	-
K2161.0006020	A	드릴링되지 않음	스틸	스틸	60	-	2040	30	-	-	6	2	-
K2161.0106020	A	드릴링되지 않음	스테인레스 스틸 A2	스테인리스 스틸	60	-	2040	30	-	-	6	2	1.4301
K2161.0206020	A	드릴링되지 않음	알루미늄	알루미늄	60	-	1995	30	-	-	6	2	-
K2161.0007020	A	드릴링되지 않음	스틸	스틸	70	-	2040	30	-	-	6	2	-
K2161.0107020	A	드릴링되지 않음	스테인레스 스틸 A2	스테인리스 스틸	70	-	2040	30	-	-	6	2	1.4301
K2161.0008030	A	드릴링되지 않음	스틸	스틸	80	-	2000	40	-	-	6	3	-
K2161.0108030	A	드릴링되지 않음	스테인레스 스틸 A2	스테인리스 스틸	80	-	2000	40	-	-	6	3	1.4301
K2161.0208030	A	드릴링되지 않음	알루미늄	알루미늄	80	-	1995	40	-	-	6	3	-
K2161.0010030	A	드릴링되지 않음	스틸	스틸	100	-	2000	40	-	-	10	3	-
K2161.0110030	A	드릴링되지 않음	스테인레스 스틸 A2	스테인리스 스틸	100	-	2000	40	-	-	6	3	1.4301
K2161.0210040	A	드릴링되지 않음	알루미늄	스틸	100	-	1000	40	-	-	10	4	-
K2161.0012050	A	드릴링되지 않음	스틸	스틸	120	-	1000	40	-	-	10	5	-
K2161.0112020	A	드릴링되지 않음	스테인레스 스틸 A2	스테인리스 스틸	120	-	2100	30	-	-	6	2	1.4301
K2161.1002008	B	드릴된	스틸	스틸	20	14	2040	15	60	2,8	2	0,8	-
K2161.1102008	B	드릴된	스테인레스 스틸 A2	스테인리스 스틸	20	14	2040	15	60	2,8	2	0,8	1.4301
K2161.1002508	B	드릴된	스틸	스틸	25	14	2040	15	60	2,8	2	0,8	-
K2161.1102508	B	드릴된	스테인레스 스틸 A2	스테인리스 스틸	25	14	2040	15	60	3,6	2	0,8	1.4301
K2161.1003008	B	드릴된	스틸	스틸	30	16,8	2040	15	60	3,9	2	0,8	-
K2161.1003010	B	드릴된	스틸	스틸	30	16,8	2040	15	60	3,9	2	1	-
K2161.1103010	B	드릴된	스테인레스 스틸 A2	스테인리스 스틸	30	16,8	2040	15	60	3,9	2	1	1.4301
K2161.1003510	B	드릴된	스틸	스틸	35	19,5	2040	15	60	4,5	2	1	-
K2161.1004012	B	드릴된	스틸	스틸	40	22,7	2040	30	60	4,2	3	1,2	-
K2161.1104012	B	드릴된	스테인레스 스틸 A2	스테인리스 스틸	40	22,7	2040	30	60	4,2	3	1,2	1.4301
K2161.1104015	B	드릴된	스테인레스 스틸 A2	스테인리스 스틸	40	22,7	2040	15	60	4	4	1,5	1.4301
K2161.1005012	B	드릴된	스틸	스틸	50	28	2040	30	60	4	3	1,2	-
K2161.1105012	B	드릴된	스테인레스 스틸 A2	스테인리스 스틸	50	28	2040	30	60	4	3	1,2	1.4301
K2161.1106020	B	드릴된	스테인레스 스틸 A2	스테인리스 스틸	60	35	2040	30	60	4	6	2	1.4301
K2161.1108030	B	드릴된	스테인레스 스틸 A2	스테인리스 스틸	80	35	2000	40	60	5,2	6	3	1.4301