


스틸, 스테인레스 스틸 또는 알루미늄 바 힌지, 블라스팅 처리된 B

품목 설명/제품 이미지

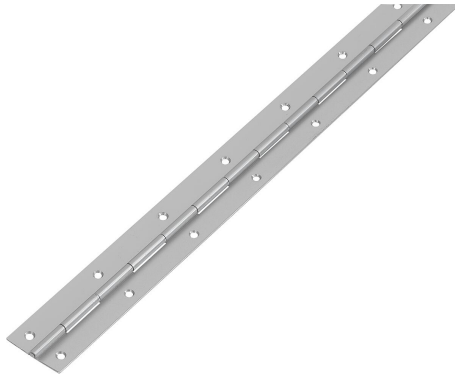

설명

재질:


스틸, 스테인레스 스틸 A2 및 알루미늄

정보:

피아노 힌지로 알려져 있기도 한 바 힌지는 다양한 응용 분야에 적합한 고품질 솔루션을 제공하며 드릴링된 버전과 드릴링되지 않은 버전으로 구매할 수 있습니다. 스틸, 스테인레스 스틸 또는 알루미늄으로 제작된 이 힌지는 견고함과 다용도성의 뛰어난 조합을 제공합니다.

정밀한 설계 덕분에 바 힌지는 부드럽게 움직이고 마모 흔적없이 오래 사용할 수 있습니다. 드릴된 버전은 설치가 간편하고 빠른 체결 솔루션을 제공하며, 드릴링되지 않은 버전은 설치 시 극대화된 유연성을 제공합니다.

도면

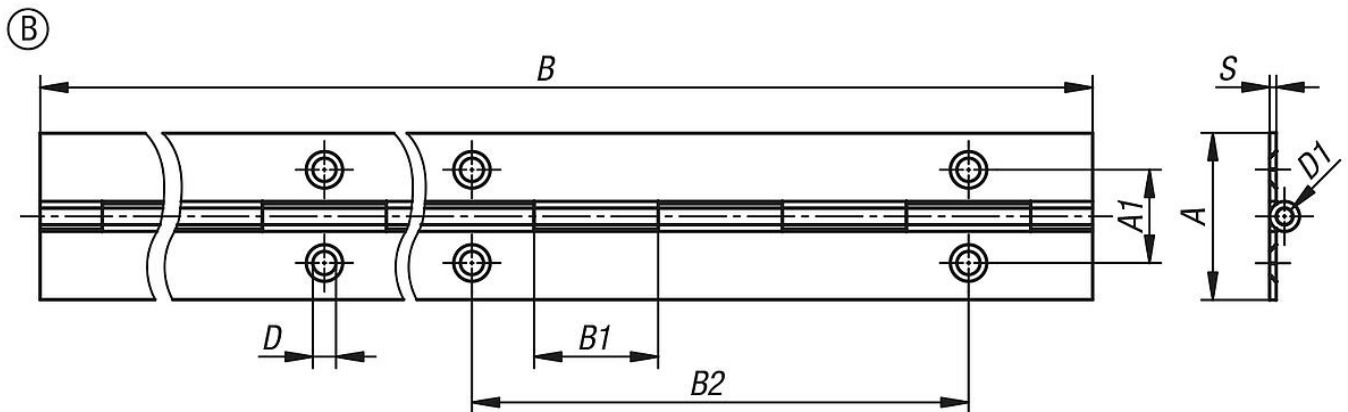

품목 요약

주문 번호	타입	형태 타입	본체 재질	구성품 재질	A	A1	B	B1	B2	D	D1	S	스틸 키
K2161.1002008	B	드릴된	스틸	스틸	20	14	2040	15	60	2,8	2	0,8	-
K2161.1102008	B	드릴된	스테인레스 스틸 A2	스테인리스 스틸	20	14	2040	15	60	2,8	2	0,8	1.4301
K2161.1002508	B	드릴된	스틸	스틸	25	14	2040	15	60	2,8	2	0,8	-
K2161.1102508	B	드릴된	스테인레스 스틸 A2	스테인리스 스틸	25	14	2040	15	60	3,6	2	0,8	1.4301
K2161.1003008	B	드릴된	스틸	스틸	30	16,8	2040	15	60	3,9	2	0,8	-
K2161.1003010	B	드릴된	스틸	스틸	30	16,8	2040	15	60	3,9	2	1	-
K2161.1103010	B	드릴된	스테인레스 스틸 A2	스테인리스 스틸	30	16,8	2040	15	60	3,9	2	1	1.4301
K2161.1003510	B	드릴된	스틸	스틸	35	19,5	2040	15	60	4,5	2	1	-
K2161.1004012	B	드릴된	스틸	스틸	40	22,7	2040	30	60	4,2	3	1,2	-
K2161.1104012	B	드릴된	스테인레스 스틸 A2	스테인리스 스틸	40	22,7	2040	30	60	4,2	3	1,2	1.4301
K2161.1104015	B	드릴된	스테인레스 스틸 A2	스테인리스 스틸	40	22,7	2040	15	60	4	4	1,5	1.4301
K2161.1005012	B	드릴된	스틸	스틸	50	28	2040	30	60	4	3	1,2	-
K2161.1105012	B	드릴된	스테인레스 스틸 A2	스테인리스 스틸	50	28	2040	30	60	4	3	1,2	1.4301
K2161.1106020	B	드릴된	스테인레스 스틸 A2	스테인리스 스틸	60	35	2040	30	60	4	6	2	1.4301
K2161.1108030	B	드릴된	스테인레스 스틸 A2	스테인리스 스틸	80	35	2000	40	60	5,2	6	3	1.4301

스틸, 스테인레스 스틸 또는 알루미늄 바 힌지, 블라스팅 처리된 B

품목 요약
