

안전 유리로 제작된 황동 오일 레벨 글라스

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

하우징, 황동.
반사경, 스테인리스 스틸 1.4301.
보기창, 안전 유리(ESG).
플랫 실링 및 내부 실링, Viton®.
외부 실링, PTFE.

표면 마무리:

보기창, 최대 150°C까지 내온성.

정보:


높은 내압성, 내열성,
내충격성 및 충격강도 안전 유리를 보기창으로 사용하여 최적의 빛 투과성과 최고의 표면 강도를 보장합니다.

방사형이고 평평한 홈이 있어 조일 때 실링이 옆으로 눌리지 않습니다.

도면 설명:

- 1) 플랫 실링
- 2) 내부 실링
- 3) 외부 실링

도면

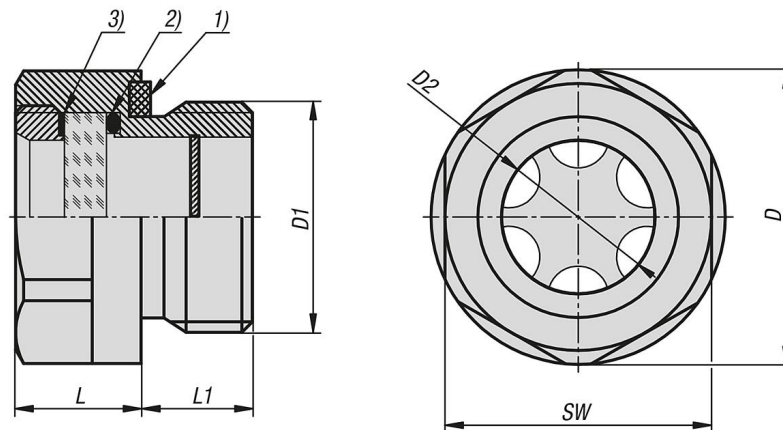

품목 요약

안전 유리로 제작된 황동 오일 레벨 글라스

주문 번호	D	D1	D2	L	L1	SW	압력 부하 max. bar
K2179.22038	22	G3/8	10,1	10	9	19	8
K2179.25012	26	G1/2	13,8	10	10	24	8
K2179.32034	32	G3/4	19	10	10	29	8
K2179.38100	38	G1	25,1	11	11	35	8
K2179.221615	22	M16X1,5	10,1	10	9	19	8
K2179.272015	25	M20X1,5	13,8	10	10	22	8
K2179.322615	32	M26X1,5	20	10	10	29	8
K2179.322715	32	M27X1,5	20	10	10	29	8

안전 유리로 제작된 황동 오일 레벨 글라스

품목 요약

주문 번호	D	D1	D2	L	L1	SW	압력 부하 max. bar
K2179.383315	38	M33X1,5	25,1	11	11	35	8