


나사 잠금 기능이 있는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 잠금 바 캡 미포함, 너트 미포함, 타입 AP

품목 설명/제품 이미지

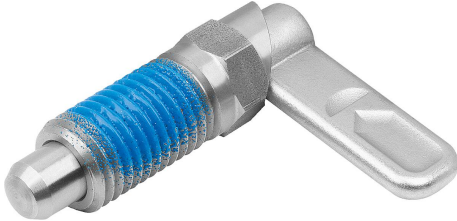

설명

제품 설명:

인덱스 플런저는 변환력으로 인해 잠금 위치가 변하는 것을 방지하기 위해 사용됩니다. 잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아와 잠금 위치를 변경할 수 있게 됩니다. 락킹 새김 홈은 잠금 바가 이 위치에 고정되어 잠금 핀이 원래 위치로 돌아온 상태를 유지하도록 합니다.

재질:

잠금 바 1.4308.
나사 슬리브 및 잠금 핀 1.4305.
압력 스프링 1.4310.
PA 열가소성 잠금 바 캡.
나사 잠금 기능 폴리아미드 파란색.

표면 마무리:

나사 슬리브, 압력 스프링 및 검은색 잠금 바.
잠금 핀, 연마 및 자연적 마무리.
다양한 색깔의 잠금 바 캡:
- 짙은 회색 RAL 7021.
- 주황색 RAL 2004.
- 밝은 노랑색 RAL 1021.
- 신호등 빨강색 RAL 3020.
- 시그널 녹색 RAL 6032.
- 신호등 파란색 RAL 5017.
- 연한 회색 RAL 7035.

장점:

잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아옴.
플라스틱 컬러 잠금 바 캡을 선택할 수 있습니다.
육각 슬리브는 조립 보조 장치로 사용됩니다.

요청 시:

특수 설계 버전.


액세서리:

브레이싱 부품 K0638.
포지셔닝 부싱 K1290.

도면 설명:

타입 AP: 잠금 바 캡 미포함, 너트 미포함.

나사 잠금 기능이 있는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 잠금 바 캡 미포함, 너트 미포함, 타입 AP 도면

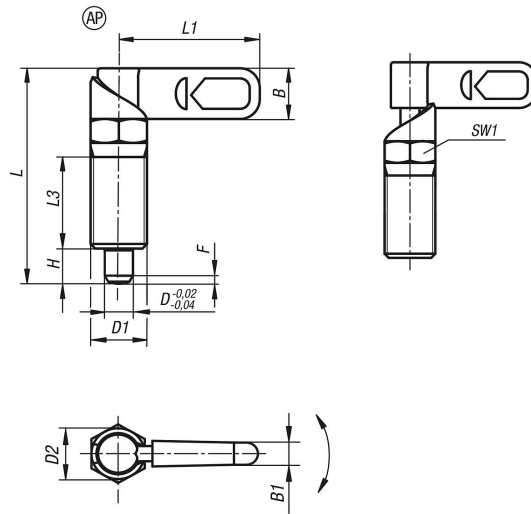

품목 요약

주문 번호	타입	형태 타입	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	SW1	F x 30°	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K2115.1940410	AP	플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음	4	M10	10	38,5	25	15	9	3	6	10	1	8	14
K2115.1940510	AP	플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음	5	M10	10	38,5	25	15	9	3	6	10	1,3	8	14
K2115.1940610	AP	플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음	6	M10	10	38,5	25	15	9	3	6	10	1,8	8	14
K2115.19404101	AP	플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음	4	M10x1	10	38,5	25	15	9	3	6	10	1	8	14
K2115.19405101	AP	플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음	5	M10x1	10	38,5	25	15	9	3	6	10	1,3	8	14
K2115.19406101	AP	플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음	6	M10x1	10	38,5	25	15	9	3	6	10	1,8	8	14
K2115.1940512	AP	플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음	5	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	12	1,3	5	15
K2115.1940612	AP	플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음	6	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	12	1,8	5	15
K2115.1940812	AP	플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음	8	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	12	2,3	5	15
K2115.19405121	AP	플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음	5	M12x1,5	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	12	1,3	5	15
K2115.19406121	AP	플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음	6	M12x1,5	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	12	1,8	5	15
K2115.19408121	AP	플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음	8	M12x1,5	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	12	2,3	5	15
K2115.1940616	AP	플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음	6	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	16	1,8	15	35
K2115.1940816	AP	플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음	8	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	16	2,3	15	35
K2115.1941016	AP	플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음	10	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	16	2,8	15	35
K2115.19406161	AP	플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음	6	M16x1,5	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	16	1,8	15	35
K2115.19408161	AP	플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음	8	M16x1,5	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	16	2,3	15	35
K2115.19410161	AP	플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음	10	M16x1,5	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	16	2,8	15	35
K2115.1940820	AP	플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음	8	M20	20	71	50	30	18	6	12	20	2,3	20	60
K2115.1941020	AP	플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음	10	M20	20	71	50	30	18	6	12	20	2,8	20	60
K2115.1941220	AP	플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음	12	M20	20	71	50	30	18	6	12	20	3	20	60
K2115.19408201	AP	플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음	8	M20x1,5	20	71	50	30	18	6	12	20	2,3	20	60
K2115.19410201	AP	플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음	10	M20x1,5	20	71	50	30	18	6	12	20	2,8	20	60
K2115.19412201	AP	플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음	12	M20x1,5	20	71	50	30	18	6	12	20	3	20	60