

소방용 회전식 래치 아연 DIN#14925

품목 설명/제품 이미지

**설명****재질:**

액추에이션 및 하우징 아연 다이캐스.
너트 스틸.

표면 마무리:

액추에이션 및 하우징 크롬 플레이트.
너트 광택 처리.

정보:

소방용 회전식 래치.
0~4 mm의 도어 두께
90° 닫힘 경로에서 좌우 조절 가능함.

원하는 디자인의 텅은 별도로 주문하십시오.

*치수 A는 회전식 래치와 텅의 조합으로 계산되며 해당 텅에 표시됩니다.

액추에이션 원리:


잠금장치는 전문가만 열 수 있습니다. DIN 14924에 따른 소방관용 도끼의 레버 블레이드와 DIN 3223에 따른 소화전 키 A 또는 B, DIN 14822-1에 따른 커플링 키 BC를 키로 사용할 수 있습니다.

액세서리:

텅 스틸 K2244 또는 스테인레스 스틸 K2221 스토퍼 미포함.

소방용 회전식 래치 아연 DIN#14925

도면

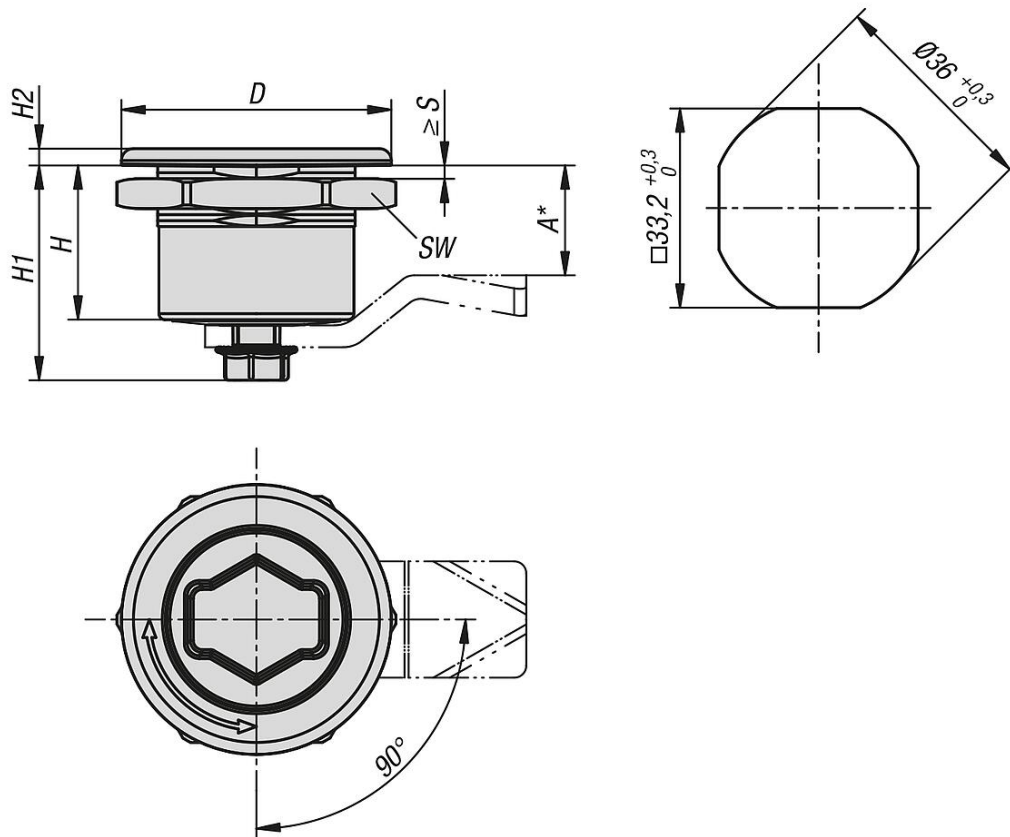

품목 요약

소방용 회전식 래치 아연 DIN#14925

주문 번호	D	H	H1	H2	S max.	SW	액추에이션
K2219.4542	45	26,1	35,6	3	4	42	소방용 잠금 장치 DIN 14925