


포크 헤드, 스틸 또는 스테인리스 스틸 DIN 71752

품목 설명/제품 이미지

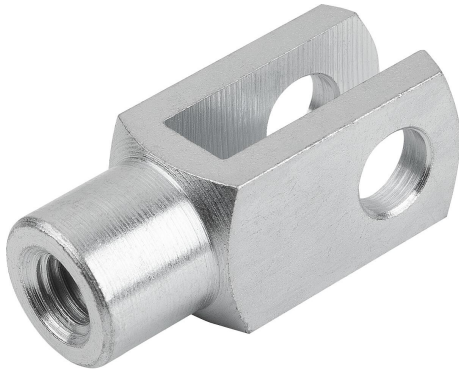

설명

재질:

스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4305.


표면 마무리:

스틸, 아연 도금. 스테인리스 스틸, 무광택 처리.

정보:

*DIN 71752 유사형 .

도면

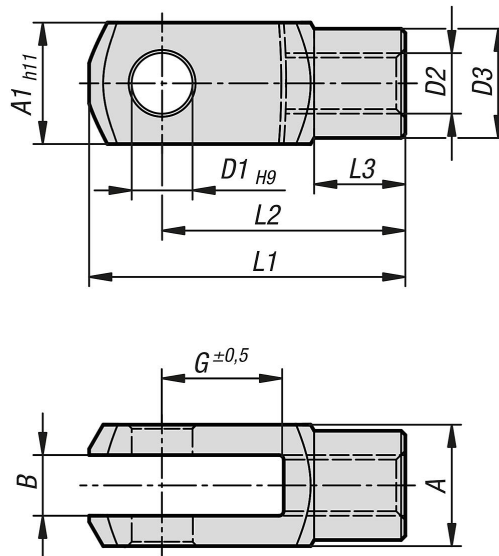

품목 요약

포크 헤드, 스틸 또는 스테인리스 스틸, DIN 71752

주문 번호	본체 재질	버전 2	A	A1	B	D1	D2	D3	G	L1	L2	L3
K2230.0408	패삭강	오른손잡이 나사	8	8	4	4	M4	8	8	21	16	6
K2230.0510	패삭강	오른손잡이 나사	10	10	5	5	M5	9	10	26	20	7,5
K2230.0612	패삭강	오른손잡이 나사	12	12	6	6	M6	10	12	31	24	9
K2230.0816	패삭강	오른손잡이 나사	16	16	8	8	M8	14	16	42	32	12
K2230.0832	패삭강	오른손잡이 나사	16	16	8	8	M8	14	32	58	48	12
K2230.1020	패삭강	오른손잡이 나사	20	20	10	10	M10	18	20	52	40	15
K2230.10120	패삭강	오른손잡이 나사	20	20	10	10	M10x1,25	18	20	52	40	15
K2230.1040	패삭강	오른손잡이 나사	20	20	10	10	M10	18	40	72	60	15
K2230.1224	패삭강	오른손잡이 나사	24	24	12	12	M12	20	24	62	48	18
K2230.12124	패삭강	오른손잡이 나사	24	24	12	12	*M12x1,25	20	24	62	48	18
K2230.1248	패삭강	오른손잡이 나사	24	24	12	12	M12	20	48	86	72	18
K2230.1428	패삭강	오른손잡이 나사	27	27	14	14	M14	24	28	72	56	22,5
K2230.14128	패삭강	오른손잡이 나사	27	27	14	14	M14x1,5	24	28	72	56	22,5
K2230.1632	패삭강	오른손잡이 나사	32	32	16	16	M16	26	32	83	64	24
K2230.16132	패삭강	오른손잡이 나사	32	32	16	16	M16x1,5	26	32	83	64	24
K2230.2040	패삭강	오른손잡이 나사	40	40	20	20	*M20	34	40	105	80	30
K2230.06121	패삭강	왼손잡이 나사	12	12	6	6	M6	10	12	31	24	9

포크 헤드, 스틸 또는 스테인리스 스틸 DIN 71752

품목 요약

주문 번호	본체 재질	버전 2	A	A1	B	D1	D2	D3	G	L1	L2	L3
K2230.08161	패삭강	왼손잡이 나사	16	16	8	8	M8	14	16	42	32	12
K2230.08321	패삭강	왼손잡이 나사	16	16	8	8	M8	14	32	58	48	12
K2230.10201	패삭강	왼손잡이 나사	20	20	10	10	M10	18	20	52	40	15
K2230.10401	패삭강	왼손잡이 나사	20	20	10	10	M10	18	40	72	60	15
K2230.12241	패삭강	왼손잡이 나사	24	24	12	12	M12	20	24	62	48	18
K2230.16321	패삭강	왼손잡이 나사	32	32	16	16	M16	26	32	83	64	24
K2230.20401	패삭강	왼손잡이 나사	40	40	20	20	*M20	34	40	105	80	30
K2230.10408	스테인레스 스틸 A2	오른손잡이 나사	8	8	4	4	M4	8	8	21	16	6
K2230.10510	스테인레스 스틸 A2	오른손잡이 나사	10	10	5	5	M5	9	10	26	20	7,5
K2230.10612	스테인레스 스틸 A2	오른손잡이 나사	12	12	6	6	M6	10	12	31	24	9
K2230.10816	스테인레스 스틸 A2	오른손잡이 나사	16	16	8	8	M8	14	16	42	32	12
K2230.10832	스테인레스 스틸 A2	오른손잡이 나사	16	16	8	8	M8	14	32	58	48	12
K2230.11020	스테인레스 스틸 A2	오른손잡이 나사	20	20	10	10	M10	18	20	52	40	15
K2230.11040	스테인레스 스틸 A2	오른손잡이 나사	20	20	10	10	M10	18	40	72	60	15
K2230.11224	스테인레스 스틸 A2	오른손잡이 나사	24	24	12	12	M12	20	24	62	48	18
K2230.11248	스테인레스 스틸 A2	오른손잡이 나사	24	24	12	12	M12	20	48	86	72	18
K2230.11428	스테인레스 스틸 A2	오른손잡이 나사	27	27	14	14	M14	24	28	72	56	22,5
K2230.11632	스테인레스 스틸 A2	오른손잡이 나사	32	32	16	16	M16	26	32	83	64	24
K2230.12040	스테인레스 스틸 A2	오른손잡이 나사	40	40	20	20	*M20	34	40	105	80	30
K2230.104081	스테인레스 스틸 A2	왼손잡이 나사	8	8	4	4	M4	8	8	21	16	6
K2230.105101	스테인레스 스틸 A2	왼손잡이 나사	10	10	5	5	M5	9	10	26	20	7,5
K2230.106121	스테인레스 스틸 A2	왼손잡이 나사	12	12	6	6	M6	10	12	31	24	9
K2230.108161	스테인레스 스틸 A2	왼손잡이 나사	16	16	8	8	M8	14	16	42	32	12
K2230.108321	스테인레스 스틸 A2	왼손잡이 나사	16	16	8	8	M8	14	32	58	48	12
K2230.110201	스테인레스 스틸 A2	왼손잡이 나사	20	20	10	10	M10	18	20	52	40	15
K2230.110401	스테인레스 스틸 A2	왼손잡이 나사	20	20	10	10	M10	18	40	72	60	15
K2230.112241	스테인레스 스틸 A2	왼손잡이 나사	24	24	12	12	M12	20	24	62	48	18
K2230.114281	스테인레스 스틸 A2	왼손잡이 나사	27	27	14	14	M14	24	28	72	56	22,5
K2230.116321	스테인레스 스틸 A2	왼손잡이 나사	32	32	16	16	M16	26	32	83	64	24
K2230.120401	스테인레스 스틸 A2	왼손잡이 나사	40	40	20	20	*M20	34	40	105	80	30