


푸시 풀 클램프, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 고정력 3150N까지, 타입 B

품목 설명/제품 이미지

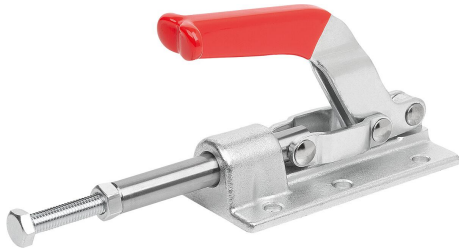

설명

재질:

스틸 또는 스테인레스 스틸 A2.

표면 마무리:

스틸, 아연 도금
스테인리스 스틸, 블랭크
플라스틱 그립, 내유성


정보:

래치 레버는 닫힘 및 열림 그립 위치에서 잠깁니다.
그렇기 때문에 압력과 장력으로도 사용할 수 있습니다.

타입 C, 높은 비틀림력을 위한 정사각형 푸시 로드가 있음.

도면

Ⓑ

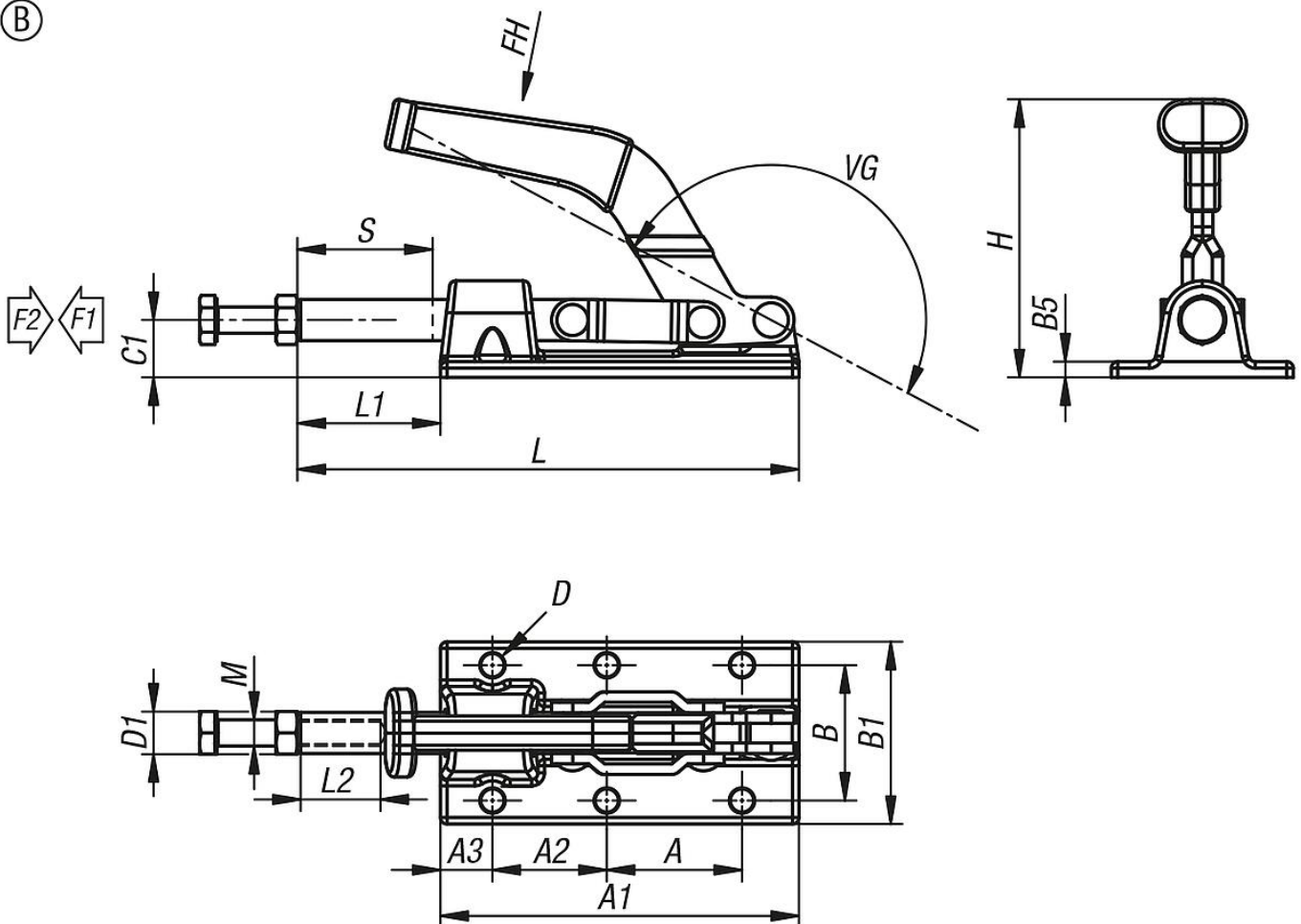

품목 요약

주문 번호	타입	본체 재질	A	A1	A2	A3	B	B1	B5	C1	D	D1	H	스트로크 S	L	L1	M	그립의 개구 각도	손 힘 FH N	클램핑력 F1 N	홀딩력 F2 N
K2282.031502	B	스틸	41,3	109,5	34,9	15,9	41,3	55,6	4,8	17,5	7,1	12,6	83,3	41,3	153,2	43,7	M8x50	180°	100	1800	3150

푸시 풀 클램프, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 고정력 3150N까지, 타입 B
품목 요약
