

푸시 풀 클램프, 스틸, 수평형 고정력 3000N까지

품목 설명/제품 이미지



설명


재질:
스틸.

표면 마무리:
스틸, 아연 도금
플라스틱 그립, 내유성

정보:
래치 레버는 닫힘 그립 위치에서 잠깁니다.
그렇기 때문에 압력으로만 사용할 수 있습니다.


푸시 풀 클램프, 스틸, 수평형 고정력 3000N까지

도면

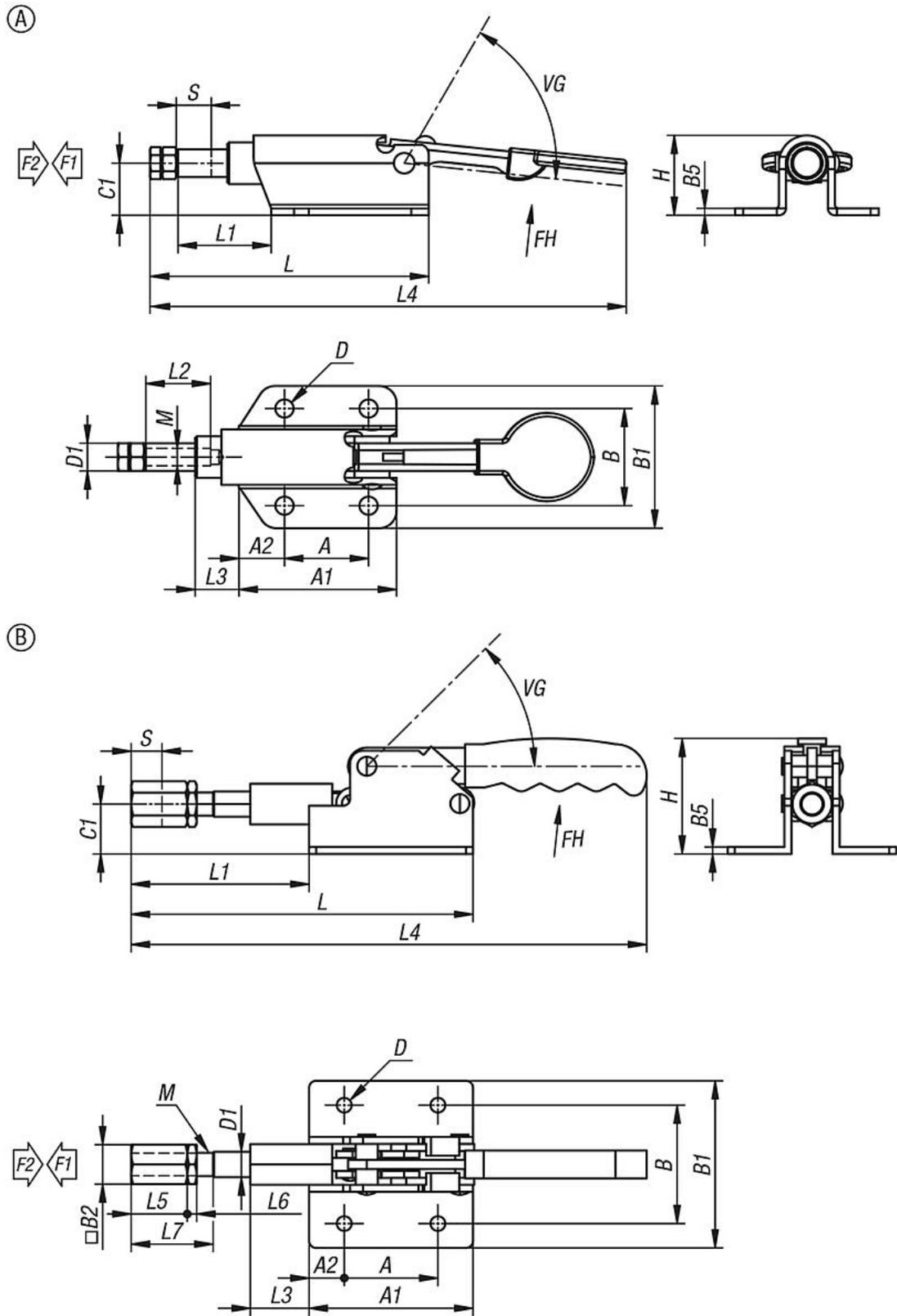

푸시 풀 클램프, 스틸, 수평형 고정력 3000N까지

도면

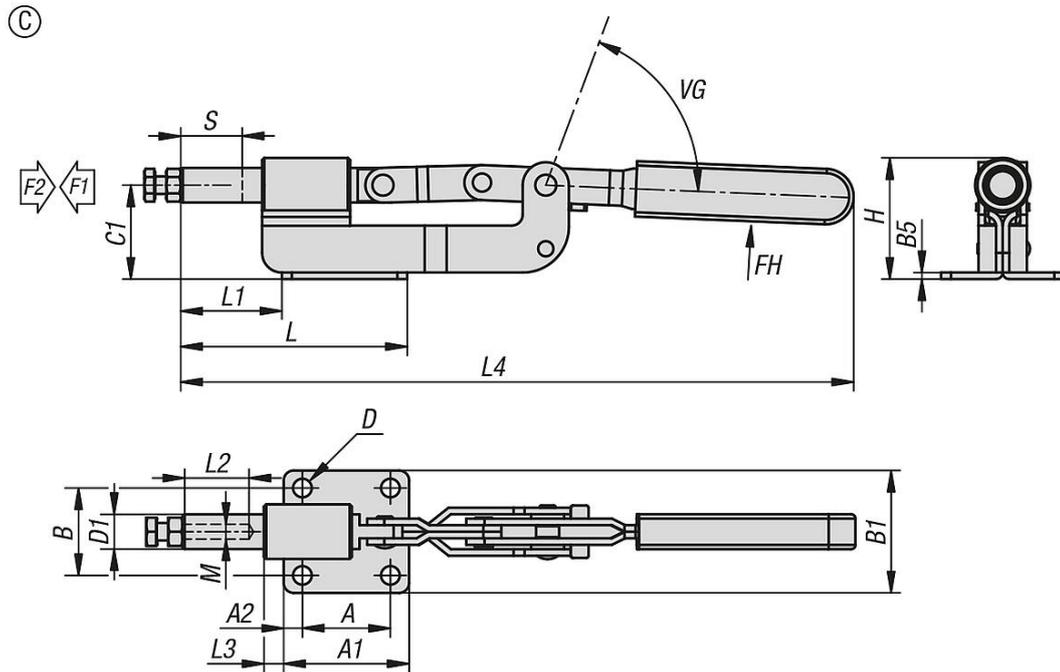

품목 요약

푸시 풀 클램프, 스틸, 수평형, 고정력 3000N까지

주문 번호	타입	A	A1	A2	B	B1	B5	C1	D	D1	H	스트로크 S	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	SW	M	그립의 개구 각도	손 힘 FH N	클램핑력 F1 N	홀딩력 F2 N
K2287.00500	A	24	45	13	28	41	2	15	5,2	8	23	10	72,1	27,1	19	12,5	128,5	-	-	-	-	M5x15	66°	40	400	500
K2287.01600	B	40	70	15	51	72	3	21,5	6,3	10,9	50	12	146	76	-	25,1	220	24	4	35	17	M10	45°	50	1200	1600
K2287.03000	C	40	57	8,5	40	56	3	43	8,5	15,9	55,5	28	103	46	36	9	306	-	-	-	-	M8x30	72°	60	1500	3000