

푸시 풀 클램프, 스틸 고정력 6675N까지

품목 설명/제품 이미지



설명


재질:
스틸.

표면 마무리:
스틸, 아연 도금
플라스틱 그립, 내유성

정보:
클램프는 닫힘 상태와 열림 상태의 그립 위치에서 잠깁니다.
그렇기 때문에 압력과 인장 클램핑에도 사용할 수 있습니다.

푸시 풀 클램프, 스틸 고정력 6675N까지

도면

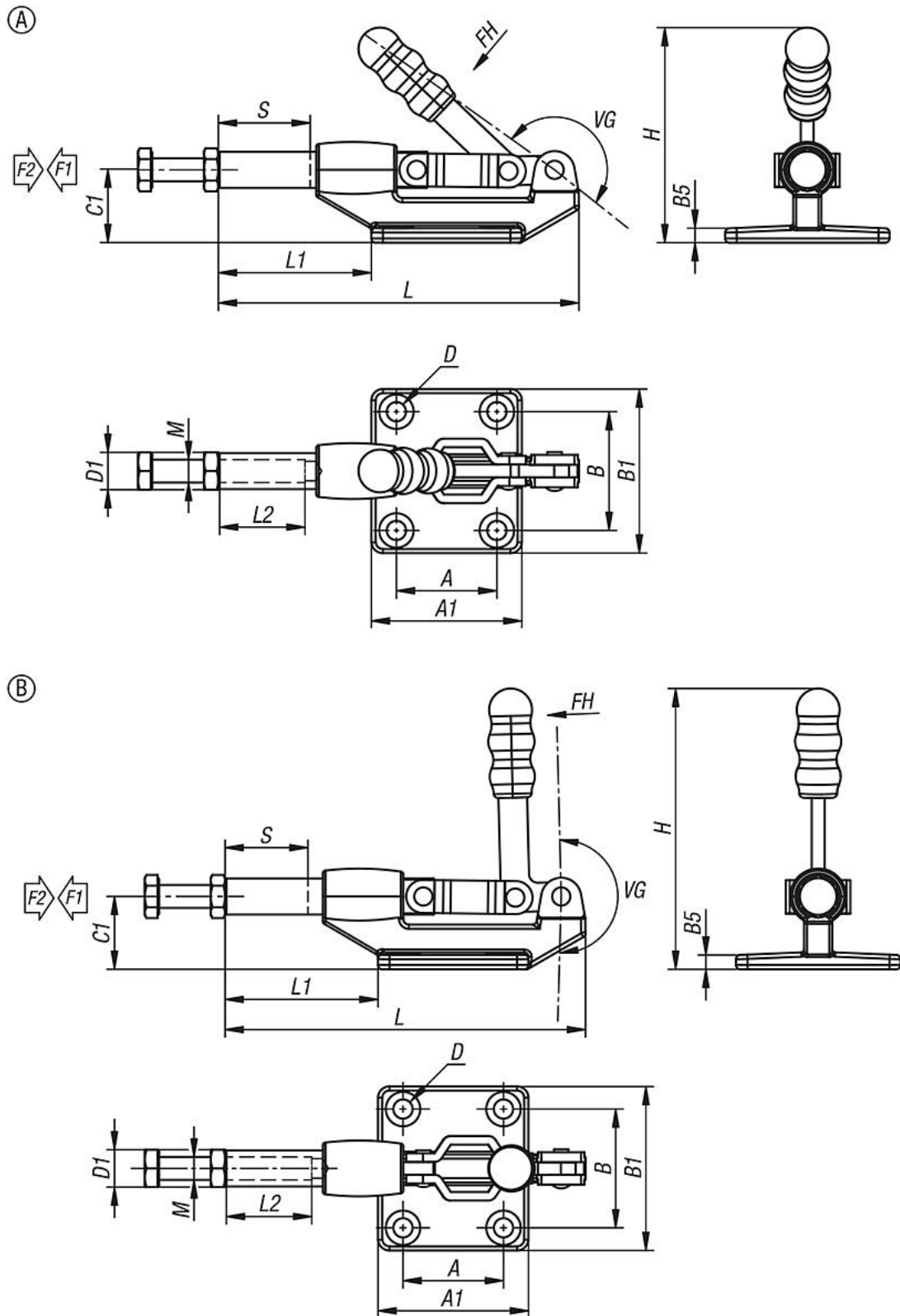

품목 요약

푸시 풀 클램프, 스틸, 고정력 6675N까지

푸시 풀 클램프, 스틸 고정력 6675N까지

품목 요약

주문 번호	타입	A	A1	B	B1	B5	C1	D	D1	H	스트로크 S	L	L1	L2	M	그립의 개구 각도	손 힘 FH N	클램핑력 F1 N	홀딩력 F2 N
K2289.022501	A	35	52,4	41,4	57,2	5	25,4	6,7	12,6	75	32	125,5	53,3	30,2	M8x50	183°	60	1300	2250
K2289.038001	A	41,4	58,8	41,4	57,2	5	31,8	8,3	15,9	95,7	42	157,2	78	40	M10x50	183°	100	1800	3800
K2289.066751	A	50,8	73,2	50,8	71,4	6,4	44,4	8,3	18,9	142	60	235,6	118,4	50	M12x50	183°	140	3000	6675
K2289.022502	B	35	52,4	41,4	57,2	5	25,4	6,7	12,6	97,9	32	125,5	53,3	30,2	M8x50	183°	60	1300	2250
K2289.038002	B	41,4	58,8	41,4	57,2	5	31,8	8,3	15,9	124,9	42	157,2	78	40	M10x50	183°	100	1800	3800
K2289.066752	B	50,8	73,2	50,8	71,4	6,4	44,4	8,3	18,9	174	60	235,6	118,4	50	M12x50	183°	140	3000	6675