

고무 메탈 버퍼, 스테인리스 스틸, 타입 K, 원추형, 수나사, 회색

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

금속 부품, 스테인리스 스틸 1.4401.

엘라스토머, 천연 고무, 경도 중간 57° 쇼어 경도 A.

표면 마무리:

스테인리스 스틸, 무광택 처리.

천연 고무, 회색.

정보:

고무 메탈 버퍼는 특히 어셈블리를 장착할 때 그리고 움직이는 물체의 경우 스프링 이동 거리를 제한하는 충격 멈춤 장치로 사용됩니다.


온도 범위:

-30 °C ~ +80 °C

요청 시:

다른 쇼어 강도.

도면

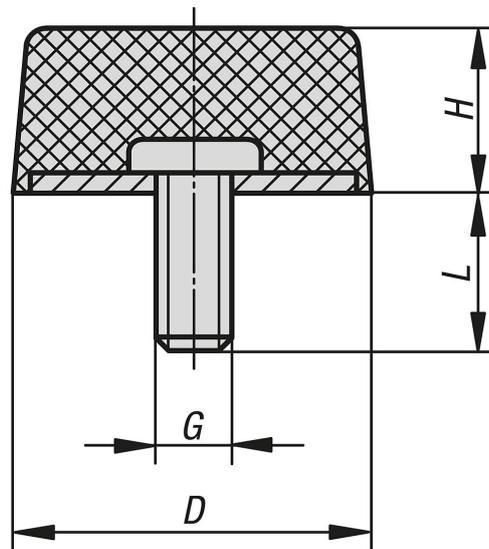

품목 요약

고무 메탈 버퍼, 스테인리스 스틸, 타입 K, 원추형, 수나사, 회색

주문 번호	D	H	G	L
K2338.02501757	25	17	M6	18
K2338.02502057	25	20	M6	18
K2338.03001557	30	18	M8	20
K2338.03002057	30	20	M8	20
K2338.03002757	30	27	M8	20
K2338.03503057	35	30	M8	23
K2338.04003057	40	30	M8	23
K2338.05001857	50	18	M10	28

고무 메탈 버퍼, 스테인리스 스틸, 타입 K, 원추형, 수나사, 회색**품목 요약**

주문 번호	D	H	G	L
K2338.05002257	50	22	M10	28
K2338.05003057	50	30	M10	28
K2338.07502857	75	28	M12	37