


고무 메탈 버퍼, 스테인리스 스틸, 타입 EK, 원추형, 암나사 있음, 회색

품목 설명/제품 이미지

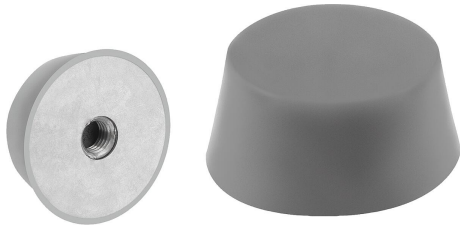

설명

재질:

금속 부품, 스테인리스 스틸 1.4401.

엘라스토머, 천연 고무, 경도 중간 57° 쇼어 경도 A.

표면 마무리:

스테인리스 스틸, 무광택 처리.

천연 고무, 회색.

정보:

고무 메탈 버퍼는 특히 어셈블리를 장착할 때 그리고 움직이는 물체의 경우 스프링 이동 거리를 제한하는 충격 멈춤 장치로 사용됩니다.


온도 범위:

-30 °C ~ +80 °C

요청 시:

다른 쇼어 강도.

도면

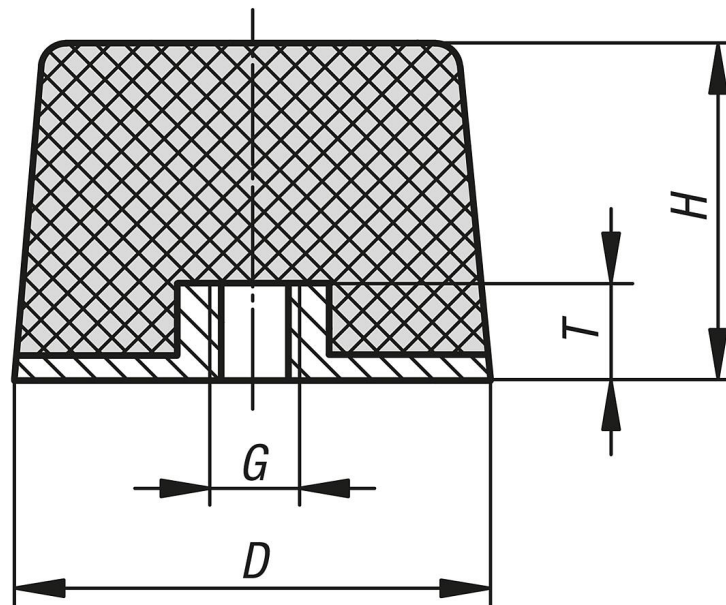

품목 요약

고무 메탈 버퍼, 스테인리스 스틸, 타입 K, 원추형, 암나사 있음, 회색

주문 번호	D	H	G	T
K2340.02501757	25	17	M6	6
K2340.02502057	25	20	M6	6
K2340.03001557	30	18	M8	8
K2340.03002057	30	20	M8	8
K2340.03002757	30	27	M8	8

고무 메탈 버퍼, 스테인리스 스틸, 타입 EK, 원추형, 암나사 있음, 회
색
품목 요약

주문 번호	D	H	G	T
K2340.03503057	35	30	M8	8
K2340.04003057	40	30	M8	8
K2340.05001857	50	18	M10	10
K2340.05002257	50	22	M10	10
K2340.05003057	50	30	M10	10
K2340.07502857	75	28	M12	12