

## 윙 너트, 타입 DE, DIN 315와 유사한 독일 타입

### 품목 설명/제품 이미지



#### 설명

##### 재질:

스틸, M12부터 가단 주철 또는 스테인리스 스틸(A 2).


##### 표면 마무리:

스틸 및 가단 주철, 아연 도금.  
스테인리스 스틸, 무광택 처리.

##### 정보:

윙 너트는 공구 없이 손으로 조이고 (대부분) 다시 풀 수 있습니다.

### 도면

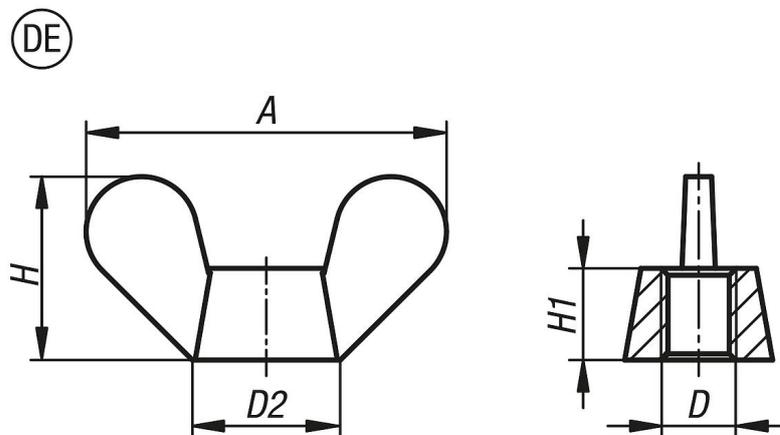

### 품목 요약

주문 번호	타입	본체 재질	D	A max.	D2 max.	H	H1
K2344.104	DE	스틸	M4	20	8	10,5	4,6
K2344.105	DE	스틸	M5	26	11	13	6,5
K2344.106	DE	스틸	M6	33	13	17	8
K2344.108	DE	스틸	M8	39	16	20	10
K2344.110	DE	스틸	M10	51	20	25	12
K2344.112	DE	가단 주철	M12	65	23	33,5	14
K2344.116	DE	가단 주철	M16	73	29	37,5	17
K2344.120	DE	가단 주철	M20	90	35	46,5	21
K2344.1104	DE	스테인레스 스틸 A2	M4	20	8	10,5	4,6
K2344.1105	DE	스테인레스 스틸 A2	M5	26	11	13	6,5
K2344.1106	DE	스테인레스 스틸 A2	M6	33	13	17	8
K2344.1108	DE	스테인레스 스틸 A2	M8	39	16	20	10
K2344.1110	DE	스테인레스 스틸 A2	M10	51	20	25	12
K2344.1112	DE	스테인레스 스틸 A2	M12	65	23	33,5	14
K2344.1116	DE	스테인레스 스틸 A2	M16	73	29	37,5	17
K2344.1120	DE	스테인레스 스틸 A2	M20	90	35	46,5	21