

## 윙 너트, 타입 AM, 미국 타입

### 품목 설명/제품 이미지



#### 설명

##### 재질:

스틸 또는 스테인레스 스틸 A2.

##### 표면 마무리:


스틸: 전기 아연 도금

스테인레스 스틸: 자연적 마무리

##### 정보:

윙 너트는 공구 없이 손으로 조이고 (대부분) 다시 풀 수 있습니다.

### 도면

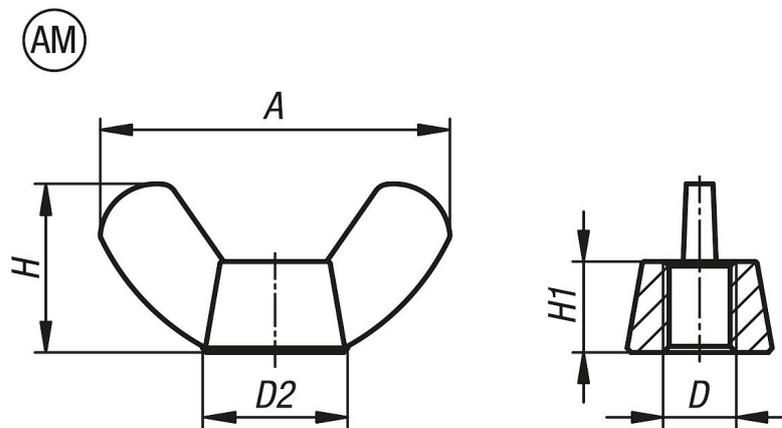

### 품목 요약

주문 번호	타입	본체 재질	D	A max.	D2 max.	H	H1
K2344.204	AM	스틸	M4	18,5	8	8,8	3
K2344.205	AM	스틸	M5	22	11	10,5	4
K2344.206	AM	스틸	M6	26,8	13	12,9	4,9
K2344.208	AM	스틸	M8	30,3	14	14,8	5,4
K2344.210	AM	스틸	M10	35,3	16,5	17,3	6,3
K2344.212	AM	스틸	M12	47,5	22,5	22,5	7,9
K2344.1204	AM	스테인레스 스틸 A2	M4	18,5	8	8,8	3
K2344.1205	AM	스테인레스 스틸 A2	M5	22	11	10,5	4
K2344.1206	AM	스테인레스 스틸 A2	M6	26,8	13	12,9	4,9
K2344.1208	AM	스테인레스 스틸 A2	M8	30,3	14	14,8	5,4
K2344.1210	AM	스테인레스 스틸 A2	M10	35,3	16,5	17,3	6,3
K2344.1212	AM	스테인레스 스틸 A2	M12	47,5	22,5	22,5	7,9