

튜브 커넥터 풋, 플라스틱, 원형 튜브용 세 개 다리

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

열가소성 수지.

나사 및 너트, 스테인리스 스틸 1.4301.

표면 마무리:

검정색.

나사 및 너트, 무광택 처리.

정보:

원형 튜브의 클램핑은 두 개의 나사로 고정합니다. 튜브 커넥터는 M16 나사산이 있는 스위벨 풋에 적합합니다.

다리가 세 개인 튜브 커넥터를 통해 컨베이어 벨트의 무게를 고르게 분산시킵니다.


적합한 강관, DIN EN 10220.

요청 시:

아연 도금된 강철로 만든 나사 및 너트.

기타 재료 및 색상.

도면

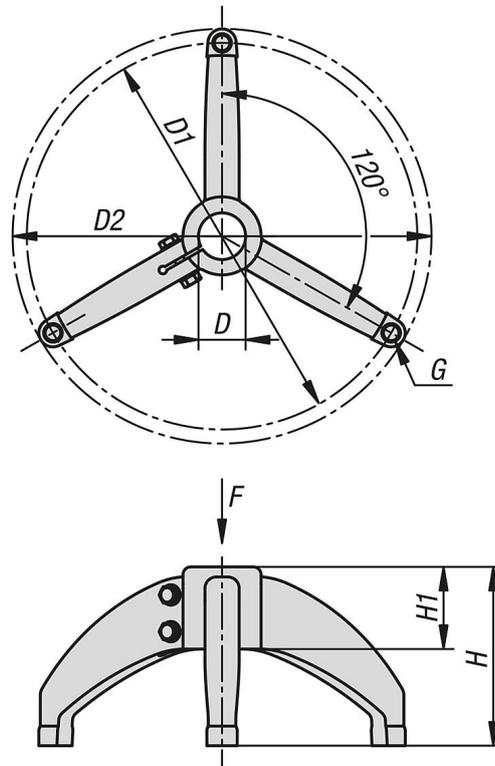

품목 요약

튜브 커넥터 풋, 플라스틱, 원형 튜브용, 세 개 다리

튜브 커넥터 풋, 플라스틱, 원형 튜브용 세 개 다리**품목 요약**

주문 번호	D	D1	D2	G	H	H1	F max. kN
K2308.48	48,3	400	430	M16	185	85	9,6
K2308.60	60,3	400	430	M16	185	85	9,6