

튜브 커넥터, 지지 헤드, 측면, 플라스틱, 원형 튜브용

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

열가소성 수지.

나사 및 너트, 스테인리스 스틸.

표면 마무리:

검정색.

나사 및 너트, 무광택 처리.

정보:

원형 튜브의 클램핑은 하나의 나사로 고정합니다.

튜브 커넥터의 고정은 컨베이어 시스템 측면에 고정합니다.


적합한 강관, DIN EN 10220.

도면 설명:

1) 이 구멍을 사용하기 위해서 얇은 막을 깨뜨려야만 합니다.

튜브 커넥터, 지지 헤드, 측면, 플라스틱, 원형 튜브용

도면

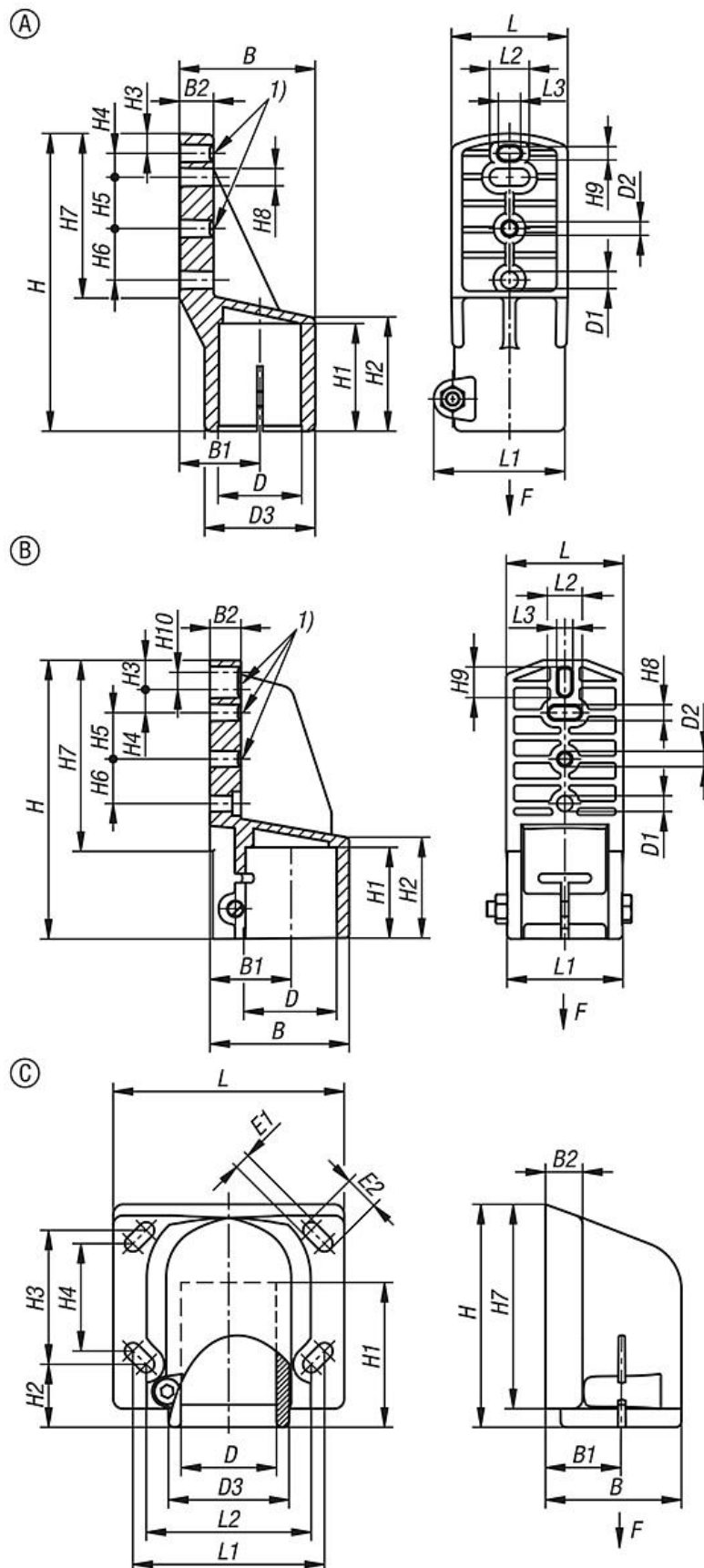

튜브 커넥터, 지지 헤드, 측면, 플라스틱, 원형 튜브용

품목 요약

튜브 커넥터, 지지 헤드, 측면, 플라스틱, 원형 튜브용

주문 번호	타입	B	B1	B2	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	E1	E2	L	L1	L2	L3	F max. kN
K2312.048	A	80	47,5	20	48,3	10,5	10,5	65	174	60	67	11,5	14	30	30	96	10,5	10,5	-	-	-	65	77	24	15,5	3,5
K2312.160	B	91,5	54	20,5	60,3	10,5	10,5	-	185	60	66	19	16	30	30	126,5	10,5	20	9,5	-	-	78	77	24	10,5	4
K2312.248	C	70	40	19	48,3	-	-	62	114	69	32	69	55	-	-	105	-	-	-	8,5	18,5	118	98	84	-	3,5