

## 튜브 커넥터 풋, 플라스틱, 원형 튜브용 두 개 다리

### 품목 설명/제품 이미지



#### 설명

##### 재질:

열가소성 수지.

나사 및 너트, 스테인리스 스틸 1.4301.

##### 표면 마무리:

검정색.

나사 및 너트, 무광택 처리.

##### 정보:

원형 튜브의 클램핑은 두 개의 나사로 고정합니다. 튜브 커넥터는 M16 나사산이 있는 스위벨 풋에 적합합니다.

두 개의 다리가 있는 튜브 커넥터는 공간이 좁은 곳에 자주 사용됩니다.


적합한 강관, DIN EN 10220.

##### 요청 시:

아연 도금된 강철로 만든 나사 및 너트.

기타 재료 및 색상.

### 도면

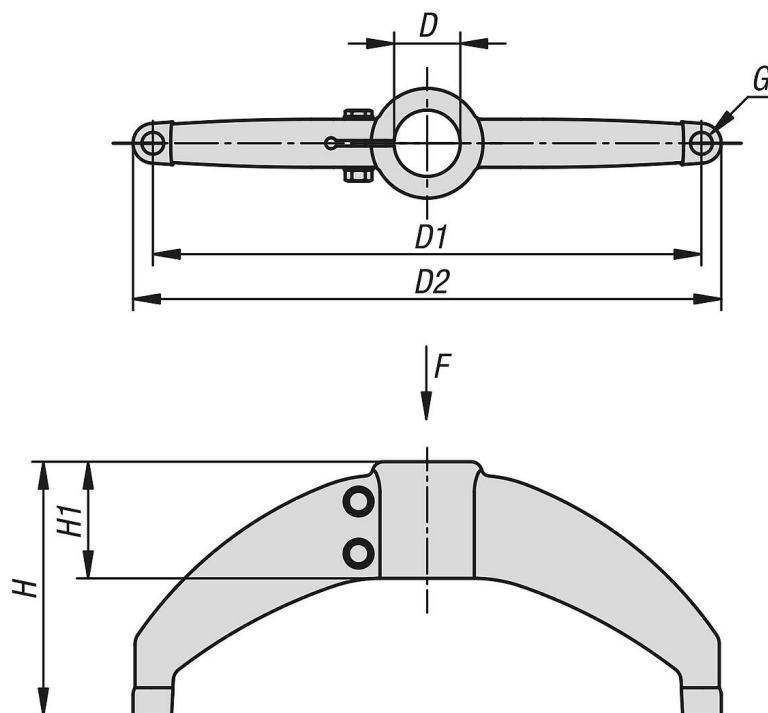

### 품목 요약

튜브 커넥터 풋, 플라스틱, 원형 튜브용, 두 개 다리

## 튜브 커넥터 풋, 플라스틱, 원형 튜브용 두 개 다리

### 품목 요약

| 주문 번호    | D    | D1  | D2  | G   | H   | H1 | F<br>max.<br>kN |
|----------|------|-----|-----|-----|-----|----|-----------------|
| K2309.48 | 48,3 | 400 | 430 | M16 | 185 | 85 | 9,6             |
| K2309.60 | 60,3 | 400 | 430 | M16 | 185 | 85 | 9,6             |