

회전식 래치, 토글 작동, 하우징 직경 30.5mm

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

하우징, 액추에이터 및 너트, 아연 다이캐스트.
O링 NBR, 플랫 실링 CR.

표면 마무리:

하우징, 크롬 도금; 액추에이터, 크롬 도금 또는 검정 파우더 코팅.
너트, 아연 도금.

정보:

90° 닫힘 경로와 내부 회전한계 내에서 좌우로 조립 가능. 회전식 래치는 사전 조립하여 장착될 수 있습니다(작은 A 치수와 큰 도어 두께의 경우 제한적으로 가능). 고정 너트는 갈고리 접지 너트로 설계되어 있습니다.

O링 및 플랫 실링을 통해 IP65에 따라 방수 및 방진 보호.

잠금형 회전식 래치는 각각 두 개의 키와 함께 공급됩니다. 키는 양쪽 위치(열림과 닫힘)에서 뽑을 수 있습니다. 동일 키 잠금기능으로, 모든 잠금장치를 같은 열쇠로 열 수 있습니다(잠금기능 101 또는 1333).

원하는 디자인의 텅은 별도로 주문하십시오. 각각의 텅은 각 하우징과 결합 가능합니다.


*치수 A는 회전식 래치와 텅의 조합으로 계산되며 해당 텅에 표시됩니다.

액세서리:

텅, 회전식 래치용, 스토퍼 없음, 스틸 K2244.

회전식 래치, 토글 작동, 하우징 직경 30.5mm

도면

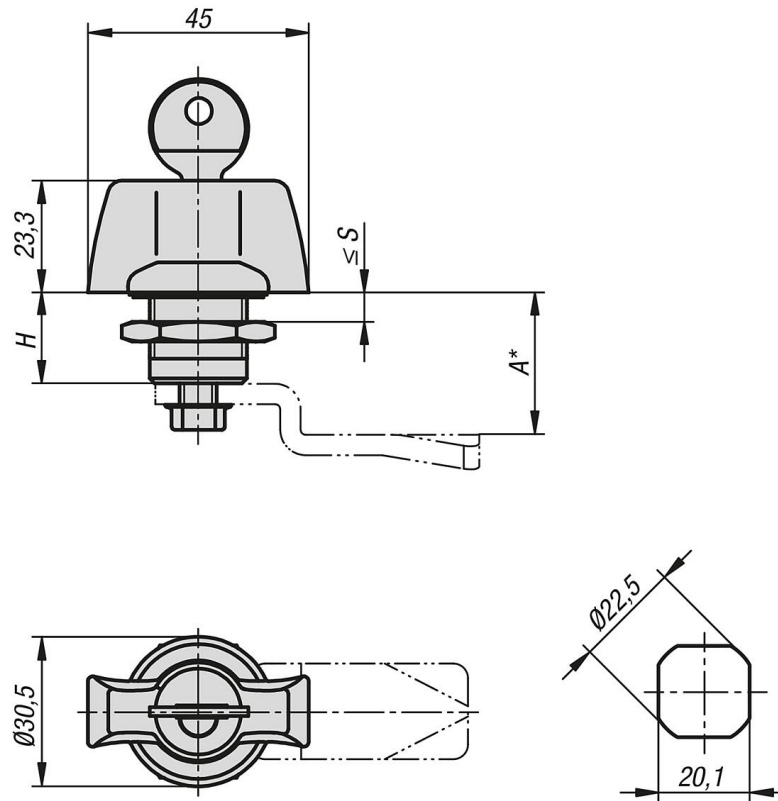

품목 요약

회전식 래치, 토글 작동, 하우징 직경 30.5mm

주문 번호	표면 기본 몸체	액추에이션	표면 마무리	H	S max.
K2411.1181	크롬 플레이트	윙그립	-	18	8
K2411.2181	크롬 플레이트	잠금형 노브	클로징 101	18	8
K2411.3181	크롬 플레이트	잠금형 노브	클로징 1333	18	8
K2411.1182	파우더 코팅	윙그립	-	18	8
K2411.2182	파우더 코팅	잠금형 노브	클로징 101	18	8
K2411.3182	파우더 코팅	잠금형 노브	클로징 1333	18	8