

## 회전식 래치, T 그립, 아연, 하우징 직경 32mm

### 품목 설명/제품 이미지



#### 설명

##### 재질:

하우징, 액추에이터 및 너트, 아연 다이캐스트.  
O링 NBR, 플랫 실링 CR.

##### 표면 마무리:

하우징, 크롬 도금. 액추에이터, 검정, 파우더 코팅.  
너트, 아연 도금.

##### 정보:

90° 닫힘 경로에서 좌우로 조립 가능함. 회전식 래치는 사전 조립하여 장착될 수 있습니다(작은 A 치수와 큰 도어 두께의 경우 제한적으로 가능). 고정 너트는 갈고리 접지 너트로 설계되어 있습니다.

O링 및 플랫 실링을 통해 IP65에 따라 물과 먼지로부터 보호.

잠금형 회전식 래치는 각각 두 개의 키와 함께 공급됩니다. 키는 양쪽 위치(열림과 닫힘)에서 뽑을 수 있습니다. 동일 키 잠금기능으로, 모든 잠금장치를 같은 열쇠로 열 수 있습니다(잠금기능 101 또는 1333).

원하는 디자인의 텅은 별도로 주문하십시오. 각각의 텅은 각 하우징과 결합 가능합니다.


\*치수 A는 회전식 래치와 텅의 조합으로 계산되며 해당 텅에 표시됩니다.

##### 액세서리:

텅, 회전식 래치용, 스틸 K1114.

## 회전식 래치, T 그립, 아연, 하우징 직경 32mm

도면

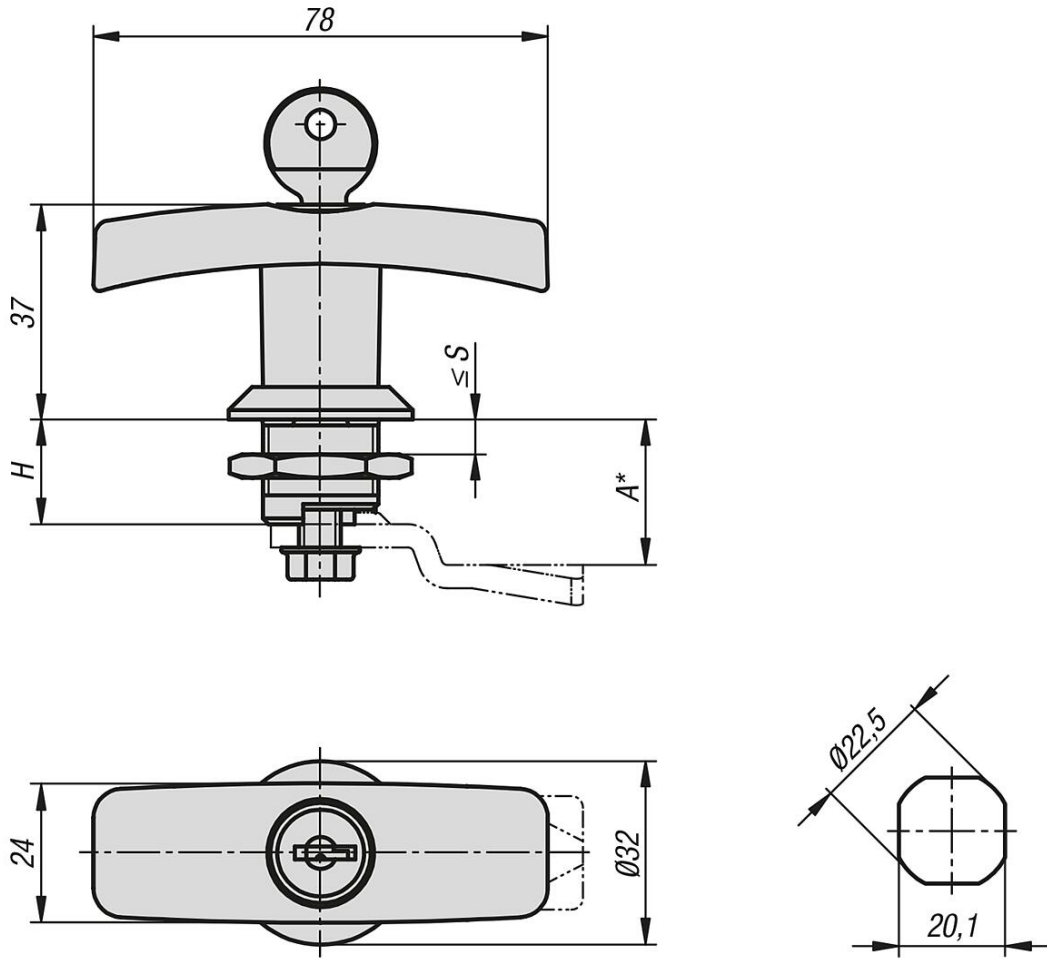

## 품목 요약

## 회전식 래치, 아연 T-그립, 하우징 직경 32 mm

| 주문 번호      | 액추에이션    | 표면 마무리   | H  | S<br>max. |
|------------|----------|----------|----|-----------|
| K2406.1182 | T 그립     | -        | 18 | 8         |
| K2406.2182 | 잠금형 T 그립 | 클로징 101  | 18 | 8         |
| K2406.3182 | 잠금형 T 그립 | 클로징 1333 | 18 | 8         |