

텔레스코픽 레일, 스틸 측면 조립용, 전체 확장, 최대 하중량 50kg,

C형

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

레일, 스틸.
볼 케이스, 스틸.
볼, 스틸.

표면 마무리:

레일, 아연도금.
볼 케이스, 아연 도금.
볼, 경화처리.

주문 정보:

한 쌍으로 판매

정보:

전체 확장형 텔레스코픽 레일에서 스트로크는 대략 조립 길이와 같기 때문에 더욱 편리하고 접근성이 좋습니다. 잠금 해제 레버를 사용하여 서랍을 쉽게 빼내고 가이드에서 분리할 수 있습니다. 텔레스코픽 레일의 동적 부하 용량은 전체 확장하여 사용할 때 수직 장착된 레일 쌍의 최대 부하 용량을 표시합니다.

수평 설치에는 적합하지 않음.

고정 나사의 헤드 높이는 2.5mm를 초과하지 마십시오. 그렇지 않을 경우 다른 레일 부품과 충돌할 위험이 있습니다.

A형:

텔레스코픽 레일은 닫을 때 닫힘 완충장치에 의해 완충되게 맞물리며 스스로 끝까지 들어갑니다.
기재된 하중량은 80,000회 주기에서 최대 값을 나타냅니다.

B형:

가벼운 압력을 가하면 텔레스코픽 레일은 거의 무소음으로 스스로 나옵니다. 기재된 하중량은 레일 간격 450mm에서 측정되었으며 80,000회 주기의 최대값을 의미합니다.

C형:

열림 및 닫힘 위치에서 맞물림.
기재된 하중량은 레일 간격이 450 mm에서 측정되었으며 10,000회 또는 80,000회 주기에서의 최대값을 의미합니다.

D형:

닫힘 위치에서 맞물림.
기재된 하중량은 레일 간격이 450 mm에서 측정되었으며 80,000회 주기에서의 최대값을 의미합니다.

E형:

스스로 닫힘 기능을 통해 텔레스코픽 레일은 닫힐 때 스스로 끝까지 들어갑니다.
기재된 하중량은 레일 간격이 450 mm에서 측정되었으며 10,000회 또는 80,000회 주기에서의 최대값을 의미합니다.

온도 범위:

A형:

텔레스코픽 레일, 스틸 측면 조립용, 전체 확장, 최대 하중량 50kg,

C형

품목 설명/제품 이미지

+10°C ~ +40°C.

B형:

-20°C ~ +70°C.

C형:

-20°C ~ +70°C.

D형:

-20°C ~ +70°C.

장점:

소프트 클로즈

누름 열림

자동 닫힘

열림 및 닫힘 위치에서 맞물림

전면 킥 릴리스

액세서리:

조립 브래킷, 스틸, 텔레스코픽 레일용, K2393

도면 설명:

B형:

1) 조립 구멍은 K2381.2040022, K2381.2050022, K2381.2060022, K2381.2040035, K2381.2050035 및 K2381.2060035에 없음

C형:

1) 조립 구멍은 K2381.30600, K2381.30650 및 K2381.30700에 있음

2) 조립 구멍은 K2381.30250에 없음

D형:

1) 조립 구멍은 K2381.40148, K2381.40199

및 K2381.40250에 없음

2) 조립 구멍은 K2381.40600, K2381.40650

및 K2381.40700에 있음


3) 조립 구멍은 K2381.30600 및 K2381.30650에 없음

E형:

1) 조립 구멍은 K2381.5040027, K2381.5050027, K2381.5040041 및 K2381.5050041에 없음

텔레스코픽 레일, 스틸 측면 조립용, 전체 확장, 최대 하중량 50kg,

C형 도면

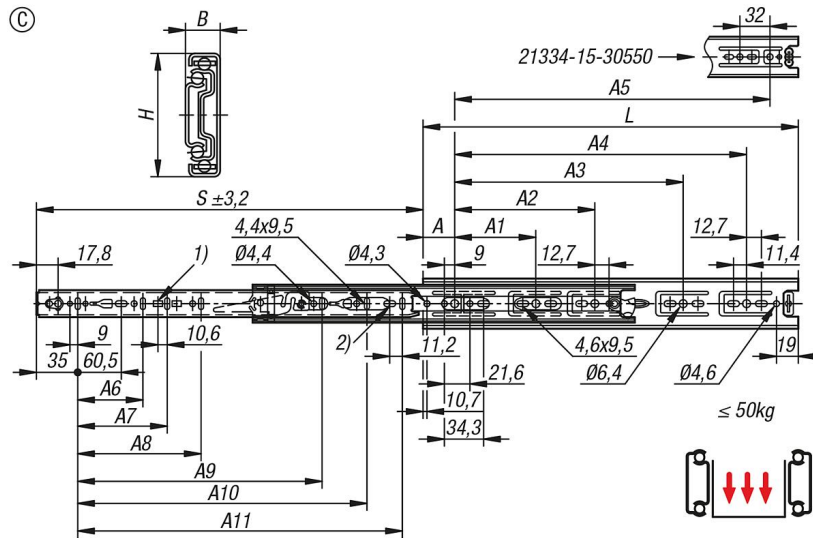

품목 요약

주문 번호	타입	형태 타입	조립	제품 타입	쌍 당 하중 (80,000 주기) kg	쌍 당 지탱력 (10,000 주기) kg	포장 유형
K2381.30250	C	열린 위치 및 닫힌 위치의 멈춤쇠	측면 장착	스탠다드	41	47	1 개 = 1 쌍
K2381.30300	C	열린 위치 및 닫힌 위치의 멈춤쇠	측면 장착	스탠다드	42	48	1 개 = 1 쌍
K2381.30350	C	열린 위치 및 닫힌 위치의 멈춤쇠	측면 장착	스탠다드	43	49	1 개 = 1 쌍
K2381.30400	C	열린 위치 및 닫힌 위치의 멈춤쇠	측면 장착	스탠다드	44	50	1 개 = 1 쌍
K2381.30450	C	열린 위치 및 닫힌 위치의 멈춤쇠	측면 장착	스탠다드	45	50	1 개 = 1 쌍
K2381.30500	C	열린 위치 및 닫힌 위치의 멈춤쇠	측면 장착	스탠다드	45	50	1 개 = 1 쌍
K2381.30550	C	열린 위치 및 닫힌 위치의 멈춤쇠	측면 장착	스탠다드	45	50	1 개 = 1 쌍
K2381.30600	C	열린 위치 및 닫힌 위치의 멈춤쇠	측면 장착	스탠다드	45	50	1 개 = 1 쌍
K2381.30650	C	열린 위치 및 닫힌 위치의 멈춤쇠	측면 장착	스탠다드	44	49	1 개 = 1 쌍
K2381.30700	C	열린 위치 및 닫힌 위치의 멈춤쇠	측면 장착	스탠다드	43	48	1 개 = 1 쌍

주문 번호	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B	H	스트로크 S	L	KIPP 액세서리
K2381.30250	35	-	160	-	-	-	96	-	-	-	-	192	12,7	45,7	243	250	-
K2381.30300	35	-	224	-	-	-	96	-	-	-	-	242	12,7	45,7	305	300	-
K2381.30350	35	128	224	-	-	-	128	-	-	-	-	292	12,7	45,7	356	350	K2393.0347
K2381.30400	35	128	224	320	-	-	128	-	-	-	-	342	12,7	45,7	406	400	K2393.0397
K2381.30450	35	128	-	352	-	-	128	-	-	320	-	392	12,7	45,7	457	450	K2393.0447
K2381.30500	35	128	-	416	-	-	128	-	-	320	-	442	12,7	45,7	508	500	K2393.0497
K2381.30550	35	128	-	352	-	480	128	-	-	320	416	492	12,7	45,7	559	550	-
K2381.30600	35	128	224	352	480	-	128	224	-	416	-	542	12,7	45,7	610	600	-
K2381.30650	35	128	224	352	544	-	128	224	-	416	544	592	12,7	45,7	660	650	-
K2381.30700	35	128	224	352	544	-	128	224	288	416	544	642	12,7	45,7	711	700	-