

가이드 롤러, 플라스틱, 볼록형, 볼트가 있음 또는 없음, 스테인리스 스틸, A형

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

휠 트레드, 폴리아세탈(POM).
베어링 및 볼트, 스테인리스 스틸.

표면 마무리:

휠 트레드, 흰색.

정보:

휠 트레드는 볼 베어링에 단단하게 주조되었습니다.


POM 휠 트레드의 장점은 구를 때 저소음입니다.

가이드 롤러는 충격이나 축 방향 하중에는 적합하지 않습니다.
방사 방향 하중은 300분 동안 100만번 회전의 테스트를 하였습니다. 작동 조건과 환경에 따라 부하가 달라질 수 있습니다.

기술 데이터:

작동 온도는 최대 105°C 까지 가능합니다.

도면

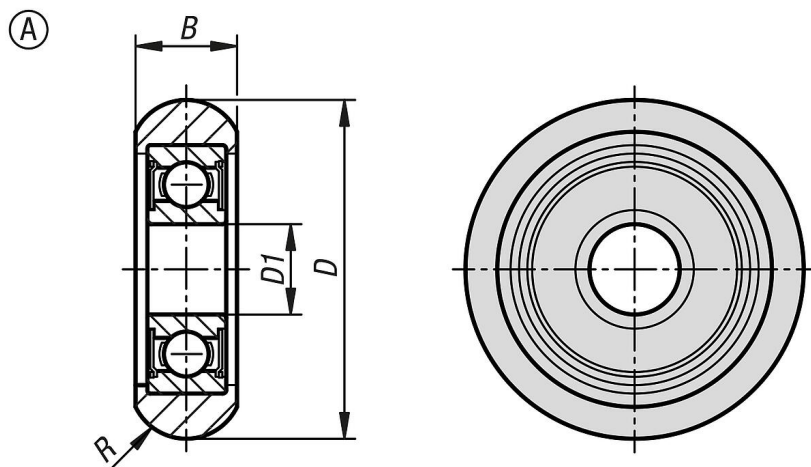

품목 요약

주문 번호	B	D	D1	타입	형태 타입	스핀들	R	반경 방향 부하 N
K2371.002006	6	20	6	A	볼트 없음	696-HZZ	5	98
K2371.002506	6	25	6	A	볼트 없음	696-HZZ	5	98
K2371.003009	9	30	8	A	볼트 없음	608-HZZ	5	196
K2371.003509	9	35	8	A	볼트 없음	608-HZZ	5	196

가이드 롤러, 플라스틱, 볼록형, 볼트가 있음 또는 없음, 스테인리스
스틸, A형