

회전식 래치, 소형, 토글 작동, 하우징 직경 22mm**품목 설명/제품 이미지****설명****재질:**

하우징 및 액추에이터, 아연 다이캐스팅.
너트, 황동. O링 NBR, 플랫 실링 CR.

표면 마무리:

하우징, 크롬 도금. 액추에이터, 검정, 파우더 코팅.
너트, 아연 도금.

정보:

종단 위치에서 정지하여 내진동성 회전식 래치. 90° 닫힘 경로와 내부 회전한계 내에서 좌우로 조립 가능. 회전식 래치는 사전 조립하여 장착 될 수 있습니다(작은 A 치수와 큰 도어 두께의 경우 제한적으로 가능).

O링 및 플랫 실링을 통해 IP65에 따라 방수 및 방진 보호.

잠금형 회전식 래치는 각각 두 개의 키와 함께 공급됩니다. 키는 양쪽 위치(열림과 닫힘)에서 뽑을 수 있습니다. 즉, 각 잠금장치는 동일한 키(잠금 2233)로 열 수 있습니다.

원하는 디자인의 텅은 별도로 주문하십시오. 각각의 텅은 각 하우징과 결합 가능합니다.


*치수 A는 회전식 래치와 텅의 조합으로 계산되며 해당 텅에 표시됩니다.

액세서리:

텅, 회전식 래치용, 소형, 스틸 K2413.

회전식 래치, 소형, 토글 작동, 하우징 직경 22mm

도면

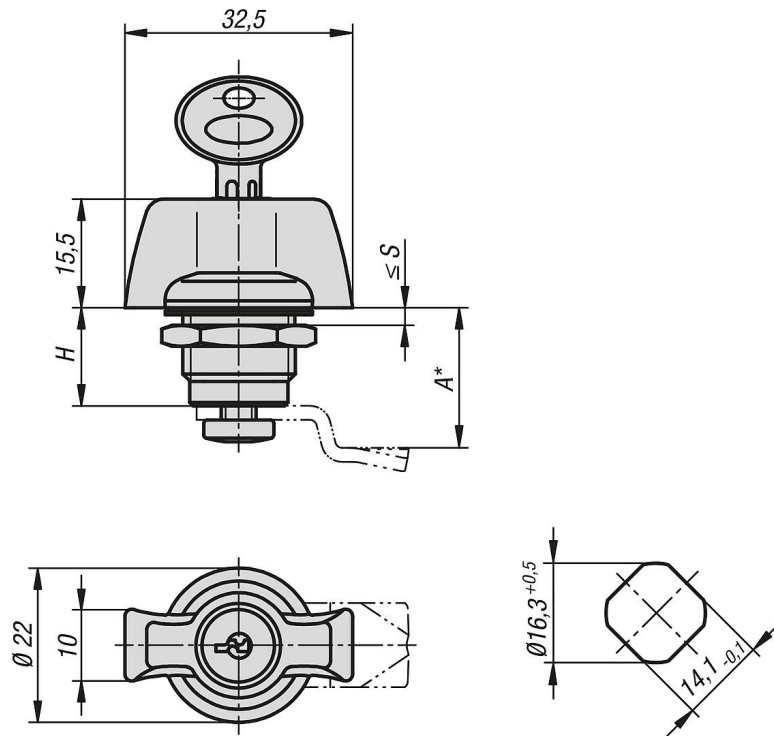

품목 요약

회전식 래치, 소형, 토글 작동, 하우징 직경 22mm

주문 번호	액추에이션	H	S max.
K2410.30132	윙그립	13,5	5
K2410.31132	잠금형 노브	13,5	5