

회전식 래치, 아연 L-그립, 하우징 직경 32mm

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

하우징, 액추에이터 및 너트, 아연 다이캐스트.
O링 NBR, 플랫 실링 CR.

표면 마무리:

하우징 및 액추에이터, 검정 파우더 코팅.
너트, 아연 도금.

정보:

90° 닫힘 경로에서 좌우로 조립 가능함. 회전식 래치는 사전 조립하여 장착될 수 있습니다(작은 A 치수와 큰 도어 두께의 경우 제한적으로 가능). 고정 너트는 갈고리 접지 너트로 설계되어 있습니다.

O링 및 플랫 실링을 통해 IP65에 따라 물과 먼지로부터 보호.

잠금형 회전식 래치는 각각 두 개의 키와 함께 공급됩니다. 키는 양쪽 위치(열림과 닫힘)에서 뽑을 수 있습니다. 동일 키 잠금기능으로, 모든 잠금장치를 같은 열쇠로 열 수 있습니다(잠금기능 101 또는 1333).

원하는 디자인의 텅은 별도로 주문하십시오. 각각의 텅은 각 하우징과 결합 가능합니다.


*치수 A는 회전식 래치와 텅의 조합으로 계산되며 해당 텅에 표시됩니다.

액세서리:

텅, 회전식 래치용, 스틸 K1114.

회전식 래치, 아연 L-그립, 하우징 직경 32mm

도면

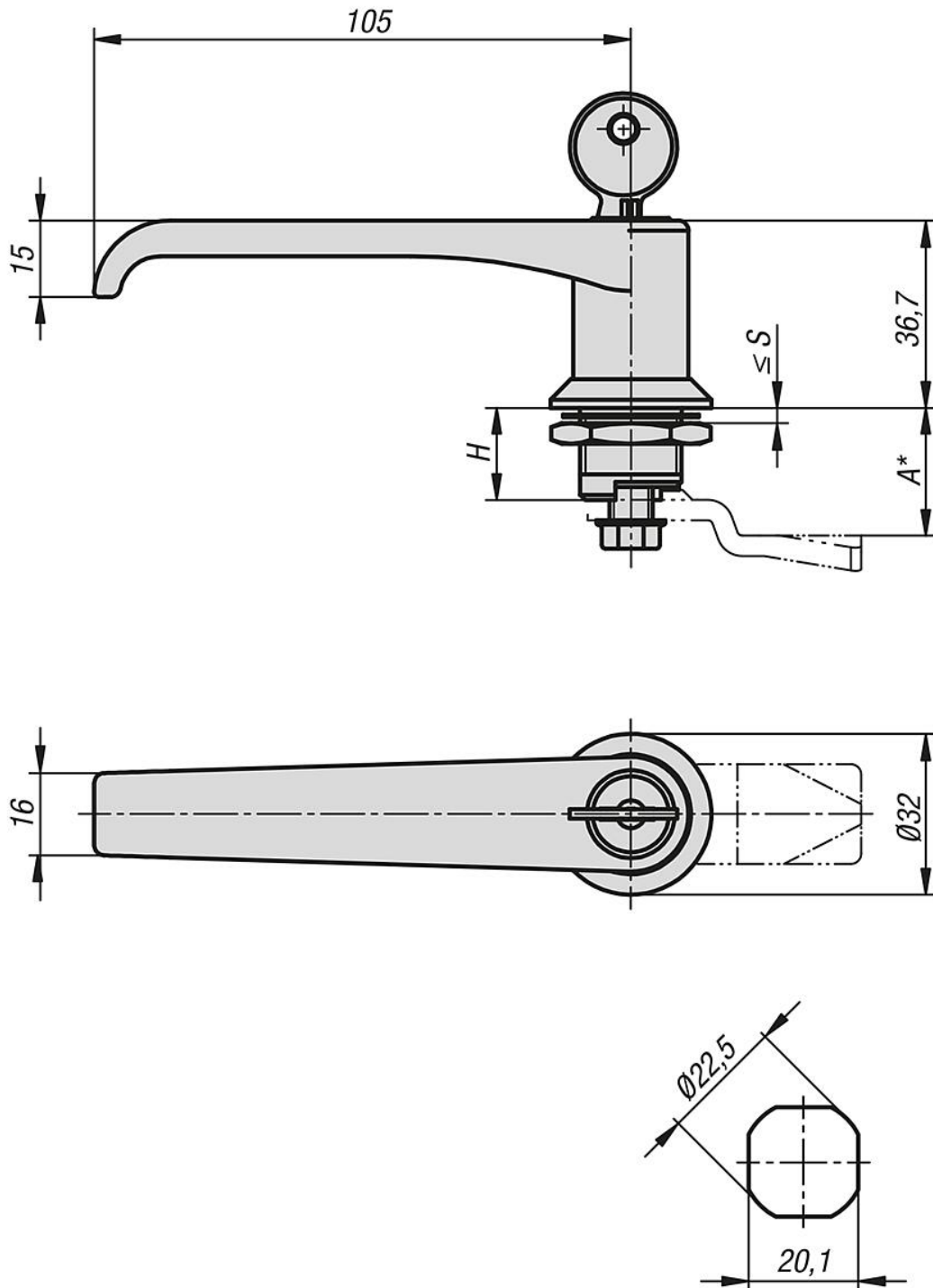

품목 요약

회전식 래치, 아연 L-그립, 하우징 직경 32mm

주문 번호	액추에이션	표면 마무리	H	S max.
K2412.1182	L-그립	-	18	8
K2412.2182	잠금형 L-그립	클로징 101	18	8

회전식 래치, 아연 L-그립, 하우징 직경 32mm

품목 요약

주문 번호	액추에이션	표면 마무리	H	S max.
K2412.3182	잠금형 L 그립	클로징 1333	18	8