

고정 클로, 포크형, 노즈와 보호용 인서트가 있음

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

단강.

보호 인서트 POM 또는 폴리우레탄 99, 쇼어 A


표면 마무리:

검정 산화.

정보:

플라스틱 재질의 압착 보호 삽입물은 민감한 가공품 표면을 손상으로부터 최적으로 보호합니다.

도면

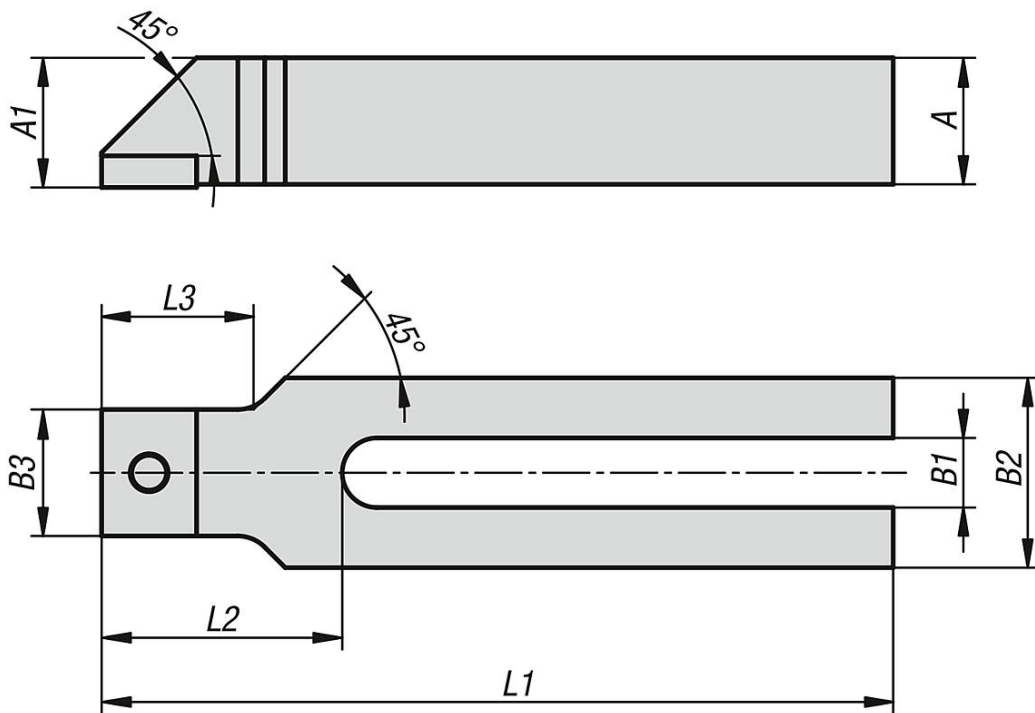

품목 요약

고정 클로, 포크형, 노즈와 보호용 인서트가 있음

주문 번호	구성품 재질	L1	A	A1	B1	B2	B3	L2	L3	스크류용
K2428.110008	폴리 아세탈	100	15	15,5	9	30	16	32	18	M8
K2428.112510	폴리 아세탈	125	20	20,5	11	30	20	38	24	M10
K2428.116012	폴리 아세탈	160	25	25,5	14	40	24	47	30	M12
K2428.210008	폴리우레탄	100	15	15,5	9	30	16	32	18	M8
K2428.212510	폴리우레탄	125	20	20,5	11	30	20	38	24	M10
K2428.216012	폴리우레탄	160	25	25,5	14	40	24	47	30	M12

고정 클로, 포크형, 노즈와 보호용 인서트가 있음

품목 요약
